

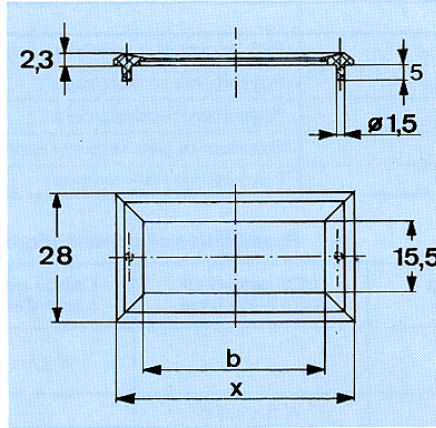


Frontrahmen mit integrierten spiegelfreien Filterscheiben

Front Frames with integrated glareless Panel Films

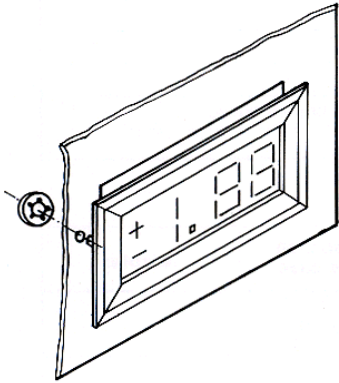

| Maße Dimensions | | | | Farbe Colour | Art.-Nr. |
|--------------------|----|------|----|--------------------|-------------------------------|
| x | a | b | C | | |
| 25 | 14 | 12,5 | 20 | neutral Rot/Red | 2656.8102 2656.8122 |
| 38 | 27 | 25,5 | 33 | neutral Rot/Red | 2656.8202 2656.8222 |
| 51 | 40 | 38,5 | 46 | neutral Rot/Red | 2656.8302 2656.8322 |
| 64 | 53 | 51,5 | 59 | neutral Rot/Red | 2656.8402 2656.8422 |

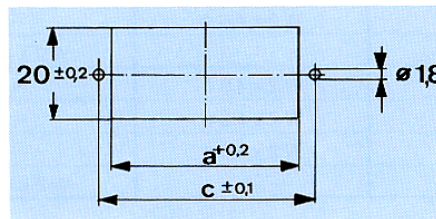

Frontplattenausschnitt
Front Panel cut-out

Frontplattenstärke max. 3
Front Panel Thickness max. 3

Verbesserte Ausführung:

Kein Kleben mehr. Nur noch in Aussparung einstecken und mit beigestellten Sicherungsscheiben arretieren.


Improved Version:

No gluing required. Just insert frame into panel cut out and lock it with fixing ring.

Werkstoff/Material: ABS schwarz/black.

Gesockelte LED's

Based LED-Lamps

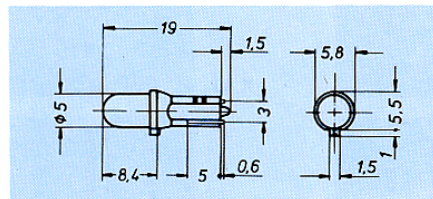

Empfohlene Fassungen:
Recommended sockets: Typen/Types F2, F3, F4 Seite/Page 53

| LED-Type● | Farbe Colour | Sockel Base | Art.-Nr |
|-----------|----------------------|----------------|------------------|
| A6 | Superrot Superred | W2x4,6d | 2352.2011 |
| A7 | Gelb/Yellow | | 2352.7011 |
| A8 | Grün/Green | | 2352.8011 |