


MERKMALE

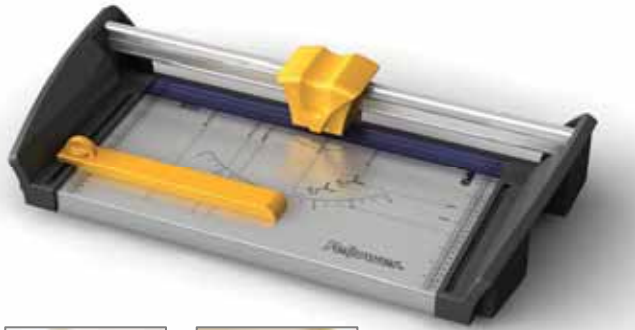

- Hohe Schneidleistung von 30 Blatt ermöglicht effizientes Schneiden großer Mengen
- Einstellbarer Randanschlag für präzise Wiederholungsschnitte
- **SafeCut™** Klinge aus Edelstahl in Kunststoffkassette, zum Schutz des Anwenders
- Stabile **SafeCut™** Rundklinge für Materialien wie Pappe, Kunststofffolien und Leichtstoffplatten
- Formatraster für DIN-Formate, Fotos und Winkelanlage
- Verstellbarer Rückanschlag für präzises Schneiden
- Variable Papierklemme minimiert das Risiko eines Verrutschens des Papiers während des Schneidens
- Feste Parkposition für Schneidkopf, für sicheren Transport
- Tragegriffe für leichten Transport
- TÜV&GS zertifiziert

	Klingen-art	Format	Schnitt-länge	Schneid-leistung	Schneidet	Austauschb. Schneid-streifen	Einstellb. Randans-chlag	Papier-klemme	Austauschb. Klingen	Anzahl klingen	Garantie
Atom A4	Rund-messer	A4	380mm	30 Blatt	Papier/Folie/Fotos/Pappe	Ja	Ja	Auto	Nein	1	2 Jahre

SPEZIFIKATIONEN

	Atom A4
Bestellnummer	5410601
Farbe	Schwarz
Verpackungseinheit	1
Retail Barcode	0043859550968
Barcode Außenverpackung	50043859550963
Produktmaße (HxTxB in mm)	128 x 598 x 374
Maße Retailverpackung (HxTxB in mm)	448 x 662 x 192
Maße Umverpackung (HxTxB in mm)	448 x 192 x 662
Produktgewicht (in kg)	4,26
Gewicht Retailverpackung (in kg)	5,8
Gewicht Umverpackung (in kg)	5,8

ZUBEHÖR



- Schneidestreifen A4: 5411501