

PULSAR+ 300

MANUELLES KLEINBÜRO PLASTIKBINDEGERÄT | REGELMÄßIGE VERWENDUNG

MERKMALE




- Mittelklasse Bindeggerät für bis zu 300 Blatt starke Dokumente
- Stantzt bis zu 17 Blatt gleichzeitig
- Binderückenfach mit patentierter Dokumentmessfunktion zur schnellen Auswahl des passenden Binderückens
- Inkl. Starter Set für 10 Dokumente

	Binde-system	Man./Elek.	Stanzkapa-zität	Bindekapa-zität	Max.Binde-rückendurch-messer	Binderücken-& Dokument-messung	Stanzreste-fach	Starter Pack	Garan-tie
Pulsar+ 300	Plastik	Manuell	17 Blatt	300 Blatt	38mm	Ja	Einseitig	10 Dok.	2 Jahre

SPEZIFIKATIONEN

	Pulsar+ 300
Bestellnummer	5627601
Farbe	Weiß/grau
Verpackungseinheit	1
UPC	043859651245
SCS	50043859651240
Produktgewicht (HxBxT in mm)	130 x 456 x 396
Maße Retailverpackung (HxBxT in mm)	474 x 520 x 206
Maße Umverpackung (HxBxT in mm)	498 x 220 x 540
Produktgewicht (in kg)	6,9
Gewicht in Retailverpackung (in kg)	8,54
Gewicht in Umverpackung (in kg)	9,2

ZUBEHÖR

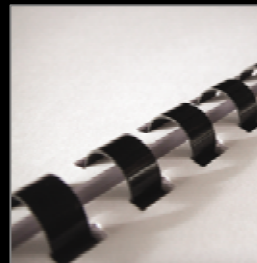

- Fellowes Plastikbinderücken
- Fellowes Präsentationsdeckblätter