

Biegsame Stahlmaßstäbe

Auch mit Skalierung auf der Rückseite und in Sonderlängen gegen Aufpreis lieferbar

| Bestell-Nr. | Länge in mm | Inch | Querschnitt in mm* | Teilung Oberkante | Teilung Unterkante |
|-------------|-------------|------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 962 110 R | 100 | 4 | 13x0,5 | 1/2 mm | 1/1 mm |
| 962 110 SR | 100 | 4 | 13x0,5 | 1/1 mm | 1/1 mm |
| 962 111 R | 100 | 4 | 13x0,5 | 1/16, 1/32, 1/64“ | 1/2, 1/1 mm |
| 962 115 R | 150 | 6 | 13x0,5 | 1/2 mm | 1/1 mm |
| 962 115 SR | 150 | 6 | 13x0,5 | 1/1 mm | 1/1 mm |
| 962 116 R | 150 | 6 | 13x0,5 | 1/16, 1/32, 1/64“ | 1/2, 1/1 mm |
| 962 120 R | 200 | 8 | 13x0,5 | 1/2 mm | 1/1 mm |
| 962 120 SR | 200 | 8 | 13x0,5 | 1/1 mm | 1/1 mm |
| 962 121 R | 200 | 8 | 13x0,5 | 1/16, 1/32, 1/64“ | 1/2, 1/1 mm |
| 962 125 R | 250 | 10 | 13x0,5 | 1/2 mm | 1/1 mm |
| 962 125 SR | 250 | 10 | 13x0,5 | 1/1 mm | 1/1 mm |
| 962 126 R | 250 | 10 | 13x0,5 | 1/16, 1/32, 1/64“ | 1/2, 1/1 mm |
| 962 130 R | 300 | 12 | 13x0,5 | 1/2 mm | 1/1 mm |
| 962 130 SR | 300 | 12 | 13x0,5 | 1/1 mm | 1/1 mm |
| 962 131 R | 300 | 12 | 13x0,5 | 1/16, 1/32, 1/64“ | 1/2, 1/1 mm |
| 962 140 R | 400 | 16 | 18x0,5 | 1/2 mm | 1/1 mm |
| 962 150 R | 500 | 20 | 18x0,5 | 1/2 mm | 1/1 mm |
| 962 150 SR | 500 | 20 | 18x0,5 | 1/1 mm | 1/1 mm |
| 962 151 R | 500 | 20 | 18x0,5 | 1/16, 1/32, 1/64“ | 1/2, 1/1 mm |
| 962 1100 R | 1000 | 39 | 18x0,5 | 1/2 mm | 1/1 mm |
| 962 1100 SR | 1000 | 39 | 18x0,5 | 1/1 mm | 1/1 mm |
| 962 1101 R | 1000 | 39 | 18x0,5 | 1/16, 1/32, 1/64“ | 1/2, 1/1 mm |
| 962 1150 R | 1500 | 59 | 18x0,5 | 1/2 mm | 1/1 mm |
| 962 1150 SR | 1500 | 59 | 18x0,5 | 1/1 mm | 1/1 mm |
| 962 1151 R | 1500 | 59 | 18x0,5 | 1/16, 1/32, 1/64“ | 1/2, 1/1 mm |
| 962 1200 R | 2000 | 78 | 18x0,5 | 1/2 mm | 1/1 mm |
| 962 1200 SR | 2000 | 78 | 18x0,5 | 1/1 mm | 1/1 mm |
| 962 1201 R | 2000 | 78 | 18x0,5 | 1/16, 1/32, 1/64“ | 1/2, 1/1 mm |
| 962 1300 R | 3000 | 00 | 18x0,5 | 1/2 mm | 1/1 mm |
| 962 1300 SR | 3000 | 00 | 18x0,5 | 1/1 mm | 1/1 mm |
| 962 1301 R | 3000 | 00 | 18x0,5 | 1/16, 1/32, 1/64“ | 1/2, 1/1 mm |

Starre Stahlmaßstäbe

| Bestell-Nr. | Länge in mm | Inch | Querschnitt in mm* | Teilung Oberkante | Teilung Unterkante |
|-------------|-------------|------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 966206 R | 150 | 6 | 18x0,5 | 1/2, 1/1 mm | 1/16, 1/32, 1/64“ |
| 966212 R | 300 | 12 | 30x1,0 | 1/2, 1/1 mm | 1/16, 1/32, 1/64“ |
| 966220 R | 500 | 20 | 30x1,0 | 1/2, 1/1 mm | 1/16, 1/32, 1/64“ |
| 966224 R | 600 | 24 | 30x1,0 | 1/2, 1/1 mm | 1/16, 1/32, 1/64“ |
| 966240 R | 1000 | 39 | 30x1,0 | 1/2, 1/1 mm | 1/16, 1/32, 1/64“ |
| 966138 R | 300 | 12 | 30x1,0 | 1/1 mm | 1/1 mm |
| 966153 R | 500 | 20 | 30x1,0 | 1/1 mm | 1/1 mm |
| 966163 R | 600 | 24 | 30x1,0 | 1/1 mm | 1/1 mm |
| 9661130 R | 1000 | 39 | 30x1,0 | 1/1 mm | 1/1 mm |
| 9661130 H | 1000 | 39 | 30x1,0 | 1/2 mm | 1/1 mm |
| 9661530 H | 1500 | 59 | 30x1,0 | 1/2 mm | 1/1 mm |
| 9662030 H | 2000 | 78 | 30x1,0 | 1/2 mm | 1/1 mm |
| 9663030 H | 3000 | 00 | 30x1,0 | 1/2 mm | 1/1 mm |

* Breittoleranz ± 0,5 mm

Werkstattmessmittel

760/761 Werkstattmessschieber

Werkstattmessschieber mit Feststellschraube oder Momentklemmung, nach DIN 862, aus rostfreiem Stahl, mattverchromter Skalierungsbereich, 4-fach Messung, mit Gewindetabelle, im Kunstlederetui



| Bestell-Nr.: | Messbereich mm | Ablesung mm | Ablesung inch | Schnabel- länge mm | Bemerkung |
|--------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| 760 150 | 150 | 0,05 | 1/128 | 40 | |
| 760 200 | 200 | 0,05 | 1/128 | 40 | |
| 760 150 R | 150 | 0,05 | 1/128 | 40 | rundes Tiefenmaß |
| 761 150 | 150 | 0,05 | 1/128 | 40 | mit Momentklemmung |
| 761 200 | 200 | 0,05 | 1/128 | 40 | mit Momentklemmung |

762 Uhrmessschieber

Nach DIN 862, aus rostfreiem Stahl, mattverchromter Skalierungsbereich, 4-fach Messung, mit Gewindetabelle, im Kunstlederetui



| Bestell-Nr.: | Messbereich mm | Ablesung mm | Schnabel- länge mm |
|--------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 762 150 002 | 150 | 0,02 | 40 |
| 762 200 002 | 200 | 0,02 | 50 |
| 762 150 001 | 150 | 0,01 | 40 |
| 762 200 001 | 200 | 0,01 | 50 |

770 Digitalmessschieber


Digitalmessschieber mit 11mm großer LCD-Anzeige, mit Datenausgang, nach DIN 862, Anzeige in mm und inch, aus rostfreiem Stahl, mattverchromter Skalierungsbereich, 4-fach Messung, mit Feststellschraube, mit Gewindetabelle, incl. Ersatzbatterie, in der Kunststoffbox



| Bestell-Nr.: | Messbereich mm | Ablesung mm | Ablesung inch | Schnabel- länge mm |
|--------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 770 150 | 150 | 0,01 | 0,0005 | 40 |
| 770 200 | 200 | 0,01 | 0,0005 | 50 |

763 Tiefenmessschieber

Tiefenmessschieber mit gerader oder Haken-Messstange, nach DIN 862, aus rostfreiem Stahl, mattverchromter Skalierungsbereich, mit Feststellschraube, im Kunstlederetui

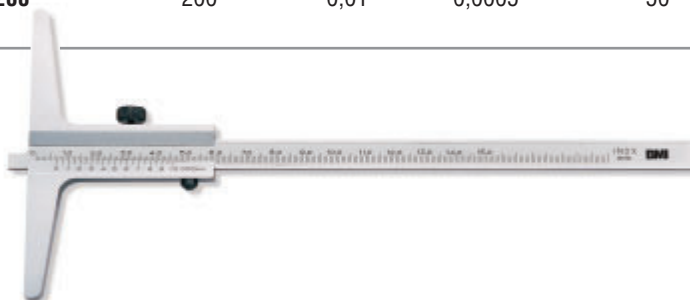

| Bestell-Nr.: | Messbereich mm | Ablesung mm | Brücken- länge mm | Bemerkung |
|--------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| 763 150 | 150 | 0,05 | 100 | |
| 763 200 | 200 | 0,05 | 100 | |
| 763 150 H | 150 | 0,05 | 100 | mit Haken |
| 763 200 H | 200 | 0,05 | 100 | mit Haken |
| 763 150 DH | 150 | 0,05 | 100 | mit Doppelhaken |
| 763 200 DH | 200 | 0,05 | 100 | mit Doppelhaken |