

# 9920-21-22-26 Max. 40 W


## AC/DC SWITCH MODE POWER SUPPLIES



- 9920 - 3-pin IEC 320
- 9921 - 2-pin IEC 320
- 9922 - fixed mains cord / fast nettledding
- 9926 - exchangeable AC plugs / utskiftbare



- Universal input voltage (90-264 VAC)
- Mounting bracket available
- Order mains cord separately
- Approvals:
  - Medically certified (EN 60601)
  - UL approved
  - For updates: see [www.mascot.no](http://www.mascot.no)
- Universal inngangsspenning (90-264 VAC)
- Kan leveres med festebrakett
- Nettledding best. separat
- Godkjenninger:
  - Medisinsk sertifisert (EN 60601)
  - UL godkjent
  - For oppdat.: se [www.mascot.no](http://www.mascot.no)

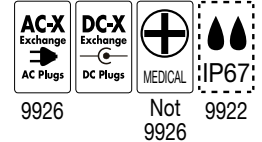

### Technical specifications

### Tekniske data

13,2 V\*

Input voltage:	Inngangsspenning:	90-264 VAC
Line frequency:	Frekvensområde:	47-63 Hz
Min. output current:	Min. laststrøm:	0A
Load regulation:	Lastregulering:	< 1%
Mains regulation:	Linjeregulering:	< 0,5%
Switch frequency approx.:	Svitsjefrekvens ca.:	40 kHz
Overshoot (90-10% load variation):	Oversving (90-10% lastvariasjon):	< 300 mV
Undershoot (10-90% load variation):	Undersving (10-90% lastvariasjon):	< 300 mV
Hold-up time:	Hold-up time:	> 20 ms
Temperature range	Temperaturområde	
• Operating:	• Drift:	-20 - +40°C
• With derating:	• Med derating:	+60°C
• Storage:	• Lagring:	-25 - +85°C
Derating:	Derating:	1W/°C over 40°C
Derating UL-version:	Derating UL-versjon:	TA from 30 to 40°C : 32W
Ripple:	Rippel:	50 mV p-p
Efficiency (at 100% load, 230 V):	Virkningsgrad (v. 100% last, 230 V):	ca 85 %
Current limiting:	Strømbegrensning:	Yes / Ja
Insulation class:	Isolasjonsklasse:	I
Insulation voltage	Isolasjonsspenning	
• Primary - secondary:	• Primær - sekundær:	4000 VAC / 5640 VDC
Safety:	Sikkerhet:	EN 60601-1, EN 60950, UL 60601-1
EMC standards	EMC standarder	
• Medical:	• Medisinsk:	EN 60601-1-2
• Emission:	• Emisjon:	EN 61000-6-3
• Immunity:	• Immunitet:	EN 61000-6-1
Output terminal:	Utgangsterminaler:	Cable / Kabel incl. / excl. plug
Dimensions (LxWxH):	Ytre mål (LxBxH):	107 x 67 x 36,5mm (9920-21-22)
Weight:	Vekt:	250g (450g IP67 vers.)

\* Some technical specifications may differ for other models and voltage versions. / Visse tekniske data kan variere for de forskjellige modeller og spenningsversjoner.

### Voltage versions - Spenningsversjoner

Output / Utgang (V)	Max. current / Maks. strøm (A)	Max. output power / Maks. utgangseffekt (W)
5 *	3,5	17,5
9 *	3	27
13,2	3	40
16	2,5	40
24	1,6	40
48	0,8	40

\* UL-approval pending/ Avventer UL-godkjenning

[www.mascot.com](http://www.mascot.com)

[sales@mascot.no](mailto:sales@mascot.no)

TS170111

Main Office NORWAY  
Box 177  
N-1601 Fredrikstad  
+47 69 36 43 00

Mascot UK  
Box 2090, Salisbury  
Wiltshire SP2 2BH  
+44 172 250 4853

Mascot DE, BENELUX  
Hirschbergstr. 28/7  
D-74838 Limbach  
+49 628 795 140

Mascot DE, CH, AT  
Tettnanger Str. 52  
D-88239 Wangen  
+49 752 895 1677

Mascot FRANCE  
38 rue Leo Lagrange  
F-94270 Le Kremlin Bicêtre  
+33 146 587 185

Mascot BALTIC, RUSSIA  
Peterburi tee 81  
11415, Tallin, Estonia  
+372 555 21 121

Mascot SWEDEN  
Box 177  
N-1601 Fredrikstad  
+46 526 14025