

EINWURFTRESOR CASHMATIC

**Einwurfresor bauartgleich wie Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausgabe Mai 1995
 Versicherungsschutz nach Absprache mit Ihrer Versicherung!**

Korpus einwandig 3mm stark, Tür doppelwandig mit Doppelbartschloss (2 Schlüssel) verschließbar, Türblatt 5mm stark, Einwurfklappe 3mm stark mit Zylinderschloss (4 Schlüssel) verschließbar.


Beim Schliessen der Klappe fällt das eingelegte Material in den Tresor. Eine Rückholsicherung verhindert die Entnahme des eingeworfenen Materials über die Einwurfklappe. Durch die Tür unten kann das Einwurfgut wieder entnommen werden.

An der Rückwand und am Boden sind je 2 Bohrungen für die Verankerung vorgesehen. Verankerungsmaterial ist inkludiert.

Lackierung: schwarz

Einwurfablauf:

- 1.) Zylinderschloss öffnen und die Einwurfklappe nach unten ziehen. Wertsachen einlegen.
- 2.) Durch das Gegengewicht der an der Einwurfklappe angesetzten Auflage schließt die Einwurfklappe selbstständig.
- 3.) Das Einwurfgut fällt in den Auffangschrank. Ein Rückholen durch die Einwurfklappe ist nicht mehr möglich.

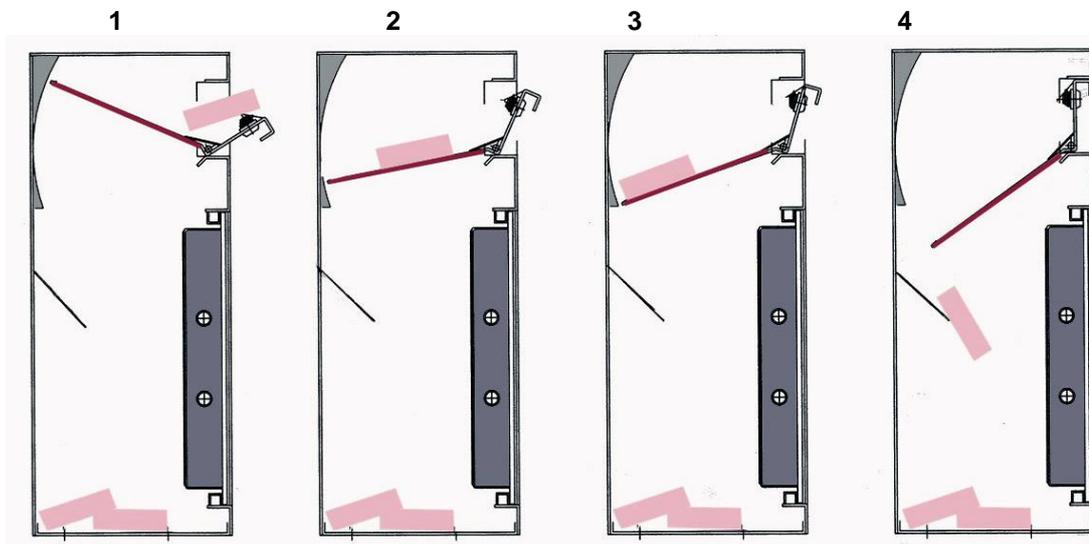

Sonderlackierung, Sondermasse und Elektronikschloss nicht möglich.

Modell	Artikelnummer	Außenmasse [mm] H x B x T	Innenmasse [mm] H x B x T	Türdurchgang [mm]	Einwurföffnung [mm]	Gewicht kg
Cashmatic-1	T04723	600 x 250 x 260	380 x 244 x 200	H340 x B130	H80 x B175	23
Cashmatic-2	T04724	600 x 460 x 470	380 x 454 x 410	H340 x B340	H80 x B380	48