


CONFIDENTIAL


VERTRAULICH

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefuegnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.


© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

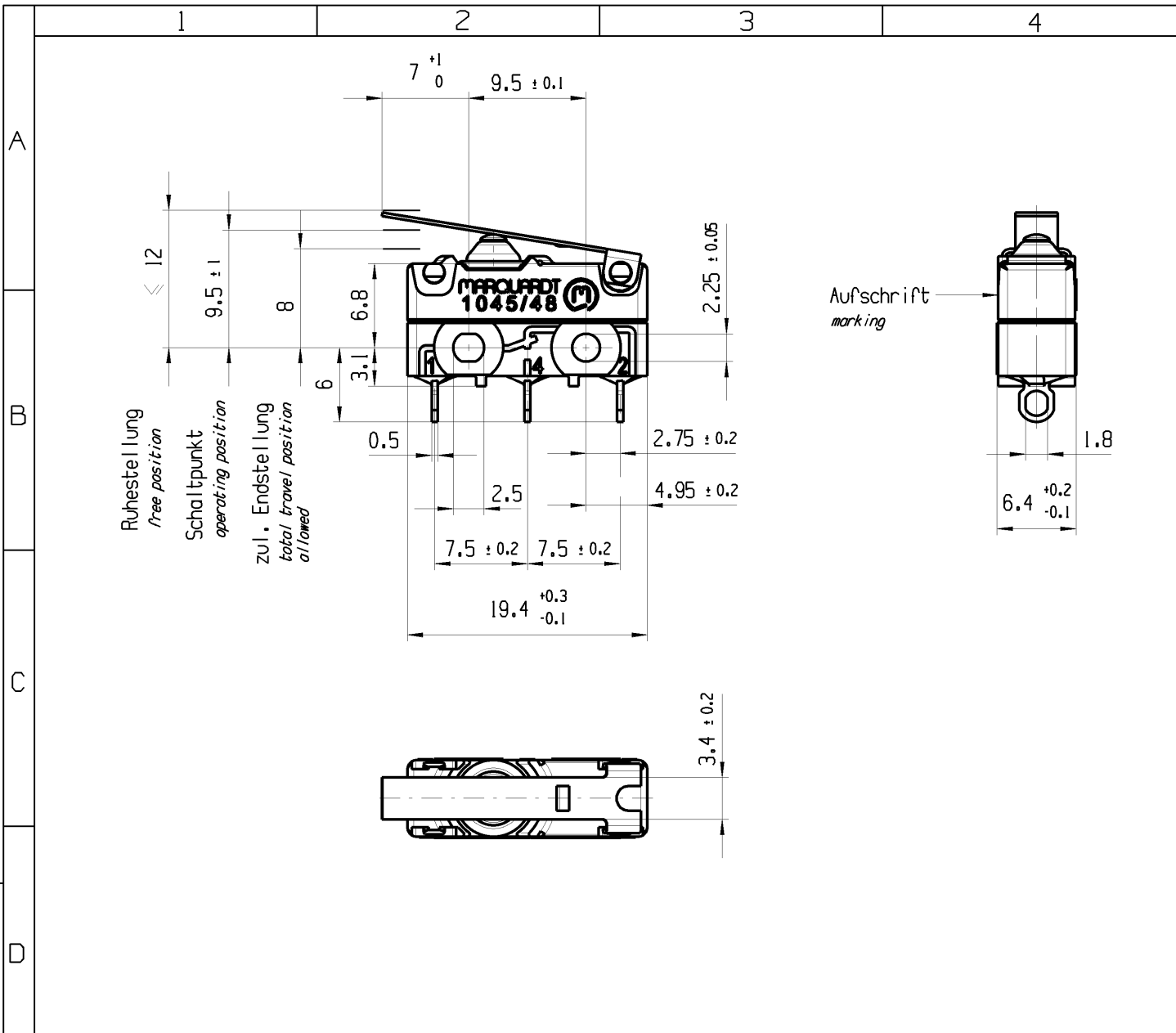

Aufschrift  
Marking

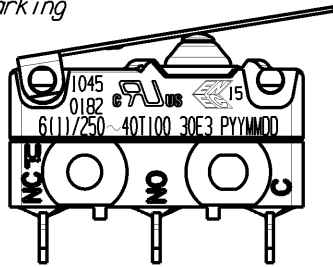

NC NO  
2 4

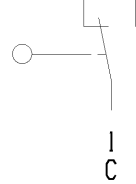

Wechsler 1-polig  
single pole changeover

Schaltbetaetigungskraft  $\leq 2$  N  
actuating force

Rueckschaltkraft  $\geq 0.5$  N  
release force

Differenzweg  $\leq 0.7$  mm  
movement differential

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67  
protection class acc. to EN 60529

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30  
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	⊙ =	0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10455112	Index a
	fuer Winkel FOR ANGLE.	$\pm 2$	$+0.25$ $-0.1$	PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm					
				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 $\pm 0.1$	$\pm 0.2$				
					>6-15 $\pm 0.15$	$\pm 0.3$				
					>15-30 $\pm 0.2$	$\pm 0.5$				
					>30-70 $\pm 0.3$					
					>70-120 $\pm 0.4$	$\pm 10\%$				
					>120 $\pm 0.8$					
							CAD: NX V6.0		SCHNAPPSCHALTER	
							gez./DRAWN BY 30.07.12 BRC		snap action switch	
							gepr./CHECKED BY			
							Ersatz fuer/REPLACEMENT OF			
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY					