






Manual: **D** **F** **I** **E****METE-ON89****HAUPTGERÄT / APPAREIL PRINCIPAL / UNITA PRINCIPALE / MAIN UNIT**


- 


Meteotime Datenempfang  
Réception des données Meteotime  
Ricezione dei dati Meteotime  
Meteotime data reception
- 


Wetterprognose mit 15 Symbolen  
Prévision météo avec 15 symboles  
Previsione meteorologica con 15 simboli  
Weather forecast with 15 symbols
- 

 
4 Tage Vorhersage für 60 Regionen Europas  
Prévisions pour 4 jours pour 60 régions d'Europe  
Previsioni per 4 giorni per 60 regioni dell'Europa  
4 days forecast for 60 regions of Europe
- 


Min/Max Temperaturvorhersage  
Prévision de la température min/max  
Previsioni di temperatura min/max  
Min/max temperature forecast
- 


Windrichtung und max. Geschwindigkeit  
Direction et vitesse max. du vent  
Direzione e velocità massima del vento  
Wind direction and max. speed
- 


Meteorologische Winde  
Vents météorologiques  
Venti meteorologici  
Meteorologic winds
- 


Kritische Wetterlagen  
Situation météorologique critique  
Situazione meteorologica critica  
Critical weather conditions
- 


Niederschlagswahrscheinlichkeit  
Probabilité de précipitations  
Probabilità delle precipitazioni  
Precipitation likelihood
- 


2 Tage Vorhersage mit max. Temperatur für 30 Regionen  
Prévisions pour 2 jours pour 30 régions avec température max.  
Previsioni per 2 giorni per 30 regioni con temperatura massima  
2 days forecast with max. temperature for 30 regions
- 


Funk-Aussen thermometer, 1 Kanal  
Thermomètre extérieur sans fil, 1 canal  
Termometro esterno senza cavo, 1 canale  
Wireless outdoor thermometer, 1 channel
- 


Funk-Aussenhygrometer, 1 Kanal  
Hygromètre extérieur sans fil, 1 canal  
Igrometro esterno senza cavo, 1 canale  
Wireless outdoor hygrometer, 1 channel
- 


Innenthermometer  
Thermomètre intérieur  
Termometro interno  
Indoor thermometer
- 

Innenhygrometer  
Hygromètre intérieur  
Igrometro interno  
Indoor hygrometer
- 

Min / Max Speicher für das Thermo/Hygrometer  
Mém. min / max pour le thermo/hygromètre  
Memoria min / max per il termo/igrometro  
Min / max memory for the thermo/hygrometer
- 


Funkuhr HBG + DCF77  
Horloge radio pilotée HBG + DCF77  
Orologio radiocomandato HBG + DCF77  
Radio controlled clock HBG + DCF77
- 

Uhrzeit mit Datum  
Horloge avec date  
Orologio con calendario  
Clock with calendar
- 

Sonnenauf- und Untergang  
Lever et coucher du soleil  
Sorgere e tramonto  
Sunrise and sunset
- 

Tisch- oder Wandmontage  
Position sur table ou fixation murale  
Montaggio a muro o sostegno da tavola  
Table or wallmount

the 60 + 30 regions

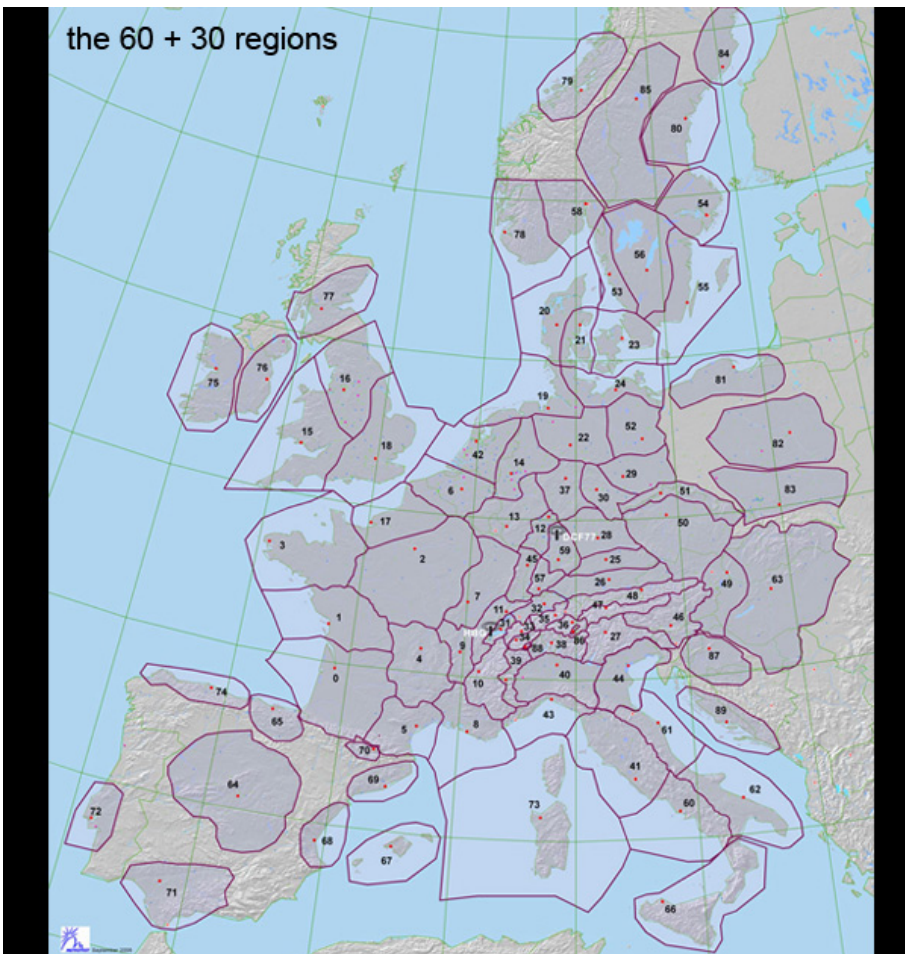

Batterien nicht inbegriffen (4xAAA)  
Piles non incluses (4xAAA)



Piles non incluses (4xAAA)  
Pile non incluse (4xAAA)  
Batteries not included (4xAAA)



Abmessungen: 13.9 x 10.6 x 1.5 cm  
Dimensions: 13.9 x 10.6 x 1.5 cm  
Dimensioni: 13.9 x 10.6 x 1.5 cm  
Dimensions: 13.9 x 10.6 x 1.5 cm

**FUNK-SENSOR / CAPTEUR SANS FIL /  
CAPTORE SENZA CAVO / WIRELESS  
SENSOR**



Spritzwassergeschützt  
Résistant aux intempéries  
Resistente agli spruzzi d'acqua  
Weatherproof



Sendereichweite: bis max. 30m  
Portée de l'émetteur: jusqu'à 30m max.  
Distanza massima di trasmissione: 30m  
Service area radius: up to max. 30m



Tisch- oder Wandmontage  
Position sur table ou fixation murale  
Montaggio a muro o sostegno da tavola  
Table or wallmount



Batterien nicht inbegriffen(2xAA)  
Piles non incluses (2xAA)  
Pile non incluse (2xAA)  
Batteries not included (2xAA)