

Racklister

Modell	Beskrivning	Passar till
6155P	Dubbel, förzinkad rackskena / 1,5m	5651
61532BLK	Enkel rackskena, svart / 2m	5652
61552BLK	Dubbel rackskena, svart / 2m	5652
6150	Enkel rackskena i 3mm aluminium / 4 m	5650


Rackmutter

Modell	Beskrivning	Passar till
5650	Rackmutter för aluminiumska med standard 9,5 mm hål 2,7 mm. - 3,5 mm. godstjocklek.	6150
5651	Rackmutter för stålskena med standard 9,5 mm hål 0,7 mm. - 1,5 mm. godstjocklek.	6155P
5652	Rackmutter för stålskena med standard 9,5 mm hål 1,8 mm. - 2,6 mm. godstjocklek.	61532BLK, 61552BLK


Rackskruv och rackbrickor, alla rackskruv är ytbehandlade och rostskyddade, sedan svartkromaterade

Modell	Beskrivning	Passar till
5410BLK	16 mm rackskruv, svart, ph. nr.3	alla
5417BLK	12 mm rackskruv, svart, ph. nr.3	alla
5416BLK	20 mm rackskruv, svart, ph. nr.3	alla
5416	20 mm rackskruv, ph nr.3	alla
5620	Rackbricka med krage	alla
5621	Rackbricka, plan 12 x 2,5 mm	alla
5622	Rackbricka, plan 13 x 1,5 mm	alla


6150

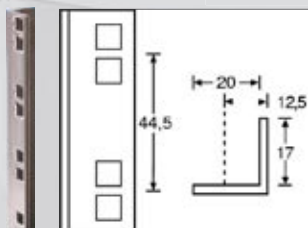


61532BLK

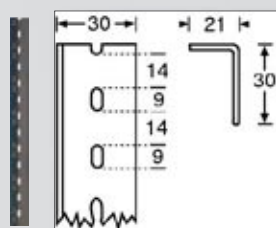

6155

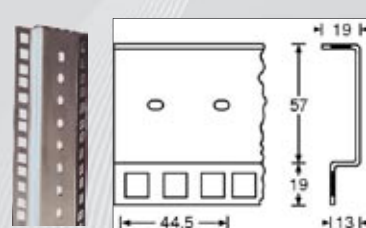

61552BLK

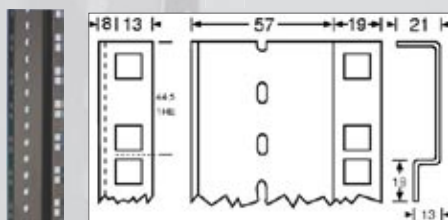

Antal He	bredd (A)	Hål CC bredd (B)	Höjd (C)	Hål CC Höjd (D)	Sida till CC hål (E)	Top/botten till CC hål (F)	Sida till hål (G)	Top/botten Till Hål (H)	Stopplek Hål (BxH)
1/2	484	466	21	endast ett hål.	8,5 mm	6 mm	3,5	2,5	10 x 7
1	484	466	44	32	8,5 mm	6 mm	3,5	2,5	10 x 7
2	484	466	88	76	8,5 mm	6 mm	3,5	2,5	10 x 7
3	484	466	132	57	8,5 mm	6 mm	3,5	2,5	10 x 7
4	484	466	176	101	8,5 mm	6 mm	3,5	2,5	10 x 7
5	484	466	220	146	8,5 mm	6 mm	3,5	2,5	10 x 7