

124 Coloured Brass Padlocks

Kasp 124 series padlocks, with lock body and shackle constructed from solid brass, offer corrosion resistance and anti-spark properties. The coloured vinyl jacket not only protects precious paintwork from accidental damage, but also makes the Kasp 124 series the ideal padlock for electrical lock-off applications when combined with the Kasp 200 series lock-off hasp. Available in 6 colours, black, blue, green, orange, red and yellow.




- Brass shackle - anti-spark and added resistance to corrosion
- Double bolted locking mechanism - extra strength to resist torsion and pull attack
- Solid brass body - added resistance to corrosion
- Anti-pick mushroom pins - extra protection against picking
- Paracentric keyway - extra protection against manipulation
- Plastic coated body - maximum resistance against corrosion
- 2 keys per padlock

Messingbügel - Funkenschutz und Korrosionsfestigkeit. Schließmechanismus mit Doppelverriegelung - Extra verdreh- und zugfest. • Solider Messingkörper - Funkenschutz und Korrosionsbeständig. • Aufbruchssichere, Pilzförmige Stifte - Zusätzlicher Schutz gegen Aufbrechen. • Paracentrisches Schlüsselprofil - Zusätzlicher Manipulationsschutz. • Mit Plastik bezogener Korpus - Maximale Korrosionsfestigkeit. • 2 Schlüssel pro Vorhängeschloss.

Cadenas en laiton - Anti-étincelles et une résistance supérieure à la corrosion. • Mécanisme de fermeture à double verrouillage - Résistance supplémentaire aux attaques par torsion et traction. • Corps en laiton massif - Plus de résistance à la corrosion. • Goupilles champignons anti-effraction - Protection supplémentaire contre le crochetage. • Barillet paracentrique - Protection supplémentaire contre la manipulation. • Boltier revêtu de plastique - Résistance maximale contre la corrosion. • 2 clés par cadenas.

Grillete de latón, antichispa y mayor resistencia a la corrosión. • Mecanismo de cierre de doble perno, resistencia extra a los ataques de torsión y tracción. • Cuerpo de latón macizo, mayor resistencia a la corrosión. • Pasadores de seta antiganzúa, protección adicional contra el robo. • Ranura paracentrica, protección adicional contra la manipulación. • Cuerpo recubierto de plástico, máxima resistencia a la corrosión. • 2 llaves por candado.

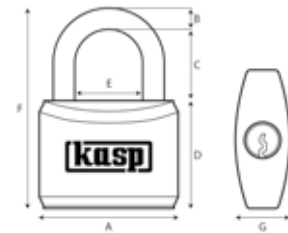

Coloured Brass Padlocks



ITEM NO.	Shield Icon	DIMENSIONS (mm)								PINS	Shackle Icon	Body Icon
		A	B	C	D	E	F	G				
K12440BLAD	4	40	6	21	33	20	60	17	4	131	6	
K12440BLUD	4	40	6	21	33	20	60	17	4	131	6	
K12440GRED	4	40	6	21	33	20	60	17	4	131	6	
K12440ORAD	4	40	6	21	33	20	60	17	4	131	6	
K12440REDD	4	40	6	21	33	20	60	17	4	131	6	
K12440YELD	4	40	6	21	33	20	60	17	4	131	6	

Coloured Brass Padlocks - Keyed Alike

ITEM NO.	Shield Icon	DIMENSIONS (mm)								PINS	Shackle Icon	Body Icon
		A	B	C	D	E	F	G				
K12440BLAA1	4	40	6	21	33	20	60	17	4	131	12	
K12440BLUA1	4	40	6	21	33	20	60	17	4	131	12	
K12440GREA1	4	40	6	21	33	20	60	17	4	131	12	
K12440ORAA1	4	40	6	21	33	20	60	17	4	131	12	
K12440REDA1	4	40	6	21	33	20	60	17	4	131	12	
K12440YELDA1	4	42	6	21	33	20	60	17	4	131	12	