


Produktkatalog

gesockelte Leuchtdioden
 Ba15
 Multi LED

Farbe Weiß

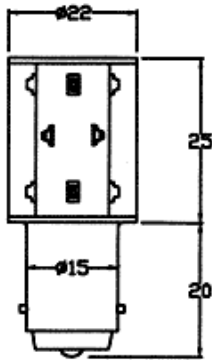

Artikel Nr.	Spannung	Stromstärke	Leuchtintensität	Chip	Farbkoordinaten
OD-W01 SM12B15-24	24-28 V (AC/DC)	30-40 mA	6600 mlm	GaN/Al	x 0.31/y 0.32
OD-W01 SM12B15-130	110-130 V (AC)	12-15 mA	6600 mlm	GaN/Al	x 0.31/y 0.32
OD-W01 SM12B15-230	220-240 V (AC)	11-15 mA	6600 mlm	GaN/Al	x 0.31/y 0.32

Standardmäßig mit Ba15d-Sockel.
 Auch mit Ba15s-Sockel erhältlich.

Hinweise

- alle Maße in Millimeter
- Toleranz ± 0.25 mm wenn nicht anders angegeben
- technische Änderungen vorbehalten
- Version 1.0

© OSHINO LAMPS GmbH, Tennenloher Straße 19, D 90425 Nürnberg