




ELECTRONICS SCREWDRIVERS

DESTORNILLADORES PARA ELECTRÓNICA

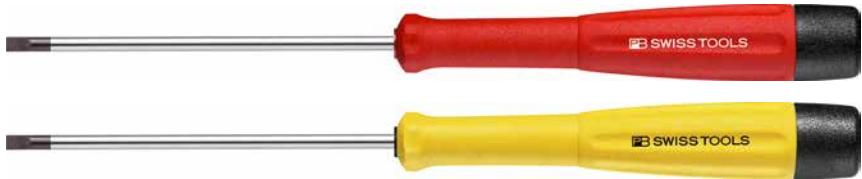

ESD For use with Apple® Products

The perfect turn for precision

We developed our new precision screwdriver line specifically for use in precision mechanics and electronics. Our line includes all the common screw profiles and sizes for these technical areas. The new screwdrivers are available individually, in a set or as a set in a self-service package - and also in ESD versions. ▶ P. 148

El giro perfecto para trabajos de precisión

Nuestra nueva línea de destornilladores de precisión ha sido desarrollada de manera específica para el uso en el ámbito de la mecánica de precisión y la electrónica. Cuenta con todos los perfiles y tamaños de tornillo habituales en dichos campos. Los nuevos destornilladores se pueden adquirir por separado, en juegos o en un embalaje autoservicio y están disponibles asimismo en versión ESD. ▶ P. 148

Flexible holder design for wall or table

The holder can be attached to a wall or placed on a table. This means that the screwdrivers are arranged clearly in every situation and are easy to remove.

Soporte flexible de mesa y mural

El soporte se puede sujetar en la pared y también puede usarse como variante para mesa. Gracias a este, los destornilladores están siempre ordenados con claridad y se pueden tomar y dejar fácilmente, sea cual sea el entorno.



Optimum transmission of force
High slip resistance
The right tool quickly at hand with color-coded handles

Transmisión óptima de la fuerza
Alta resistencia al deslizamiento
La herramienta idónea siempre a mano gracias a los mangos con código de color

PB 8124 B

Electronics screwdrivers with turnable head for Torx® screws, with bore at the tip starting from Size 6

Destornillador para electrónica, para tornillos Torx®, con caperuza giratoria, a partir del tamaño 6 con punta perforada



NEW

PB 8124.3-40	3	-	1	2.5	40	133	10	10	7 610733 270071		
PB 8124.4-40	4	-	1	2.5	40	133	10	10	7 610733 270088		
PB 8124.5-50	5	-	1.6	3	50	143	12	10	7 610733 270095		
PB 8124.B 6-50	-	6	2	3	50	143	12	10	7 610733 270101		
PB 8124.B 7-50	-	7	2	3	50	143	12	10	7 610733 270118		
PB 8124.B 8-60	-	8	2.5	3	60	153	13	10	7 610733 270125		
PB 8124.B 9-60	-	9	2.5	3.5	60	153	19	10	7 610733 270132		
PB 8124.B 10-70	-	10	3	3.5	70	163	20	10	7 610733 270149		
PB 8124.B 15-80	-	15	3.5	3.5	80	173	23	10	7 610733 270156		