




ELECTRONICS SCREWDRIVERS

DESTORNILLADORES PARA ELECTRÓNICA

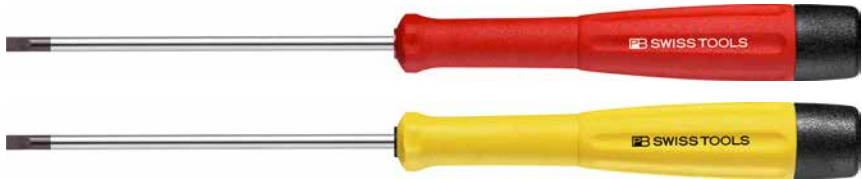

 ESD  For use with Apple® Products

The perfect turn for precision

We developed our new precision screwdriver line specifically for use in precision mechanics and electronics. Our line includes all the common screw profiles and sizes for these technical areas. The new screwdrivers are available individually, in a set or as a set in a self-service package - and also in ESD versions. ▶ P. 148

El giro perfecto para trabajos de precisión

Nuestra nueva línea de destornilladores de precisión ha sido desarrollada de manera específica para el uso en el ámbito de la mecánica de precisión y la electrónica. Cuenta con todos los perfiles y tamaños de tornillo habituales en dichos campos. Los nuevos destornilladores se pueden adquirir por separado, en juegos o en un embalaje autoservicio y están disponibles asimismo en versión ESD. ▶ P. 148

Flexible holder design for wall or table

The holder can be attached to a wall or placed on a table. This means that the screwdrivers are arranged clearly in every situation and are easy to remove.

Soporte flexible de mesa y mural

El soporte se puede sujetar en la pared y también puede usarse como variante para mesa. Gracias a este, los destornilladores están siempre ordenados con claridad y se pueden tomar y dejar fácilmente, sea cual sea el entorno.



Optimum transmission of force
High slip resistance
The right tool quickly at hand with color-coded handles

Transmisión óptima de la fuerza
Alta resistencia al deslizamiento
La herramienta idónea siempre a mano gracias a los mangos con código de color

PB 8128

Electronics screwdrivers with turnable head for slotted screws

Destornillador para electrónica, para tornillos de ranura, con caperuza giratoria



NEW								
PB 8128.0,8-40	0.16	0.8	2.5	40	133	10	10	7 610733 268818
PB 8128.1,0-40	0.18	1.0	2.5	40	133	10	10	7 610733 268825
PB 8128.1,2-40	0.20	1.2	2.5	40	133	10	10	7 610733 268832
PB 8128.1,5-40	0.25	1.5	2.5	40	133	10	10	7 610733 268849
PB 8128.1,5-60	0.25	1.5	2.5	60	153	11	10	7 610733 268856
PB 8128.1,8-40	0.30	1.8	2.5	40	133	10	10	7 610733 268863
PB 8128.1,8-60	0.30	1.8	2.5	60	153	11	10	7 610733 268870
PB 8128.2,0-40	0.40	2.0	2.5	40	133	10	10	7 610733 268887
PB 8128.2,0-60	0.40	2.0	2.5	60	153	11	10	7 610733 268894
PB 8128.2,0-100	0.40	2.0	2.5	100	193	12	10	7 610733 268900
PB 8128.2,5-50	0.40	2.5	2.5	50	143	10	10	7 610733 268917
PB 8128.2,5-80	0.40	2.5	2.5	80	173	11	10	7 610733 268924
PB 8128.2,5-100	0.40	2.5	2.5	100	193	12	10	7 610733 268931
PB 8128.3,0-50	0.50	3.0	3.0	50	143	15	10	7 610733 268948
PB 8128.3,0-80	0.50	3.0	3.0	80	173	17	10	7 610733 268955
PB 8128.3,0-100	0.50	3.0	3.0	100	193	18	10	7 610733 268962
PB 8128.3,0-150	0.50	3.0	3.5	150	243	25	10	7 610733 268979
PB 8128.3,5-80	0.60	3.5	3.5	80	173	19	10	7 610733 268986