


## PFW – КОМБИНИРОВАННЫЙ ТРЕЩОТОЧНЫЙ (72 ЗУБА) КЛЮЧ.


### Особенности и характеристики:

- Трещоточный механизм 72 зуба выдерживает высокий прилагаемый момент. Угол перемещения механизма 5°. Незаменим при работе в труднодоступных местах.
- Высококачественная хромованадиевая сталь, специальная термообработка.
- Мировой патент.

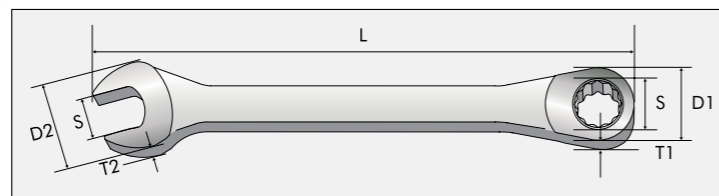

Габариты, мм

Модель №	Размер, мм	D1	D2	T1	T2	L
PFW081	8	18.0	17.0	7.4	4.7	144
PFW091	9	19.5	18.8	7.4	5.3	150
PFW101	10	21.0	21.7	8.4	5.7	158
PFW111	11	22.0	23.0	8.4	6.1	165
PFW121	12	23.5	25.2	8.4	6.4	173
PFW131	13	25.0	26.5	8.4	6.6	182
PFW141	14	26.5	29.5	8.4	7.3	190
PFW151	15	28.0	31.3	8.4	7.5	202
PFW161	16	29.0	33.4	10.0	7.7	215
PFW171	17	30.5	36.3	10.0	7.9	229
PFW181	18	32.0	38.0	11.5	8.4	240
PFW191	19	34.0	39.0	11.5	8.7	252
PFW211	21	38.0	43.5	12.5	9.5	275
PFW221	22	41.0	46.5	13.5	10.0	285
PFW241	24	45.0	48.5	13.5	11.0	296
PFW271	27	49	56.0	14.5	13.0	340
PFW301	30	55.0	61.5	17.0	14.0	369
PFW321	32	59.0	64.0	17.0	15.0	396

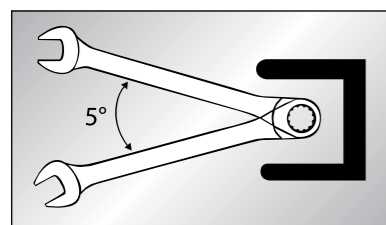

PFW-12PCS



PFW-7PCS


### Набор комбинированных трещоточных (72 зуба) ключей

Модель	ОПИСАНИЕ
PFW-12PCS	12 комбинированных трещоточных (72 зуба) ключей 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм Упаковка пластиковый кейс
PFW-7PCS	7 комбинированных трещоточных (72 зуба) ключей 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм Упаковка пластиковый кейс

## PFS – УКРОЧЕННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ТРЕЩОТОЧНЫЙ (72 ЗУБА) КЛЮЧ.



### Особенности и характеристики:

- Трещоточный механизм 72 зуба выдерживает высокий прилагаемый момент. Угол перемещения механизма 5°.
- Высококачественная хромованадиевая сталь, специальная термообработка.
- Укороченный размер ключа позволяет работать в ограниченном пространстве.
- Мировой патент.

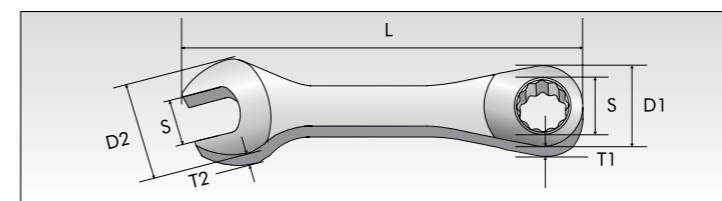

Габариты, мм

Модель №.	Размер, мм	D1	D2	T1	T2	L
PFS081	8	17.0	17.0	7.4	4.7	89
PFS091	9	18.8	19.5	7.4	5.3	93
PFS101	10	21.7	21.0	8.4	5.7	98
PFS111	11	22.9	22.0	8.4	6.1	103
PFS121	12	25.2	23.5	8.4	6.4	106
PFS131	13	26.5	25.0	8.4	6.6	110
PFS141	14	29.6	26.5	8.4	7.3	115
PFS151	15	31.3	28.0	8.4	7.5	119
PFS161	16	33.4	29.5	10.0	7.7	122
PFS171	17	36.3	30.5	10.0	7.9	127
PFS181	18	38.0	32.0	11.5	8.4	131
PFS191	19	39.0	34.0	11.5	8.7	136

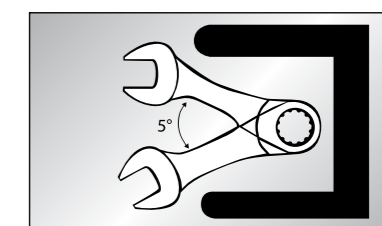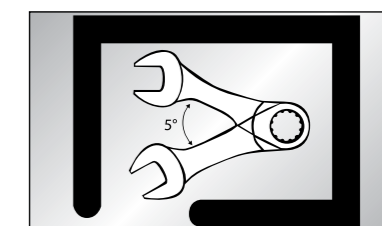

### Набор комбинированных трещоточных (72 зуба) ключей

Модель	ОПИСАНИЕ
PFS-7PCS	7 укороченных комбинированных трещоточных (72 зуба) ключей 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 мм Упаковка металлический кейс



PFS-7PCS