


NEW

Sliding T-handle

Impugnatura trasversale scorrevole

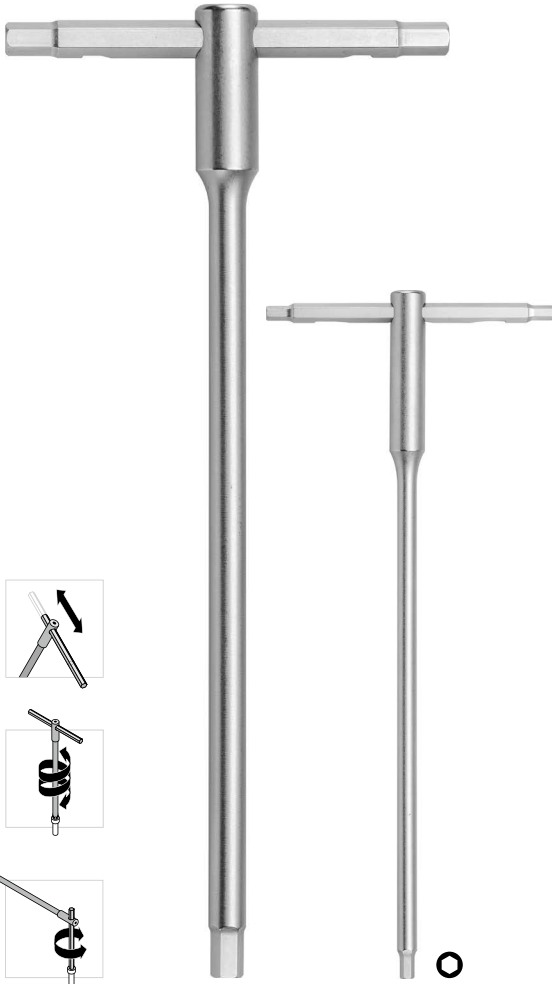

The PB Swiss Tools sliding T-handle for socket screws is ideally suited to applying higher torques. This tool has both middle and end stops to guarantee practical and efficient use.

The T-handle slides and has endstops at both ends, delivering optimum handling in every tightening situation: when tightening and loosening screws, and with fast turning in and out.

Precise, true-to-size tips guarantee an optimal fit in the screw heads. All three drives enjoy the same quality features: a high degree of hardness and toughness, precision and a special alloy.

L'impugnatura trasversale scorrevole PB Swiss Tools per viti ad esagono incassato è ideale per applicare coppie di serraggio elevate. Questo utensile è dotato di bloccaggio centrale e di fine corsa che assicura un utilizzo pratico ed efficiente.

L'impugnatura scorrevole consente un impiego sempre ottimale di questo utensile per ogni tipo di avvitatura: per serrare e allentare ed anche per avvitare e svitare le viti.

Le punte precise e accuratamente dimensionate si inseriscono in modo ottimale nelle viti. Le tre prese di forza presentano le stesse caratteristiche di qualità: durezza e resistenza elevata, precisione, lega speciale.



Quick turning and high torques
Safe, efficient use
Ideal countersunk screw connections

Avvitatura rapida e coppia di serraggio elevata
Utilizzo sicuro ed efficiente
Ideale per avvitiamenti in profondità

PB 1204









Sliding T-handle screwdrivers

- for hexagon socket screws
- quick turning and high torques, ensuring efficient working
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- sliding handle with center and end locking positions, safe, practical use
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti con impugnatura trasversale scorrevole

- per viti ad esagono incassato
- serraggio rapido e coppia di serraggio elevata, per lavorare in modo efficiente
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura scorrevole con chiusura centrale e terminale, sicura e pratica da usare
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita




								
PB 1204.2	2	4	2.5	125	55	20	10	7 610733 254453
PB 1204.2,5	2.5	5	3	140	60	23	10	7 610733 254460
PB 1204.3	3	6	4	155	65	25	10	7 610733 254477
PB 1204.4	4	8	5	175	75	38	10	7 610733 254491
PB 1204.5	5	10	6	195	85	61	10	7 610733 254514
PB 1204.6	6	12-14	8	215	100	97	10	7 610733 254538
PB 1204.7	7	-	-	230	105	198	10	7 610733 254545
PB 1204.8	8	16	10	245	115	214	10	7 610733 254552
PB 1204.10	10	18-20	12	270	135	351	10	7 610733 254576
PB 1204.12	12	22-24	14	300	155	551	10	7 610733 254583
PB 1204.14	14	-	16-18	330	180	810	10	7 610733 254590

PB 1204.SET**Sliding T-handle screwdriver set**

- for hexagon socket screws
- quick turning and high torques, ensuring efficient working
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- sliding handle with center and end locking positions, safe, practical use
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti con impugnatura trasversale scorrevole

- per viti ad esagono incassato
- serraggio rapido e coppia di serraggio elevata, per lavorare in modo efficiente
- punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura scorrevole con chiusura centrale e terminale, sicura e pratica da usare
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

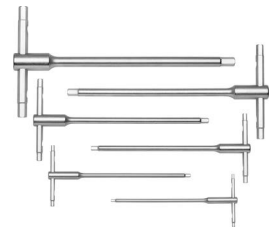**NEW****PB 1204.SET 6**

2.5, 3, 4, 5, 6

397

1

7 610733 281008

PB 1204.SET 10

3, 4, 5, 6, 8, 10

1164

1

7 610733 275861

In a high-quality paperboard box**In scatola di cartone d'alta qualità****PB 1204.SET 6 CBB**

2.5, 3, 4, 5, 6

466

10

7 610733 280995