



 

Id	Descrizione	Materiale	Q.tà
1	Corpo	TPE	1
2	Telaio interno	PA	1



Infiammabilità: UL94-V0, autoestinguente
Temperatura: -40°C ... +105°C
Proprietà: senza alogeni, senza siliconi

Apertura consigliata:
112 x 36 mm

Versione colore nero: DES-PDM-24/14B: 1732013415 Versione inserti filettati: DES-PDM-24/14G FT: 1732212414 Versione ATEX grigio: DES-PDM-24A/14G: 1732312414 Versione ATEX nero: DES-PDM-24A/14B: 1732313414	Codice / Code		Descrizione / Description			Rev.
	1732012414		DES PDM 24/14			003
Materiale / Material	Colore / Color	Peso / Weight (g)	Unità di misura / Measure units	Formato / Format	Scala / Scale	
See table	Grigio	-	mm	A4	1:1	
 www.detasultra.com <small>QUESTO DISEGNO E LE SUE INFORMAZIONI SONO STRETTAMENTE RISERVATE DI PROPRIETÀ DETAS SPA. NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE. DO NOT SCALE DRAWING.</small>			Data / Date	Numero foglio / Sheet number	Numero progetto / Project number	
			22/11/2021	-	-	
			Disegn. / Drawn	Note / Notes		
			ravezzano@detas.com	-		

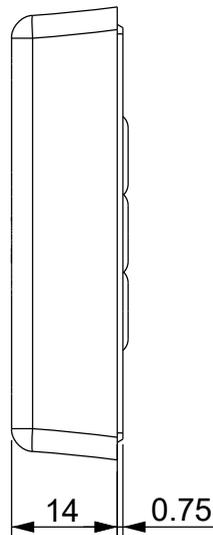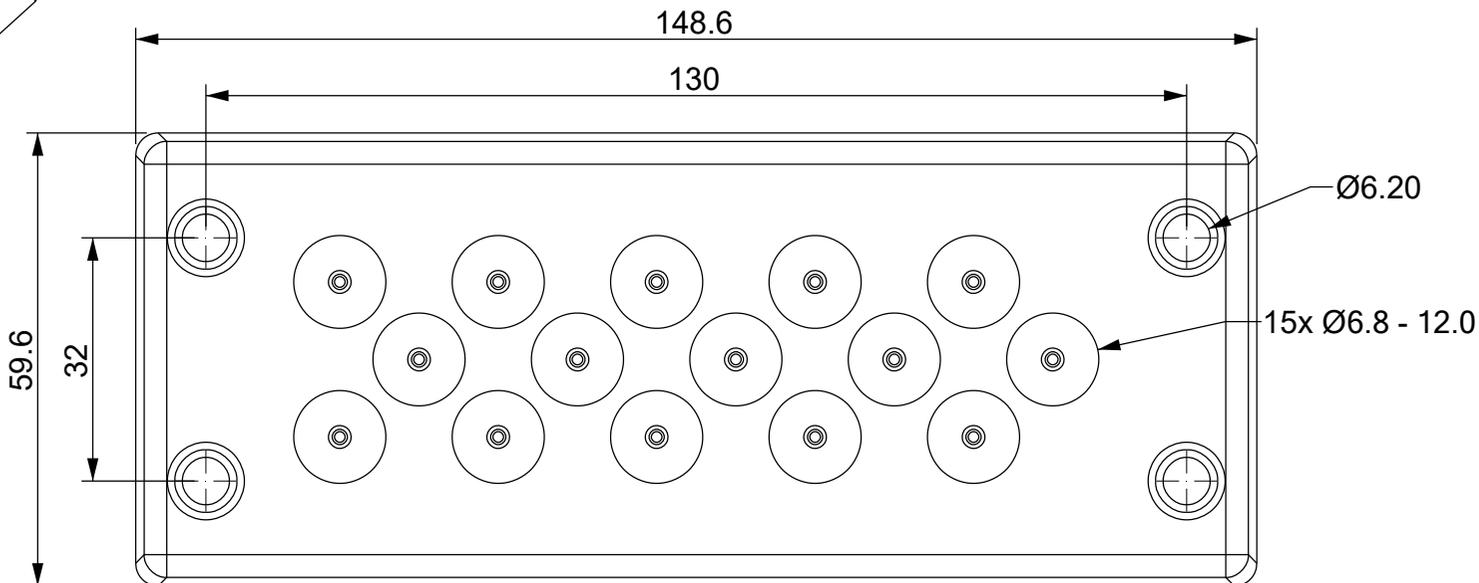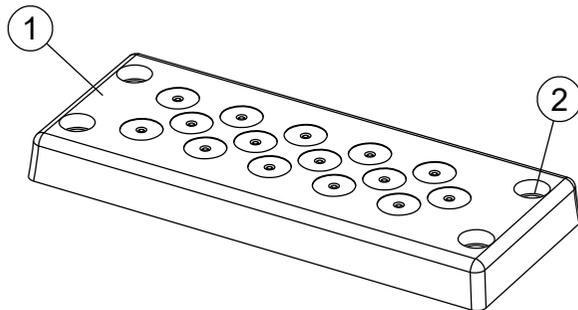




Id	Descrizione	Materiale	Q.tà
1	Corpo	TPE	1
2	Telaio interno	PA	1



Infiammabilità: UL94-V0, autoestinguente
Temperatura: -40°C ... +105°C
Proprietà: senza alogeni, senza siliceni

Apertura consigliata:
112 x 36 mm

Versione colore nero: DES-PDM-24/15B: 1732013416		Codice / Code 1732012415		Descrizione / Description DES PDM 24/15			Rev. 003
Versione inserti filettati: DES-PDM-24/15G FT: 1732212415		Materiale / Material See table	Colore / Color Grigio	Peso / Weight (g) -	Unità di misura / Measure units mm	Formato / Format A4	Scala / Scale 1:1
Versione ATEX grigio: DES-PDM-24A/15G: 1732312415		 www.detasultra.com <small>QUESTO DISEGNO E LE SUE INFORMAZIONI SONO STRETTAMENTE RISERVATE DI PROPRIETÀ DETAS SPA. NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE. DO NOT SCALE DRAWING.</small>		Data / Date 22/11/2021	Numero foglio / Sheet number -	Numero progetto / Project number -	
Versione ATEX nero: DES-PDM-24A/15B: 1732313415				Disegn. / Drawn ravezzano@detas.com	Note / Notes -		

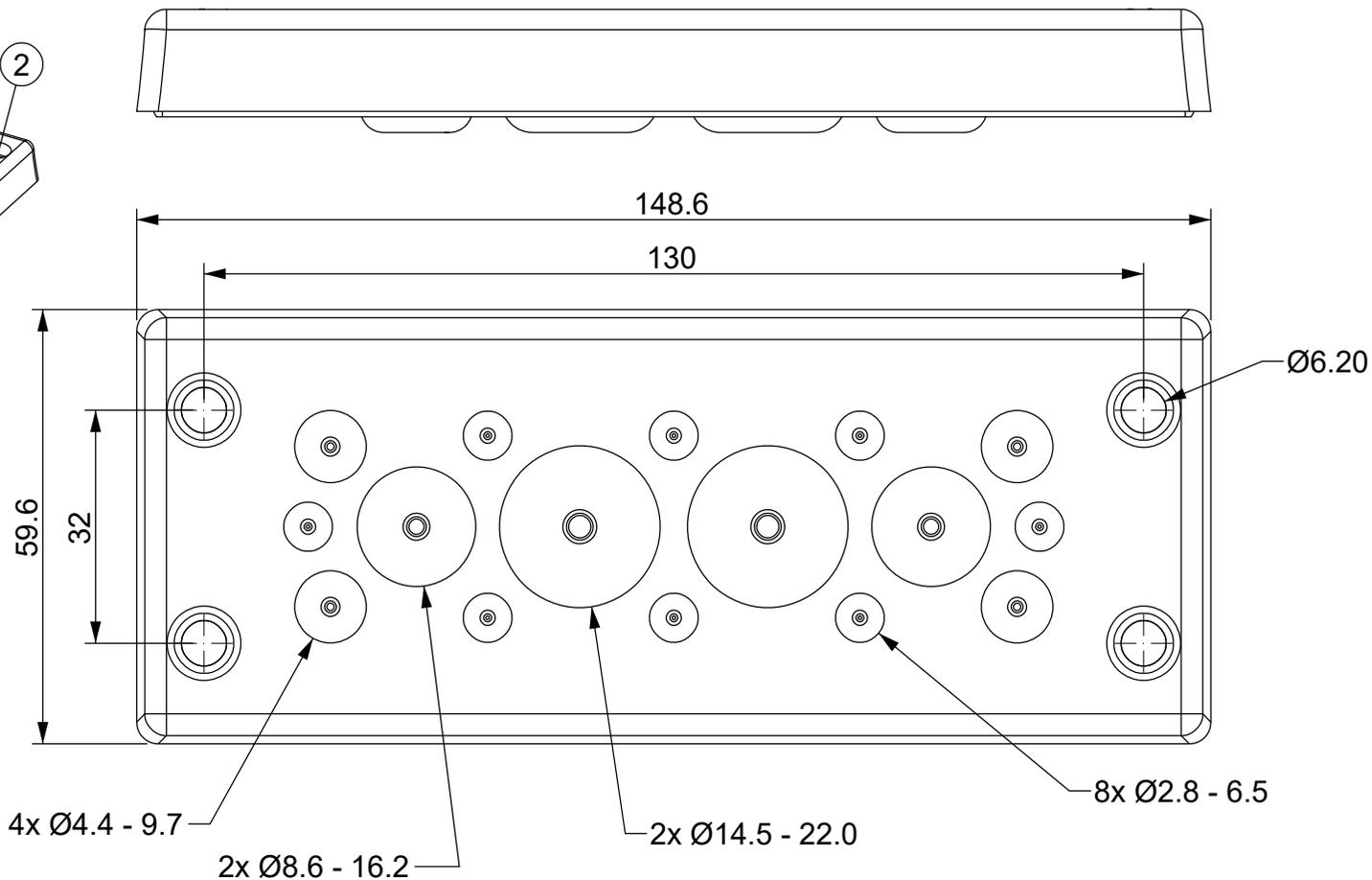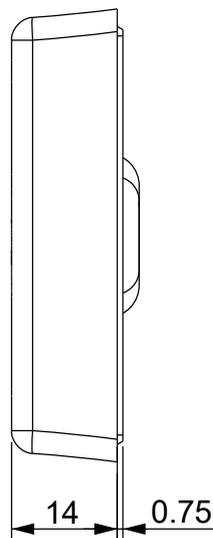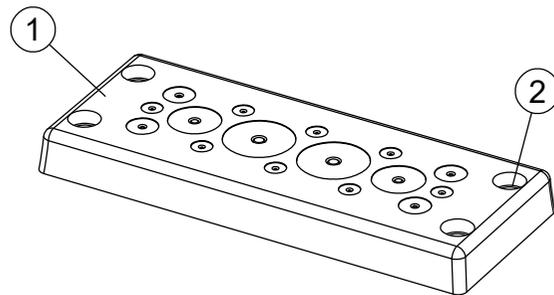




Id	Descrizione	Materiale	Q.tà
1	Corpo	TPE	1
2	Telaio interno	PA	1

Infiammabilità: UL94-V0, autoestinguente
Temperatura: -40°C ... +105°C
Proprietà: senza alogeni, senza siliceni

Apertura consigliata: 112 x 36 mm

Versione colore nero: DES-PDM-24/16B: 1732013417		Codice / Code 1732012416		Descrizione / Description DES PDM 24/16		Rev. 003			
Versione inserti filettati: DES-PDM-24/16G FT: 1732212416		Materiale / Material See table	Colore / Color Grigio	Peso / Weight (g) -	Unità di misura / Measure units mm	Formato / Format A4	Scala / Scale 1:1		
Versione ATEX grigio: DES-PDM-24A/16G: 1732312416		 www.detasultra.com		Data / Date 22/11/2021		Numero foglio / Sheet number -		Numero progetto / Project number -	
Versione ATEX nero: DES-PDM-24A/16B: 1732313416				Disegn. / Drawn ravezzano@detas.com		Note / Notes -			

QUESTO DISEGNO E LE SUE INFORMAZIONI SONO STRETTAMENTE RISERVATE DI PROPRIETÀ DETAS SPA.
 NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE. DO NOT SCALE DRAWING.

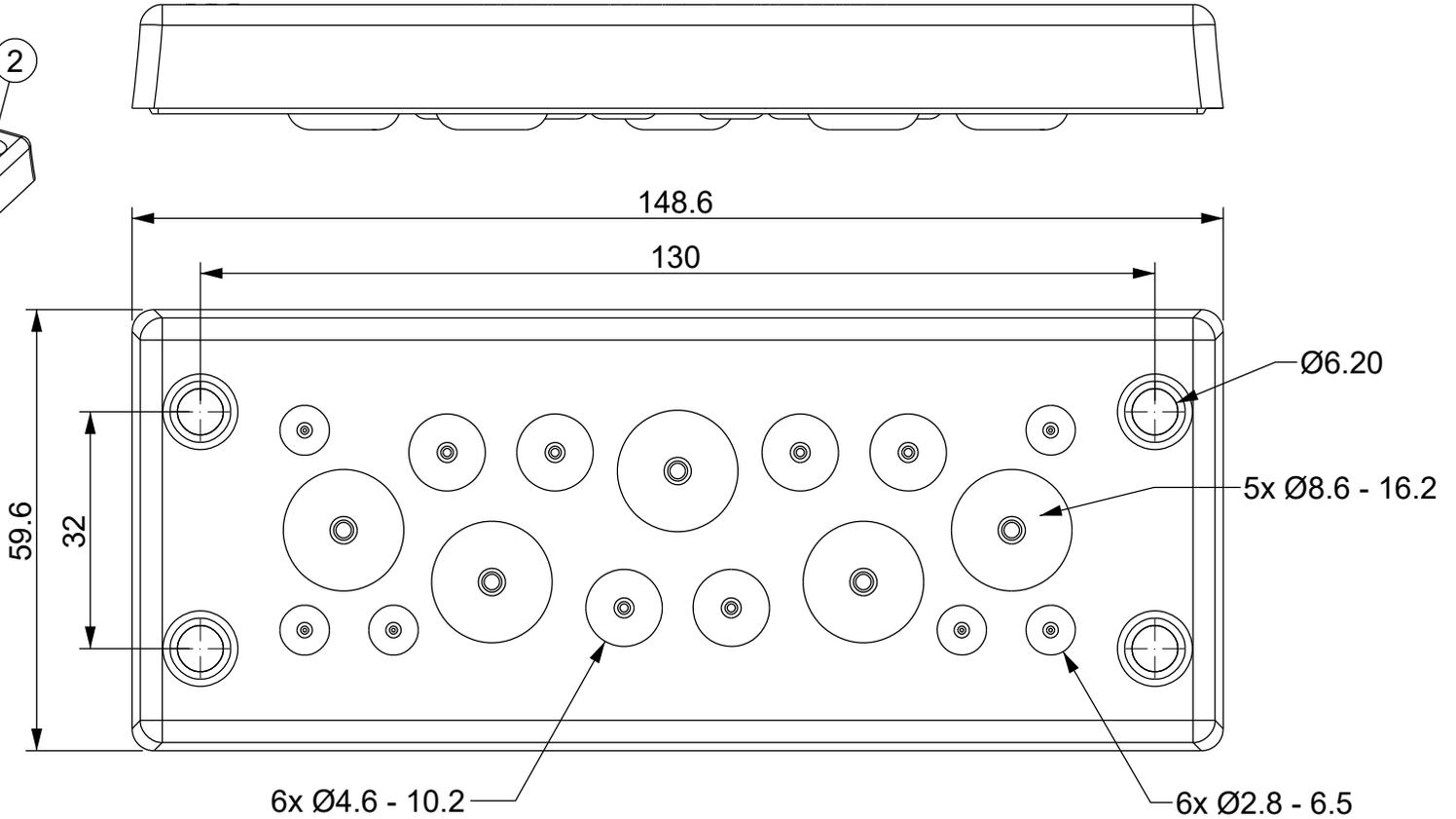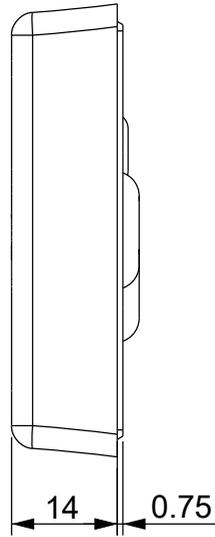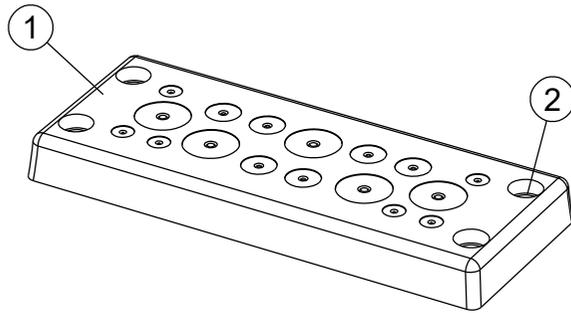





Id	Descrizione	Materiale	Q.tà
1	Corpo	TPE	1
2	Telaio interno	PA	1

Infiammabilità: UL94-V0, autoestinguente
Temperatura: -40°C ... +105°C
Proprietà: senza alogeni, senza siliconi

Apertura consigliata:
 112 x 36 mm

Versione colore nero: DES-PDM-24/17B: 1732013418		Codice / Code 1732012417		Descrizione / Description DES PDM 24/17		Rev. 003			
Versione inserti filettati: DES-PDM-24/17G FT: 1732212417		Materiale / Material See table	Colore / Color Grigio	Peso / Weight (g) -	Unità di misura / Measure units mm	Formato / Format A4	Scala / Scale 1:1		
Versione ATEX grigio: DES-PDM-24A/17G: 1732312417		 www.detasultra.com		Data / Date 22/11/2021		Numero foglio / Sheet number -		Numero progetto / Project number -	
Versione ATEX nero: DES-PDM-24A/17B: 1732313417				Disegn. / Drawn ravezzano@detas.com		Note / Notes -			

QUESTO DISEGNO E LE SUE INFORMAZIONI SONO STRETTAMENTE RISERVATE DI PROPRIETÀ DETAS SPA.
 NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE. DO NOT SCALE DRAWING.

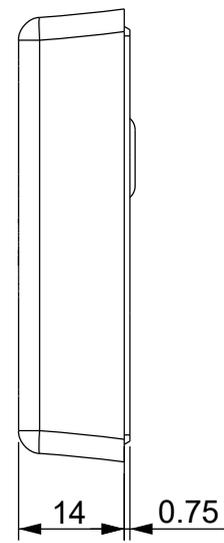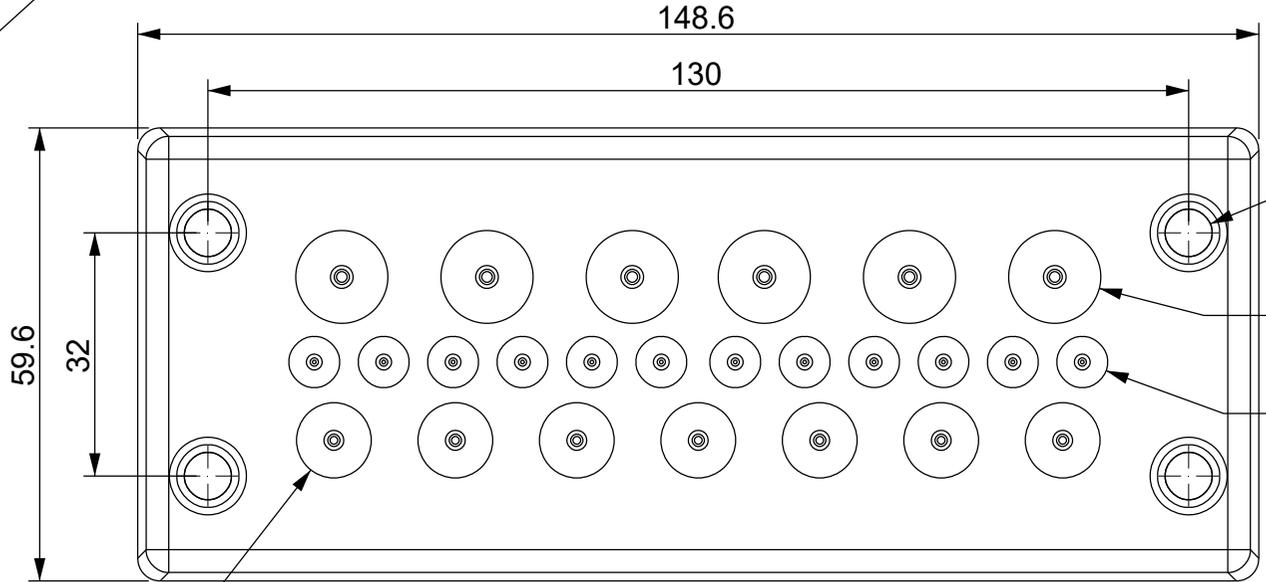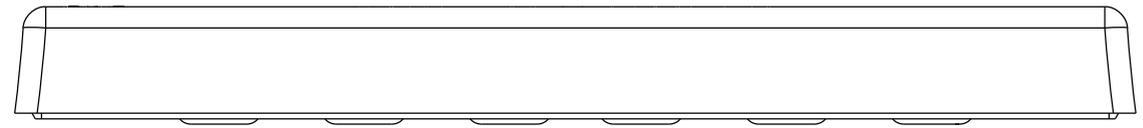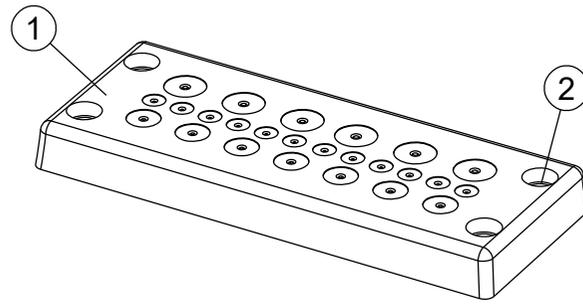

Id	Descrizione	Materiale	Q.tà
1	Corpo	TPE	1
2	Telaio interno	PA	1

Infiammabilità: UL94-V0, autoestinguente
Temperatura: -40°C ... +105°C
Proprietà: senza alogeni, senza siliconi

Apertura consigliata:
 112 x 36 mm

Versione colore nero:
 DES-PDM-24/25B: 1732013426

 Versione inserti filettati:
 DES-PDM-24/25G FT: 1732212425

 Versione ATEX grigio:
 DES-PDM-24A/25G: 1732312425

 Versione ATEX nero:
 DES-PDM-24A/25B: 1732313425

Codice / Code
1732012425

Descrizione / Description
DES PDM 24/25




Rev. 003

Materiale / Material	Colore / Color	Peso / Weight (g)
See table	Grigio	-

Unità di misura / Measure units	Formato / Format	Scala / Scale	
mm	A4	1:1	

www.detasultra.com
QUESTO DISEGNO E LE SUE INFORMAZIONI SONO STRETTAMENTE RISERVATE DI PROPRIETÀ DETAS SPA. NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE. DO NOT SCALE DRAWING.

Data / Date	Numero foglio / Sheet number	Numero progetto / Project number
22/11/2021	-	-
Disegn. / Drawn	Note / Notes	
ravezzano@detas.com	-	

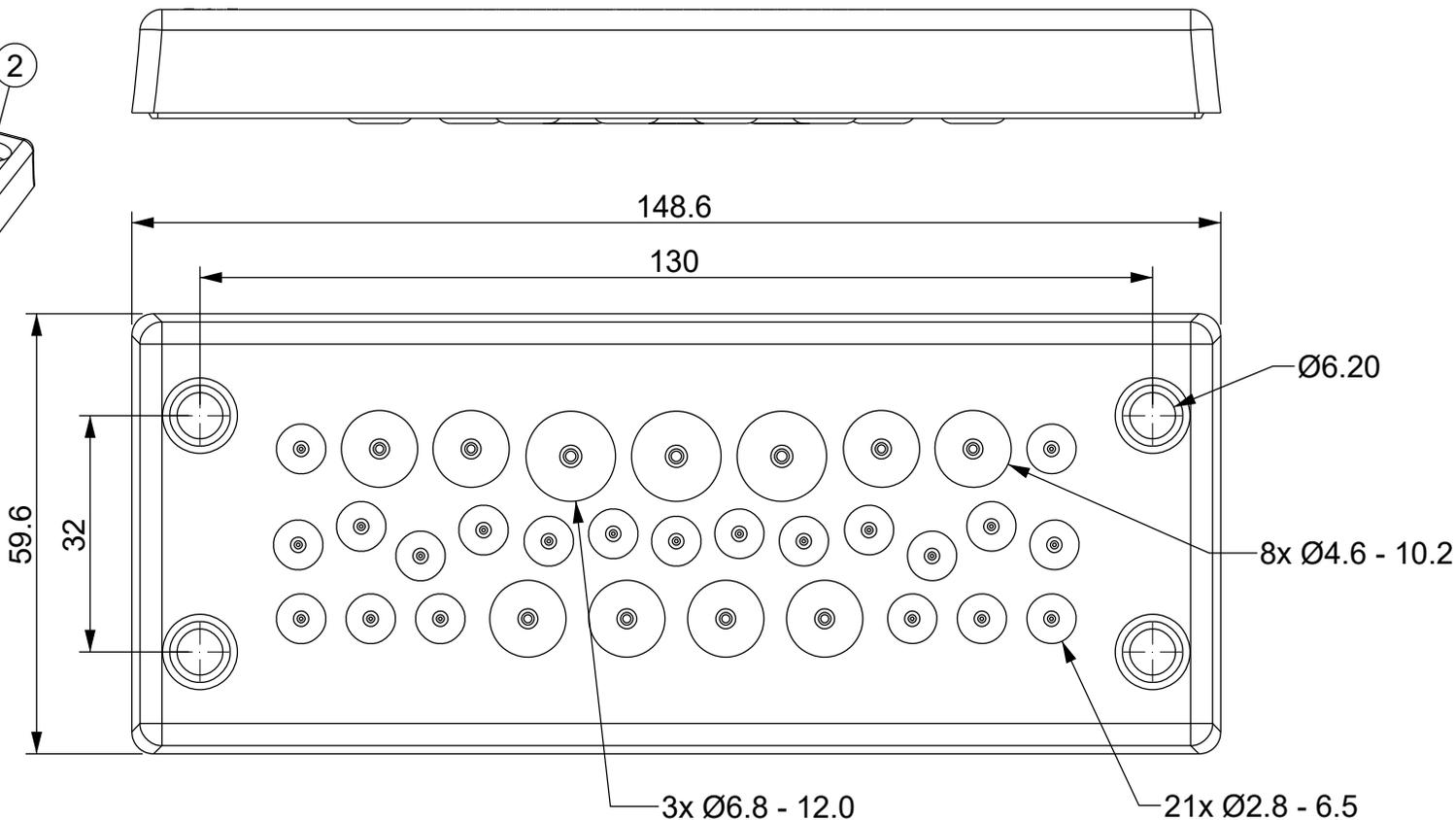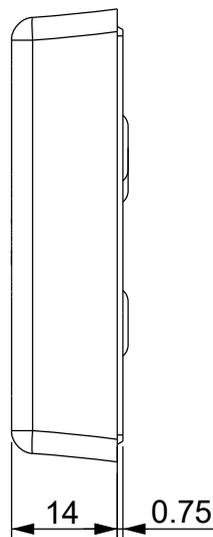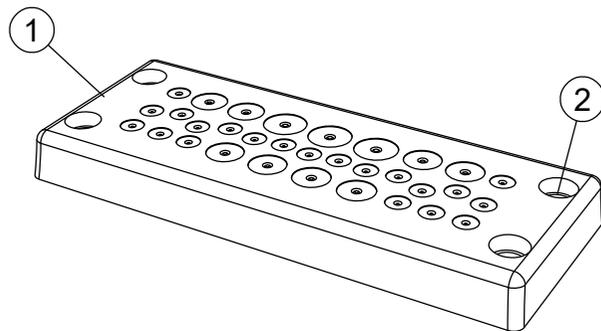





Id	Descrizione	Materiale	Q.tà
1	Corpo	TPE	1
2	Telaio interno	PA	1



Infiammabilità: UL94-V0, autoestinguente
Temperatura: -40°C ... +105°C
Proprietà: senza alogeni, senza siliconi

Apertura consigliata:
112 x 36 mm

Versione colore nero: DES-PDM-24/32B: 1732013433		Codice / Code 1732012432		Descrizione / Description DES PDM 24/32			Rev. 003
Versione inserti filettati: DES-PDM-24/32G FT: 1732212432		Materiale / Material See table	Colore / Color Grigio	Peso / Weight (g) -	Unità di misura / Measure units mm	Formato / Format A4	Scala / Scale 1:1
Versione ATEX grigio: DES-PDM-24A/32G: 1732312432		 www.detasultra.com <small>QUESTO DISEGNO E LE SUE INFORMAZIONI SONO STRETTAMENTE RISERVATE DI PROPRIETÀ DETAS SPA. NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE. DO NOT SCALE DRAWING.</small>		Data / Date 22/11/2021	Numero foglio / Sheet number -	Numero progetto / Project number -	
Versione ATEX nero: DES-PDM-24A/32B: 1732313432				Disegn. / Drawn ravezzano@detas.com	Note / Notes -		

 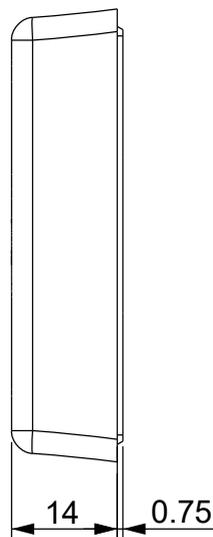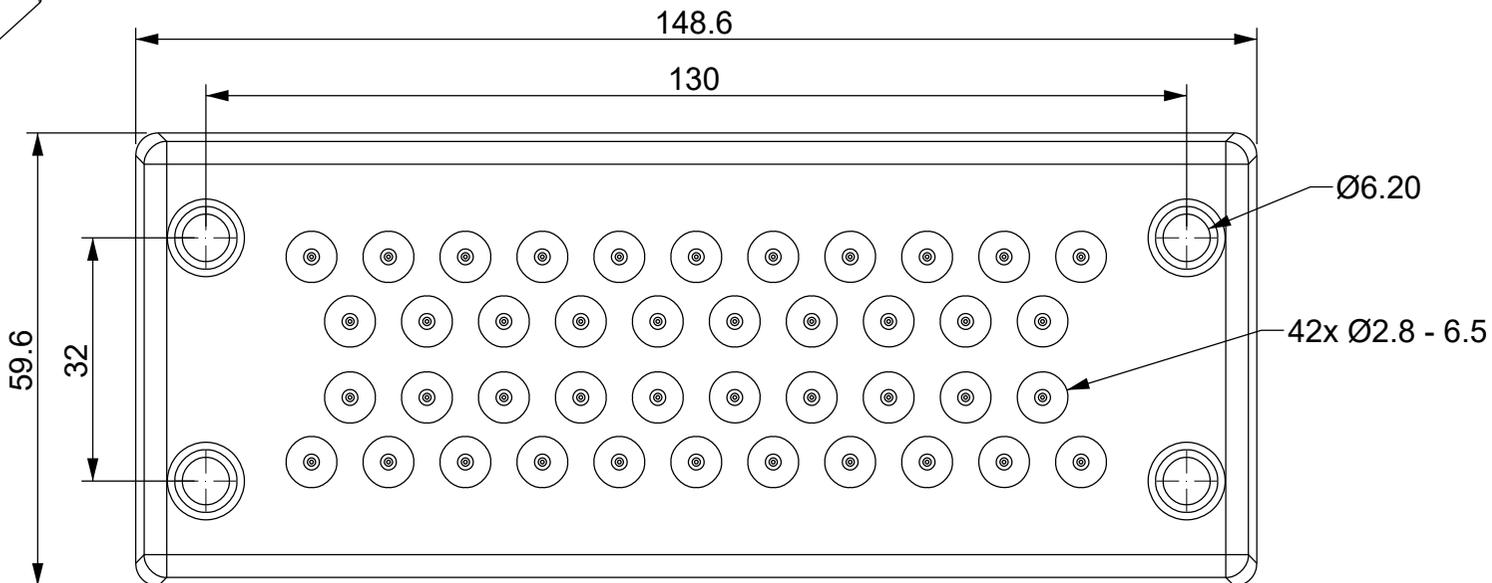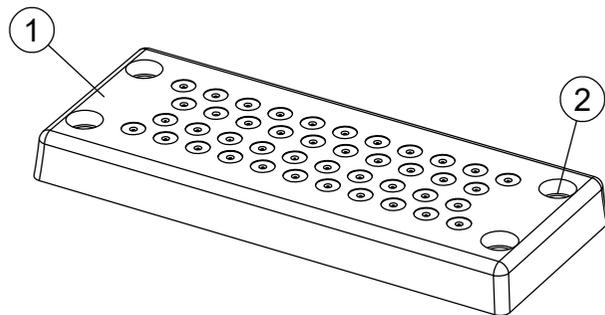




Id	Descrizione	Materiale	Q.tà
1	Corpo	TPE	1
2	Telaio interno	PA	1



Infiammabilità: UL94-V0, autoestinguente
Temperatura: -40°C ... +105°C
Proprietà: senza alogeni, senza siliceni

Apertura consigliata:
112 x 36 mm

Versione colore nero: DES-PDM-24/42B: 1732013443		Codice / Code 1732012442		Descrizione / Description DES PDM 24/42			Rev. 003
Versione inserti filettati: DES-PDM-24/42G FT: 1732212442		Materiale / Material See table	Colore / Color Grigio	Peso / Weight (g) -	Unità di misura / Measure units mm	Formato / Format A4	Scala / Scale 1:1
Versione ATEX grigio: DES-PDM-24A/42G: 1732312442		 www.detasultra.com <small>QUESTO DISEGNO E LE SUE INFORMAZIONI SONO STRETTAMENTE RISERVATE DI PROPRIETÀ DETAS SPA. NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE. DO NOT SCALE DRAWING.</small>			Data / Date 22/11/2021	Numero foglio / Sheet number -	Numero progetto / Project number -
Versione ATEX nero: DES-PDM-24A/42B: 1732313442					Disegn. / Drawn ravezzano@detas.com	Note / Notes -	

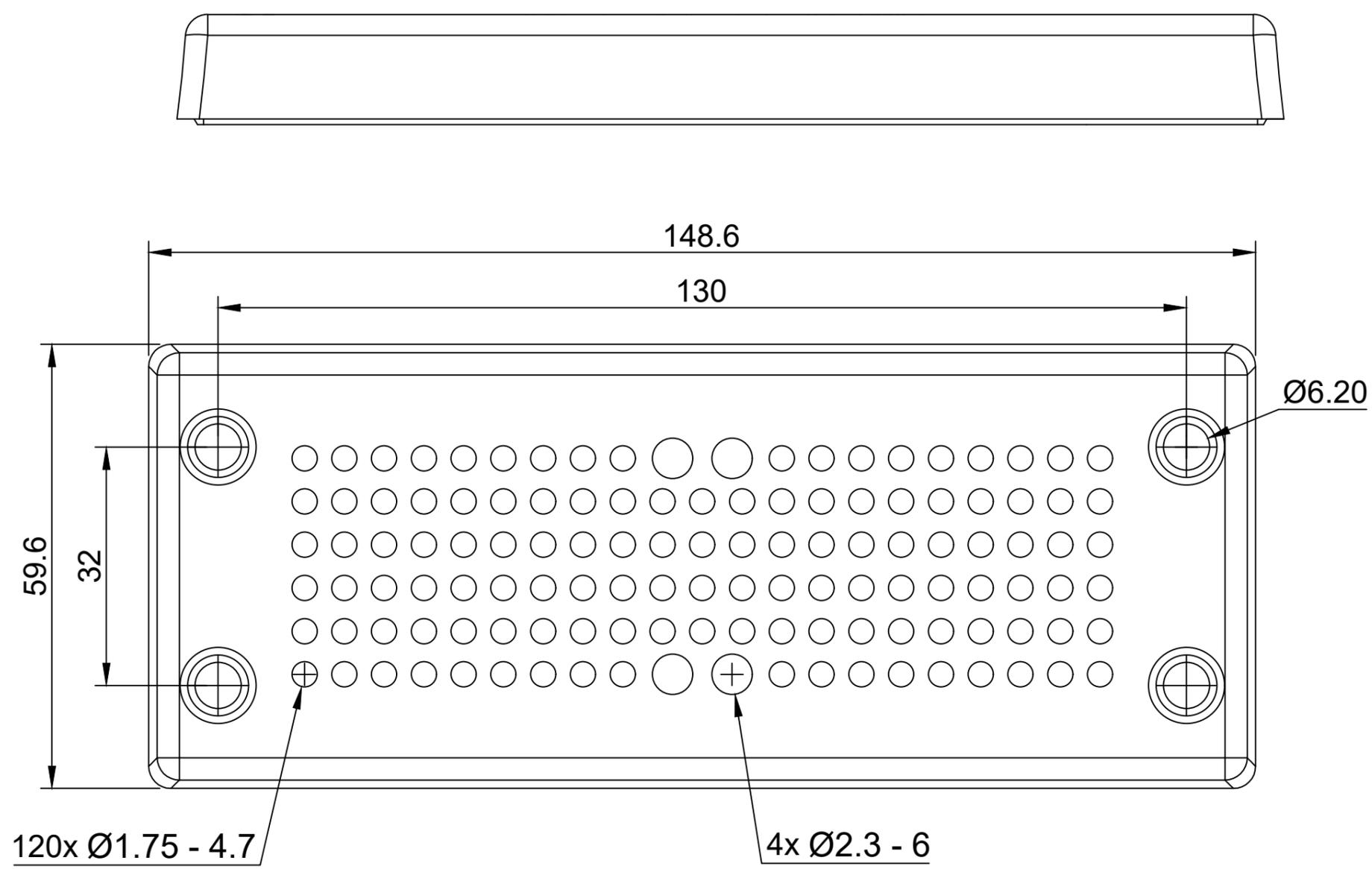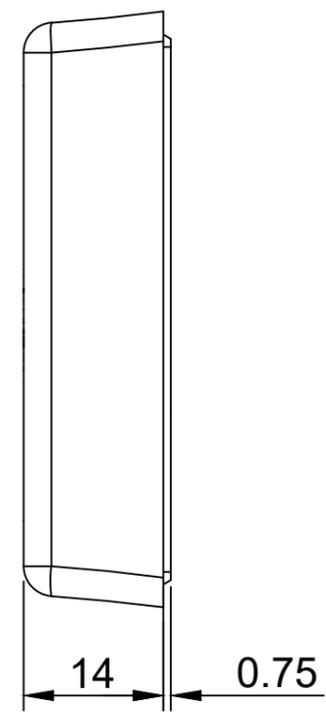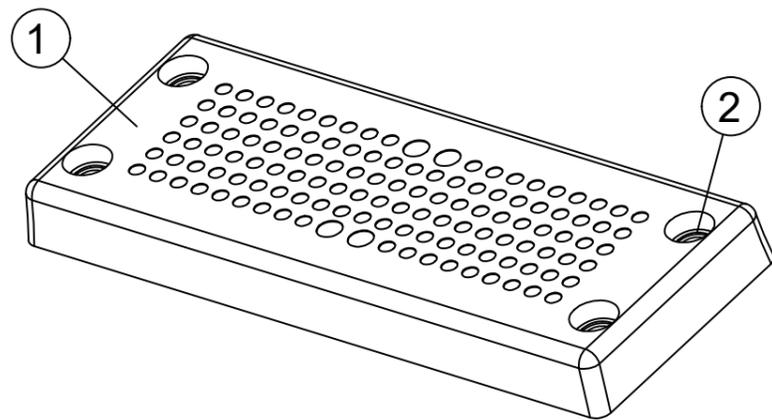

Id	Descrizione	Materiale	Q.tà
1	Corpo	TPE	1
2	Telaio interno	PA	1

	IP66	NEMA 12, 4X	UL TYPE 12, 4X			ECOLAB			RoHS COMPLIANT	
--	-------------	--------------------	-----------------------	--	--	---------------	--	--	-----------------------	--

Apertura consigliata
112 x 36 mm

Infiammabilità: UL94-V0, Auto-estinguente
Temperatura: -40°C ... +105°C
Proprietà: senza alogeni, senza siliconi

Versione colore nero:
DES-PDM-24/14B: 1732052075

Versione inserti filettati:
DES-PDM-24/124G FT: 1732213421

Versione ATEX grigio:
DES-PDM-24A/124G: 1732312445

Codice / Code		Descrizione / Description				Rev.
1732050075		DES PDM 24/124				000
Materiale / Material	Colore / Color	Peso / Weight (g)	Unità di misura / Measure units	Formato / Format	Scala / Scale	
Vedi tavola	Grigio	-	mm	A4	1:1	
 www.detasultra.com			Data / Date	Numero foglio / Sheet number	Numero progetto / Project number	
			06/10/2022	-	-	
Disegn. / Drawn			Note / Notes			
Pozzi F.			-			

QUESTO DISEGNO E LE SUE INFORMAZIONI SONO STRETTAMENTE RISERVATE DI PROPRIETÀ DETAS SPA. NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE. DO NOT SCALE DRAWING.