
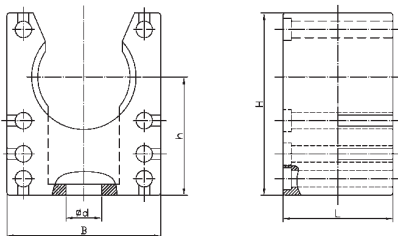


REIKU-Systemhalter

REIKU System Support

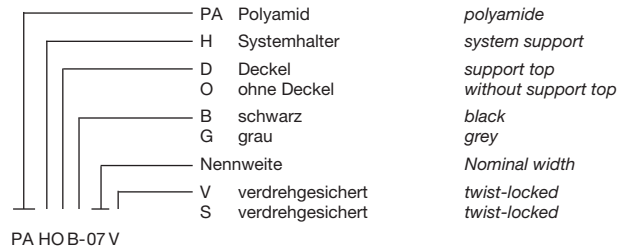

Durch Stege auf der Innenseite der Klemmbacken wird das Rohr in axialer Richtung sicher fixiert, bleibt aber dennoch um die eigene Achse drehbar.

The bars on the inner side of the clip hold the tubing firmly in axial position, yet it can rotate on its own axis.

Systemhalter / System Support PA H O G grau/grey

Bestell-Nr./Article no	Nennweite nominal width	B	H	h	L	d	kg/100 St. kg/100 pcs.	(VE) St. (PU) pcs.
PA H O G-07	07	20	18	12	20	4,2	0,40	100
PA H O G-10	10	20	23	15,5	20	5,5	0,47	100
PA H O G-12	12	22	26	17,1	20	5,5	0,56	50
PA H O G-14	14	28	33	21,1	20	6,5	0,80	50
PA H O G-17	17	28	33	21,4	20	6,5	0,77	50
PA H O G-23	23	35	40	24,8	20	6,5	1,16	50
PA H O G-29	29	43	45	26,8	20	6,5	1,12	30
PA H O G-36	36	54	53	30,8	20	6,5	1,50	20
PA H O G-48	48	68	66	37,8	20	6,5	2,00	20

Systemhalter / System Support PA H O B schwarz/black

Bestell-Nr./Article no	Nennweite nominal width	B	H	h	L	d	kg/100 St. kg/100 pcs.	(VE) St. (PU) pcs.
PA H O B-07	07	20	18	12	20	4,2	0,40	100
PA H O B-10	10	20	23	15,5	20	5,5	0,47	100
PA H O B-12	12	22	26	17,1	20	5,5	0,56	50
PA H O B-14	14	28	33	21,1	20	6,5	0,80	50
PA H O B-17	17	28	33	21,4	20	6,5	0,77	50
PA H O B-23	23	35	40	24,8	20	6,5	1,16	50
PA H O B-29	29	43	45	26,8	20	6,5	1,12	30
PA H O B-36	36	54	53	30,8	20	6,5	1,50	20
PA H O B-48	48	68	66	37,8	20	6,5	2,00	20