
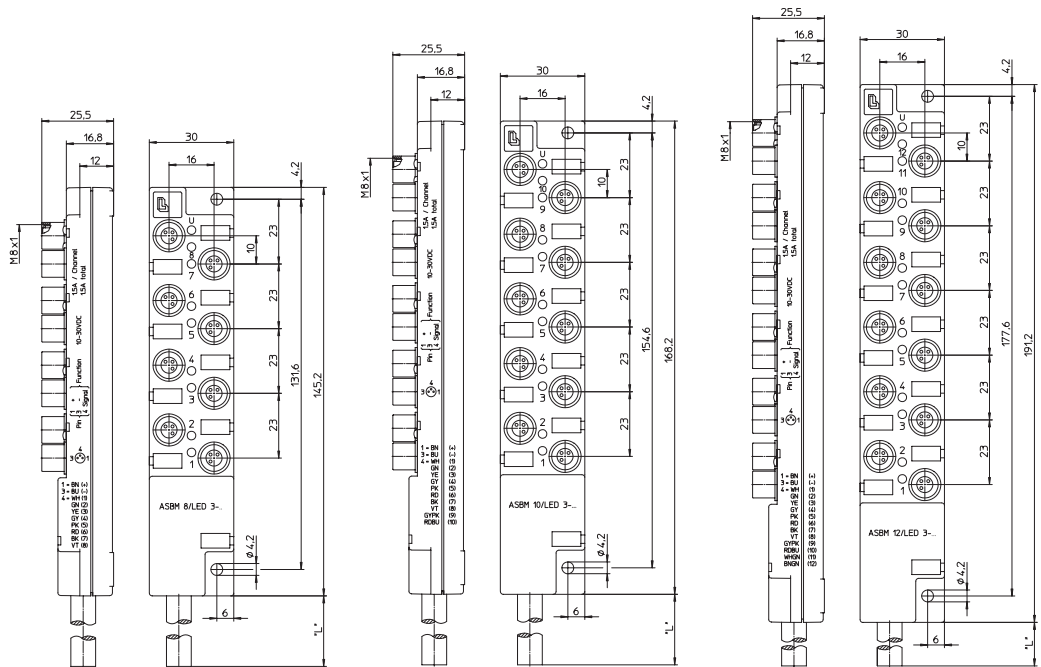


ASBM.../LED


Miniatur-Aktor-/Sensor-Verteiler mit LED-Betriebs- und Funktionsanzeige, 4- bis 12-fach, M8-Buchse, 3-polig, 1 Signal pro Buchse, fest angeschlossenes Kabel

Miniature actuator/sensor distribution box with LED operation and function indicators, 4-12 ports, M8 socket, 3 poles, 1 signal per socket, integrated control cable

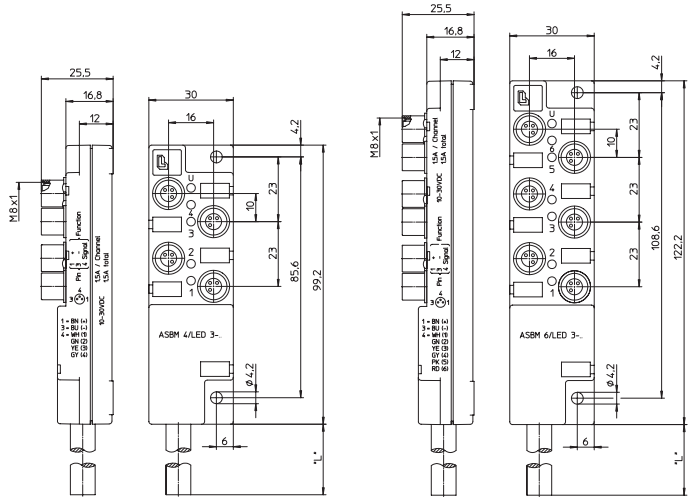


Pinbelegung / Schaltbild Pin assignment / wiring diagram

4-fach 4 ports

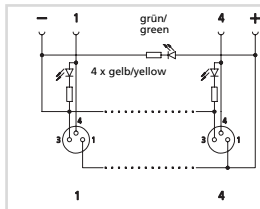


- 1 = braun / brown (+)
- 3 = blau / blue (-)
- 4 = weiß / white (1)
- grün / green (2)
- gelb / yellow (3)
- grau / grey (4)

6-fach 6 ports

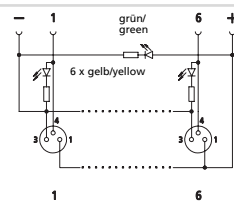


- 1 = braun / brown (+)
- 3 = blau / blue (-)
- 4 = weiß / white (1)
- grün / green (2)
- gelb / yellow (3)
- grau / grey (4)
- rosa / pink (5)
- rot / red (6)

8-fach 8 ports

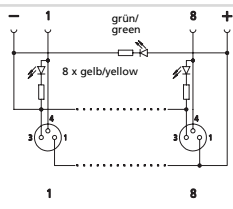


- 1 = braun / brown (+)
- 3 = blau / blue (-)
- 4 = weiß / white (1)
- grün / green (2)
- gelb / yellow (3)
- grau / grey (4)
- rosa / pink (5)
- rot / red (6)
- schwarz / black (7)
- violett / violet (8)

10-fach 10 ports

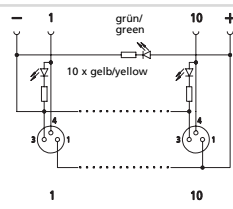

- 1 = braun / brown (+)
- 3 = blau / blue (-)
- 4 = weiß / white (1)
- grün / green (2)
- gelb / yellow (3)
- grau / grey (4)
- rosa / pink (5)
- rot / red (6)
- schwarz / black (7)
- violett / violet (8)
- grau/rosa / grey/pink (9)
- rot/blau / red/blue (10)

12-fach 12 ports

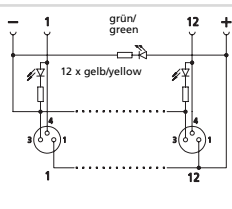

- 1 = braun / brown (+)
- 3 = blau / blue (-)
- 4 = weiß / white (1)
- grün / green (2)
- gelb / yellow (3)
- grau / grey (4)
- rosa / pink (5)
- rot / red (6)
- schwarz / black (7)
- violett / violet (8)
- grau/rosa / grey/pink (9)
- rot/blau / red/blue (10)
- weiß/grün / white/green (11)
- braun/grün / brown/green (12)



<p>Technische Daten</p> <p>Umgebungstemperatur -25°C / +70°C</p> <p>Werkstoffe</p> <p>Gehäuse PBT</p> <p>Kontaktträger PA, selbstverlöschend</p> <p>Kontakt M8 CuSn, unternickelt und 0,8 µm vergoldet</p> <p>Gewindebuchse CuZn, vernickelt</p> <p>O-Ring FKM</p> <p>Mechanische Daten</p> <p>Schutzart IP 67</p> <p style="padding-left: 20px;">Nur im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken oder Schutzkappen.</p> <p>Elektrische Daten</p> <p>Durchgangswiderstand ≤ 5 m Ω</p> <p>Nennstrom bei 40°C 1,5 A pro Steckplatz / 1,5 A max. gesamt</p> <p>Nennspannung 10–30 V DC</p> <p>Isolationswiderstand > 10⁹Ω</p> <p>Verschmutzungsgrad 3</p> <p>Zubehör (inkl.)</p> <p>ZVKM 2 M8-Schutzkappen für nicht belegte Kupplungsgehäuse</p> <p>ZBR 5/10 Beschriftungsschilder: 4-fach: 5 Stück 6- bis 8-fach: 10 Stück 10- bis 12-fach: 15 Stück</p>	<p>Technical data</p> <p>Operating temperature range -25°C / +70°C</p> <p>Materials</p> <p>Housing PBT</p> <p>Insert PA, self-extinguishing</p> <p>Contact M8 CuSn, pre-nickeled and 0.8 microns gold-plated</p> <p>Receptacle shell CuZn, nickel-plated</p> <p>O-ring FKM</p> <p>Mechanical data</p> <p>Degree of protection IP 67</p> <p style="padding-left: 20px;">Only in locked position with its proper counterparts or dust covers.</p> <p>Electrical data</p> <p>Contact resistance ≤ 5 m Ω</p> <p>Nominal current at 40°C 1.5 A per outlet / 1.5 A max. total</p> <p>Nominal voltage 10–30 V DC</p> <p>Insulation resistance > 10⁹Ω</p> <p>Pollution degree 3</p> <p>Accessories (incl.)</p> <p>ZVKM 2 M8 dust covers for unused sockets</p> <p>ZBR 5/10 attachable labels: 4 ports: 5 pieces 6–8 ports: 10 pieces 10–12 ports: 15 pieces</p>
--	---

Bestellbezeichnung Designation	Ausführung Version	Mantel Outer jacket	
ASBM 4/LED 3-343/... M	4-fach / 4 ports	PUR halogenfrei / halogen free	
ASBM 6/LED 3-344/... M	6-fach / 6 ports	PUR halogenfrei / halogen free	
ASBM 8/LED 3-345/... M	8-fach / 8 ports	PUR halogenfrei / halogen free	
ASBM 10/LED 3-346/... M	10-fach / 10 ports	PUR halogenfrei / halogen free	
ASBM 12/LED 3-347/... M	12-fach / 12 ports	PUR halogenfrei / halogen free	

Standardlängen: 5 M / 10 M / 15 M Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.	Standard lengths: 5 M / 10 M / 15 M Other cable lengths or cable specifications on request.
---	--