


Datenblatt:

Verlängerungskabel PROFESSIONAL EPR-PUR 5x1.5mm² 10m T15-T15 IP55 or

Unser Verlängerungskabel PROFESSIONAL eignet sich dank der Schutzart IP55 und EPR-PUR Kabel (Polyurethan, halogenfrei) optimal für den ständigen Ausseneinsatz. Für den anspruchsvollen Anwender, der höchste Qualität und Zuverlässigkeit unter allen Betriebsbedingungen sucht. Unser EPR-PUR Kabel erfüllt höchste Anforderungen; Reiss- bzw. Abriebfestigkeit, ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit und sehr gute chemische Beständigkeit.

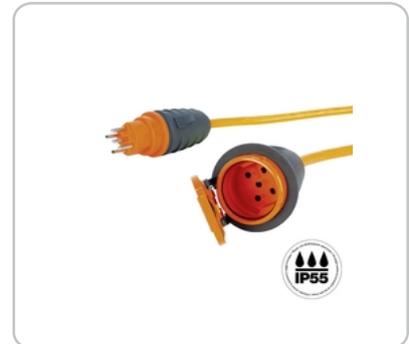

Artikel online unter:
<https://www.steffen.ch/de/products/037020446-10-15-1>

Artikelnummer	037020446 10 15 1	
EAN	7611007159696	
Einheits Nr.	119483079	7 611007 159696
Einheit	STK	
Verpackungseinheit	1	
Verpackungsmasse	26 x 8 x 26 (B x H x T) cm	
Bruttogewicht	1.88 Kg	
Ursprungsland	Croatia	
Zolltarif Nr.	85444229	



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Verlängerung Professional
Marke	STEFFEN
Modell	PUR
Kabeltyp	H07BQ-F
Leiteranzahl	5
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Kabellänge	10 m
Kabelfarbe	Orange
Werkstoff Aussenmantel	Polyurethan
Werkstoff Aderisolation	Ethylen-Propylen-Kautschuk
Steckdosentyp	Typ 15 IP55
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Steckertyp	Typ 15 IP55
Nennstrom	10 A
Nennspannung	400 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	6900 W
Halogenfrei	Ja

Merkmal	Bezeichnung
UV-beständig	Ja
Verwendung	Innen, Aussen
K2 Baustellentauglich	Ja
Schutzart	IP55
Einsatztemperaturbereich	bewegt -40...+90 °C
Produkthöhe	80 mm
Produktbreite	260 mm
Produkttiefe	260 mm
Gewicht netto	1.880 Kg
Verpackungsart	offen mit Banderole