


Datenblatt:



D-Line Aufbodenkanal 14x83mm 1.8m schwarz

Der D-Line Aufbodenkanal ist eine beliebte Lösung zum Schutz von Schleppkabeln und zur Vermeidung von Stolperfallen! Hochwertiges, flexibles Material, das sich einfach abwickelt und flach hinlegt. Beliebte Lösung für das Kabelmanagement auf dem Boden zum Schutz von Kabeln in Büros, Lagern, Veranstaltungen, Ausstellungen, Klassenzimmern, Sporthallen, im Einzelhandel, im Gastgewerbe, in Spielhallen oder überall dort, wo Kabel auf dem Boden abgedeckt und geschützt werden müssen! Der Aufbodenkanal wird als 1,8 m lange Rolle mit 2 Verbindungsstiften pro Packung geliefert... verwenden Sie die Verbindungsstifte, um mehrere Längen zu verbinden oder um bereits geschnittene Längen wieder zu verbinden.

Artikel online unter:

<https://www.steffen.ch/de/products/100dlk18083>

Artikelnummer	100DLK18083	
EAN	5060226645558	
Einheits Nr.	127600019	
Einheit	STK	
Verpackungseinheit	1	
Verpackungsmasse	8.3 x 180 x 1.4 (B x H x T) cm	
Bruttogewicht	1.36 Kg	
Ursprungsland	England	
Zolltarif Nr.	39259000	

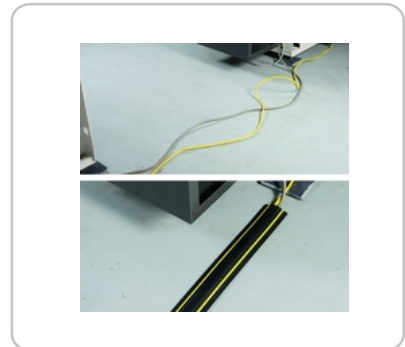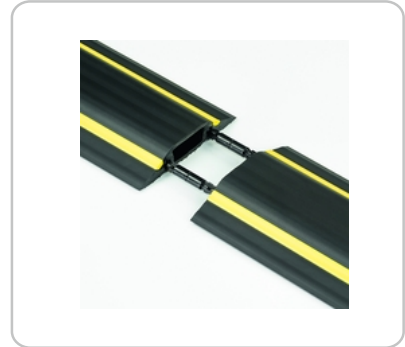

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Aufbodenkanal
Marke	D-LINE
Modell	14 x 83 mm
Schlagfestigkeit	IK10
Befestigungsart	geriffelte Unterseite
Produktfarbe	Schwarz, Gelb
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Ja
Verwendung	Innen
Sicherheitsfunktionen	geriffelte, rutschfeste Unterseite
Zusatzfunktionen	Innenmasse - Höhe: 10 mm, Breite 30 mm
Zusatzfunktionen	2x Verbindungsstifte pro Packung
Produkthöhe	1800 mm
Produktbreite	83 mm
Produkttiefe	14 mm
Gewicht netto	1.360 Kg
Verpackungsart	offen