

Serie LMC
glanz---vernickelt




Magnetverschluß - Serie mit vernickeltem Metallgehäuse und herausragender Optik, speziell für hochwertige Möbel und Gerätegehäuse, in denen Kunststoffbeschläge nicht akzeptiert werden. Mit der Serie LM verfügen Sie über eine Alternative, die durch ihre Robustheit überzeugt. Für den Einsatz bei hohen Temperaturen bieten die Varianten HB (Alnico - Magnete) die Einsatzmöglichkeit bis 300°C.

- Vorteile:**
- vernickeltes Metallgehäuse
 - robust
 - bewegliche Polschuhe


Serie LMC
Metall - Magnetverschluß rechtwinklig aufschraubbar mit beweglich gelagertem Magnetsystem. Es stehen zwei Abmessungen für kleine und größere Türen zur Auswahl.

- Material:** Zamak Gehäuse / Hartferrit anisotrop / Kunststoff / Stahl
Farbe: glanz-vernickelt
Befestigung: Senkkopfschrauben Ø 4 mm
Gegenstück: Type LM, Seite 83
Bestellhinweis: Verpackungseinheit 10 Stück, Lieferung inkl. Gegenstück
Option: Type HB max. 300°C

Artikel	L1	B2	H	L2	B1	ca.Haftkraft / kg
LMC 5103	49,4	16,4	15,6	39	17	4
LMC 5203	86	16,4	15,6	75	17	8
LMCN 5103	49,4	16,4	15,6	39	17	6
LMCN 5203	86	16,4	15,6	75	17	12

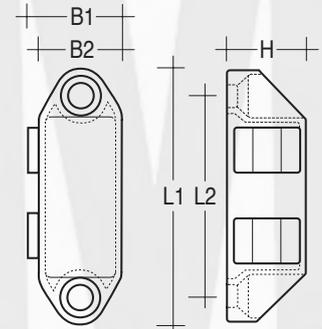


Serie LME
glanz - vernickelt

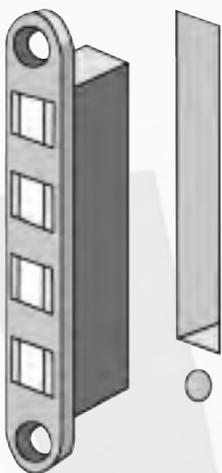

Serie LME
Metall - Magnetverschluß zum frontalen Einlassen mit beweglich gelagertem Magnetsystem. Es stehen zwei Abmessungen für kleine und größere Türen zur Auswahl.

- Material:** Zamak Gehäuse / Hartferrit anisotrop / Kunststoff-/Stahl
Farbe: glanz - vernickelt
Befestigung: Senkkopfschrauben Ø 4 mm
Gegenstück: Type LM, Seite 83
Bestellhinweis: Verpackungseinheit 10 Stück, Lieferung inkl. Gegenstück
Option: Type HB max. 300°C

Artikel	L1	B	H1	L2	H2	L3	ca.Haftkraft / kg
LME 5102	56	17	17	42	3	31	4
LME 5202	91,5	17	17	78	3	67	8
LMEN 5102	56	17	17	42	3	31	6
LMEN 5202	91,5	17	17	78	3	67	12

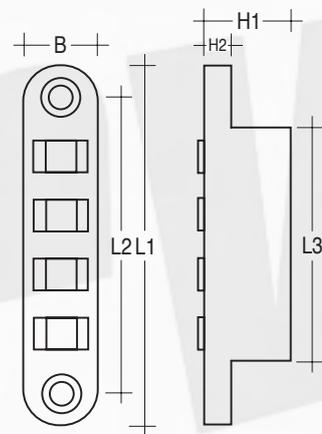



Sicher können wir Ihnen, selbst beim Umfang der vorliegenden Dokumentation, nicht die gesamte Permanentmagnettechnik in allen Einzelheiten darlegen. Sie verfügen jedoch nach Durchsicht über ein Wissen, das Ihnen die Beurteilung über zu berücksichtigende Rahmenbedingungen, lieferbare Standards sowie innovative Einsatzmöglichkeiten erlaubt. Gerne steht Ihnen unser Beratungsdienst für Fragen zur Verfügung.

Wir behalten uns vor, Produkte ohne Ankündigung abzuändern oder ganz aus dem Lieferprogramm zu streichen. Alle Angaben in dieser Dokumentation sind ohne Gewähr und beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Bestätigungen verbindlicher Aussagen bedürfen der Schriftform. Sie entbinden den Anwender nicht, durch Prüfung unter Praxisbedingungen, die Eignung ausgewählter Produkte sicherzustellen. Eine Gewähr für die Freiheit von eigenen Rechten bzw. Rechten Dritter, der aufgeführten Produkte, Anwendungen und Verfahren wird nicht übernommen.



Impressum

Peter Welter GmbH & Co. KG

Bonner Ring 49 - 51
50 374 Ertstadt

Postfach 1355
50 364 Ertstadt

Kontakt

E - Mail info@magnete-welter.de
Telefon 0 22 35 - 9 55 21 - 0
Fax 0 22 35 - 7 28 75

Registergericht Köln: HRA 18573
Die Peter Welter GmbH & Co. KG wird vertreten durch die MV Welter GmbH mit Sitz in Ertstadt, Registergericht Köln: HRB 43810, die ihrerseits vertreten wird durch die Geschäftsführer Monique Welter und Jean-Pierre Welter.
Umsatzsteuer - Identifikationsnummer
DE 123 506604

Texte: Jean-Pierre Welter

©Copyright 2008

Peter Welter GmbH & Co. KG / Ertstadt
Der Nachdruck bzw. die Kopie, sowohl auf mechanischem als auch elektronischem Wege, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung.