

CONNECT

P | Cabling

We realize ideas

Datenblatt

Seite 1/6


SmartConnect Patchpanel 12 Port MC-Modul

Art.-Nr. 130927-1200-E EAN 4251394635439

> 18.04.2023 Version: B

Abbildungen



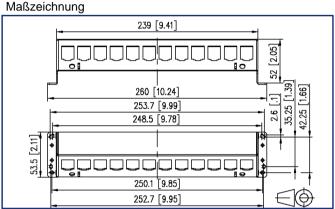

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Modulhalterung leer zur Aufnahme von Daten-, KOAX- und LWL-Modulen
- · Einbauform: Modul
- Montage auf Hutschiene (TH35) oder auf Traggerüst bzw. Montageplatte schraubbar
- 3-teilig: Bestehend aus 1 Modulhalter aus gebogenem Blech und 2 gefrästen Kunststoffhalterungen universal einsetzbar für alle Varianten
- Montage der Kunststoffhalterungen auf Hutschiene und Lochblech
- Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE0800-2-310) mit 2 Schraubbefestigungen möglich über Erdungsschraube M6x10 mit Mutter und Zahnscheibe
- 1 Beschriftungsstreifen auf Modulhalterung
- Varianten: 12, 16, 24 Port







We realize ideas

Datenblatt SmartConnect Patchpanel 12 Port MC-Modul

Seite 2/6

Art.-Nr. 130927-1200-E EAN 4251394635439

> 18.04.2023 Version: B

| Technische Daten | |
|--|--|
| Allgemeine Daten | |
| Einsatzgebiete | Strukturierte Gebäudeverkabelung Verteilte Gebäudedienste |
| Mechanische Bewertung nach MICE | M1 |
| Ingress Bewertung nach MICE | I1 |
| Climatic Bewertung nach MICE | C1 |
| Elektromagnetische Bewertung nach MICE | E3 |
| Bauart | Patchfeld |
| Montageart | Tragschiene TH35, Lochblech |
| Farbe | grau |
| Abmessungen | |
| Abmessung (L x B x H) | 260 mm x 53,5 mm x 53,5 mm |
| Abmessung (L x B x H) | 10,236 in. x 2,106 in. x 2,106 in. |
| Gewicht | 236 g |
| Gewicht | 0.5203 lb |
| Modularität | ja |
| Beschriftungsmöglichkeit | Beschriftungsstreifen auf Modulhalterung |
| Anschlüsse/Schnittstellen | |
| Portanzahl Schnittstelle 1 | 12 |
| Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt | 0 |
| Kabel-zu/abgang | 45° nach oben geneigt |
| Erdungsanschluss | Erdungsschraube M6x10 mit Mutter und Zahnscheibe |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Einbauausschnitt | Modul |
| Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften | |
| Werkstoff - Gehäuse | Alu-Zink-Blech |
| Werkstoff - Befestigung | PVC |
| Halogenfreiheit | ja |
| RoHS | konform |







We realize ideas

Datenblatt SmartConnect Patchpanel 12 Port MC-Modul

Seite 3/6

Art.-Nr. 130927-1200-E EAN 4251394635439

> 18.04.2023 Version: B

| Technische Daten | | |
|------------------|----------|--|
| Klassifikationen | | |
| ETIM 7.0 | EC002006 | |
| ETIM 8.0 | EC002006 | |
| ETIM 9.0 | EC002006 | |

| Verpackungsinformationen | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Verpackungsart | 1 Stück / Polybeutel |
| Verpackungseinheit - Gewicht (Gramm) | 246 g |
| Verpackungseinheit - Gewicht (Pfund) | 0.54 lb |
| Abmessung - Verpackung (B x H x T) | 54 mm x 260 mm x 65 mm |
| Abmessung - Verpackung (B x H x T) | 2,12 in. x 10,24 in. x 2,56 in. |





We realize ideas

Datenblatt SmartConnect Patchpanel 12 Port MC-Modul

Art.-Nr. 130927-1200-E

EAN 4251394635439

18.04.2023 Version: B

Seite 4/6

Zubehör

| ArtNr. | Bezeichnung |
|--------------|--|
| 1308450233-E | Patchkabel Cat.6 _A AWG 26 0,2 m grau |
| 1308450333-E | Patchkabel Cat.6 _A AWG 26 0,3 m grau |
| 1308450533-E | Patchkabel Cat.6 _A AWG 26 0,5 m grau |
| 1308451033-E | Patchkabel Cat.6 _A AWG 26 1,0 m grau |
| 13084U0300-E | Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,3 m schwarz |
| 13084U0333-E | Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,3 m grau |
| 13084U0388-E | Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,3 m weiß |
| 13084U0500-E | Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,5 m schwarz |
| 13084U0533-E | Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,5 m grau |
| 13084U0588-E | Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,5 m weiß |
| 13084U1000-E | Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 1,0 m schwarz |
| 13084U1033-E | Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 1,0 m grau |
| 13084U1088-E | Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 1,0 m weiß |
| 13084V0300-E | Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,3 m schwarz |
| 13084V0333-E | Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,3 m grau |
| 13084V0388-E | Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,3 m weiß |
| 13084V0500-E | Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,5 m schwarz |
| 13084V0533-E | Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,5 m grau |
| 13084V0588-E | Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,5 m weiß |
| 13084V1000-E | Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 1,0 m schwarz |
| 13084V1033-E | Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 1,0 m grau |
| 13084V1088-E | Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 1,0 m weiß |







We realize ideas

Datenblatt
SmartConnect Patchpanel 12 Port MC-Modul

Art.-Nr. 130927-1200-E

EAN 4251394635439

18.04.2023 Version: B

Seite 5/6

Zubehör

130898-00-l BLIND modul lichtgrau 130898-00-RW-l BLIND modul reinweiß

130898-01-I KOAX modul F-Buchse / F-Buchse
130898-02-I KOAX modul IEC-Buchse / F-Buchse
130898-03-I KOAX modul IEC-Stecker / F-Buchse

130908-I-B1 UAE modul Cat.5e weiß

130909-I UAE modul Cat.6 Jack T568A weiß 130910-I E-DAT modul Cat.6 $_A$ 8(8) Buchse, T568A 130910-I-B1 E-DAT modul Cat.6 $_A$ 8(8) Buchse, T568B

130910-Z E-DAT modul Cat.6_A 8(8) Buchse, T568A (12 Stück)

1309A0-I E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Klasse E A

130A11-29-I UAE modul 8(8) Cat.6_A schwarz 130A11-I UAE modul 8(8) Cat.6_A weiß

130B11-25-E 25Gmodul

 130B11-25-Z
 25Gmodul (12 Stück)

 130B11-E
 C6_Amodul 180° Buchse

130B11-Z C6_Amodul 180° Jack (12 Stück)

15091001-I OpDAT modul ST OS2

 15091071-I
 OpDAT modul LC-Duplex OS2

 15091072-I
 OpDAT modul LC-Duplex OM3

 15091075-I
 OpDAT modul LC-Duplex OM4

 15091076-I
 OpDAT modul LC-Duplex APC OS2

 1509107B-I
 OpDAT modul LC-Duplex OM2

 1509107M-I
 OpDAT modul LC-Duplex OM5







We realize ideas

Datenblatt SmartConnect Patchpanel 12 Port MC-Modul

Seite 6/6

Art.-Nr. 130927-1200-E

EAN 4251394635439

18.04.2023 Version: B

Abbildungen

