




FLF-Steckdosen – die platzsparende Lösung Prises FLF – la solution peu encombrant Prese FLF – la soluzione poco ingombrante

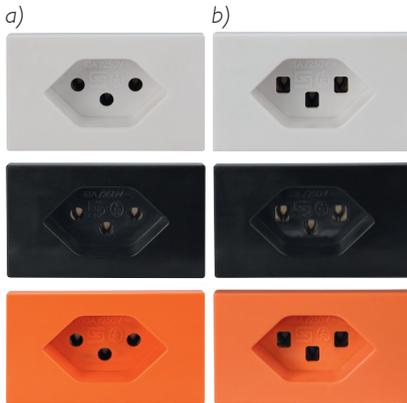

FLF-Steckdosen einmal T13 und T23
Prises FLF une fois T13 et T23
Prese FLF una volta T13 e T23



FLF-Steckdosen dreimal T13 und T23
Prises FLF trois fois T13 et T23
Prese FLF tre volte T13 e T23

□ I3 13113 ■ I3 13113 SW ■ I3 13113 OR	a) 1xT13, 10A
□ I3 13123 ■ I3 13123 SW ■ I3 13123 OR	b) 1xT23, 16A
□ I3 13313 ■ I3 13313 SW ■ I3 13313 OR	c) 3xT13, 10A
□ I3 13323 ■ I3 13323 SW ■ I3 13323 OR	d) 3xT23, 16A

erhältlich in weiss, schwarz und orange
disponible en blanc, noir et orange
disponibile in bianco, nero e arancio

Trumpf ist...

Wenn Ihnen lediglich eine begrenzte Fläche zur Verfügung steht oder die geplante Stelle für die Elektroinstallation nur schwer zugänglich ist, sind diese kompakten FLF-Steckdosen die ideale Lösung. Die schlanke Bauweise ermöglicht mehr Platz für eine optimale Verdrahtung und bietet eine flexible Montagemöglichkeit dank innovativer Steckklemme für Steuertableaus, Installationskanäle, Bodendosen/-kanäle, Türzargen usw. Alle FLF-Steckdosen sind in den Farben weiss, schwarz und orange erhältlich.

- schlanke Bauweise
- mit Steckklemmen
- Anschluss mittels Litzen und Drähte
- platzsparende Lösung
- 3-fach-Dosen vorverdrahtet

Technische Infos

a) + b) Masse	37,5 x 62,5 mm
c) + d) Masse	62,5 x 75 mm
Einbautiefe	25 mm
Schutzart	IP20
Anschlussquerschnitt	1,5–2,5 mm ²
Arbeitsspannung	250V~

Avantages...

Ces prises FLF compactes sont la solution idéale si vous avez seulement une surface limitée à votre disposition ou l'emplacement prévu pour les installations électriques est difficilement accessible. Le mode de construction étroit permet plus d'espace pour un câblage optimal et offre une possibilité de montage flexible grâce au bornes enfichables innovatives pour tableaux de commande, caniveau d'installation, boîtes/caniveau de sol, huisseries de porte etc. Toutes les prises FLF sont disponibles en blanc, noir et orange.

- mode de construction étroit
- avec bornes enfichables
- raccordement par torons et fils
- solution peu encombrant
- prises triple pré-cablées

Données techniques

a) + b) dimension	37,5 x 62,5 mm
c) + d) dimension	62,5 x 75 mm
profondeur d'encastrement	25 mm
type de protection	IP20
dimensions de raccord	1,5–2,5 mm ²
tension de secteur	250V~

L'asso nella manica...

Queste prese FLF compatte sono la soluzione ideale se la vostra superficie a disposizione è limitata o la posizione pianificata per l'installazione elettrica è difficilmente accessibile. Il metodo di costruzione esile permette più posto per un cablaggio ottimale e offre una possibilità di montaggio flessibile grazie a morsetti a innesto innovativi per quadri di comando, canale d'installazione, prese/canale di pavimento, chiassili delle porte ecc. Tutte le prese FLF sono disponibili in bianco, nero e arancio.

- metodo di costruzione esile
- con morsetti a innesto
- raccordo con cavetti e fili
- soluzione poco ingombrante
- prese tripliche precablati

Dati tecnici

a) + b) dimensione	37,5 x 62,5 mm
c) + d) dimensione	62,5 x 75 mm
profondità di montaggio	25 mm
tipo di protezione	IP20
sezione di collegamento	1,5–2,5 mm ²
tensione di rete	250V~

