

Datenblatt:

## Steckdosenleiste VARIABL 6xT13 3m mit Kaltgerätestecker C14 (T113) sw


Steckdosenleiste VARIABL 6xT13 längs mit erhöhtem Berührungsschutz, Kabel Td H05VV-F 3G1mm<sup>2</sup>, Kabellänge 3m, Kaltgerätestecker C14 (T113), Reset-Knopf (rückstellbarer Überstromschutz), Aufhängeösen, Haftmagnete inkl. Mangetklebehalterungen, Aufwickelvorrichtung, schwarz



Artikel online unter:

<https://www.steffen.ch/de/products/20-201136-c-9873>

Artikelnummer 20 201136 C 9873  
EAN 7611007147358  
Einheits Nr. 986131643  
Einheit STK  
Verpackungseinheit 5  
Verpackungsmasse 8 x 29 x 4 (B x H x T) cm  
Bruttogewicht 0.535 Kg  
Ursprungsland China  
Zolltarif Nr. 85366952

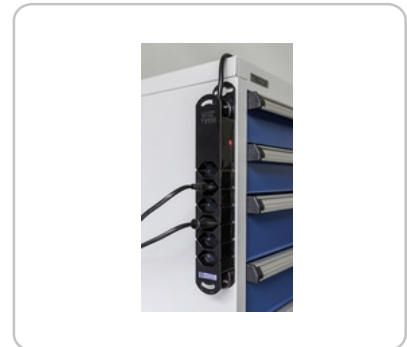

### Technische Informationen:

| Merkmal                   | Bezeichnung               |
|---------------------------|---------------------------|
| Typ                       | Steckdosenleiste Standard |
| Marke                     | STEFFEN                   |
| Modell                    | Variabl                   |
| Anzahl Steckdosen         | 6                         |
| Steckdosentyp             | Typ 13                    |
| Steckdosenfarbe           | Schwarz                   |
| Steckdosenausrichtung     | längs                     |
| Erhöhter Berührungsschutz | Ja                        |
| Schalter                  | Nein                      |
| Nennstrom                 | 10 A                      |
| Nennspannung              | 230 V                     |
| Nennfrequenz              | 50 - 60 Hz                |
| Nennleistung              | 2300 W                    |
| Kabeltyp                  | H05VV-F (Td)              |
| Leiteranzahl              | 3                         |
| Leiterquerschnitt         | 1 mm <sup>2</sup>         |
| Kabellänge                | 3 m                       |
| Kabelfarbe                | Schwarz                   |

| Merkmal                  | Bezeichnung   |
|--------------------------|---|
| Steckertyp               | C14   |
| Befestigungsmöglichkeit  | Haftmagnete mit Metallklebehalterungen, Aufhängeöse |
| Hauptwerkstoff           | Kunststoff  |
| Halogenfrei              | Nein  |
| UV-beständig             | Nein  |
| Produktfarbe             | Schwarz   |
| Verwendung               | Innen   |
| K2 Baustellentauglich    | Nein  |
| Schutzart                | IP20  |
| Einsatztemperaturbereich | -5...+45 °C   |
| Sicherheitsfunktionen    | Überstromschutz                                     |
| Zusatzfunktionen         | integrierte Aufwickelvorrichtung                    |
| Produkthöhe              | 290 mm  |
| Produktbreite            | 80 mm   |
| Produkttiefe             | 40 mm   |
| Gewicht netto            | 0.530 Kg  |
| Verpackungsart           | offen   |