



KUKKO

Eine Welt in Bewegung seit 1919!


Innenauszieher, Baureihe 21

2-schalig für Gegenstützen und Gleithammer Baureihe 22

21



Art-No.: 21-0

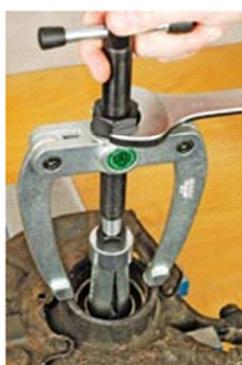

Art-No.: 21-6
Bild nur für Werbezwecke!
Bitte beachten Sie unsere
Sicherheitshinweise.



Art-No.: 21-9
Bild nur für Werbezwecke!
Bitte beachten Sie unsere
Sicherheitshinweise.

Produkteigenschaften:

Die 2-schalige Ausführung mit extra großen Greifkanten ermöglicht ein sicheres Ausziehen.

Die Innenauszieher wurden konstruktiv überarbeitet und mit einer innenliegenden Anschlagssicherung gegen Überspannungs- und Überlastungseinwirkungen versehen. (Patent angemeldet)

Die Lager werden vom Innenauszieher, durch die Bohrung, sicher erfasst und mittels der guten Spannwirkung schnell ausgezogen.

Robuste Ausführung für hohe Leistung und lange Haltbarkeit.

Bei besonders tief im Gehäuse liegenden Lagern können an die Innenauszieher die Verlängerungen (Baureihe 21-V) angeschraubt werden.

Großer Spreizbereich - große Abziehkraft.

Um ein Lager mit einem Innenauszieher ausziehen zu können wird stets eine Gegenstütze oder ein Gleithammer, Baureihe 22, benötigt.

Anwendung:

Zum Ausziehen innenliegender Kugellager, Kugellageraußenringe und Buchsen.

| Standard | | | | | | | Ersatzteile |
|----------|---------------|--------|-------------------|---------|---------|----------------------------------|-------------|
| Art-No. | | | | | L mm | | |
| | | mm | inch | Segment | | | kg |
| 21-0 | 4021176010408 | 5-8 | 13/64 - 5/16 | 2 | 73 | 22-1; 22-0; 21-V0 | 0,07 |
| 21-00 | 4021176010576 | 6-10 | 1/4 - 13/32 | 2 | 73 | 22-1; 22-0; 21-V0 | 0,07 |
| 21-01 | 4021176010651 | 8-12 | 5/16 - 1/2 | 2 | 73 | 22-1; 22-0; 21-V0 | 0,08 |
| 21-02 | 4021176010736 | 10-14 | 25/32 - 9/16 | 2 | 73 | 22-1; 22-0; 21-V0 | 0,08 |
| 21-1 | 4021176010811 | 12-16 | 1/2 - 5/8 | 2 | 72 | 22-1; 22-0; 21-V0 | 0,16 |
| 21-2 | 4021176010996 | 14-19 | 9/16 - 3/4 | 2 | 72 | 22-1; 22-0; 21-V0 | 0,18 |
| 21-3 | 4021176011153 | 18-23 | 23/32 - 15/16 | 2 | 89 | 22-1; 22-2; 22-0-1; 22-0; 21-V0 | 0,20 |
| 21-4 | 4021176011238 | 20-30 | 7/8 - 1.1/4 | 2 | 92 | 22-1; 22-2; 22-0-1; 22-0; 21-V0 | 0,22 |
| 21-5 | 4021176011498 | 28-40 | 1.7/64 - 1.5/8 | 2 | 101 | 22-1; 22-2; 22-0-1; 22-0; 21-V0 | 0,36 |
| 21-6 | 4021176011566 | 36-46 | 1 27/64 - 1 13/16 | 2 | 113 | 22-2; 22-3; 22-0-1; 21-V0 | 0,68 |
| 21-7 | 4021176011641 | 45-58 | 1 25/32 - 2 19/64 | 2 | 135 | 22-2; 22-3; 22-0-1; 21-V0; 21-V0 | 1,20 |
| 21-8 | 4021176011726 | 56-70 | 2.1/4 - 2 3/4 | 2 | 133 | 22-2; 22-3; 22-0-1; 21-V0 | 1,44 |
| 21-9 | 4021176011986 | 70-100 | 2 3/4 - 4 | 2 | 166 | 22-3; 22-0-1; 21-V0 | 2,56 |