


Datenblatt

Bestell-Nr.: 227

Phasenwender QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung

Ampere	32A
Polzahl	5p (3P+N+PE)
Uhrzeitstellung	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot RAL 3000 (Kragen,Haube)
Anschlußtechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Buchsenfederklemmen
Kontaktträger	im Kragen eingespritzt, die Kontakte sind Messing vernickelt
Gehäusematerial	Polyamid

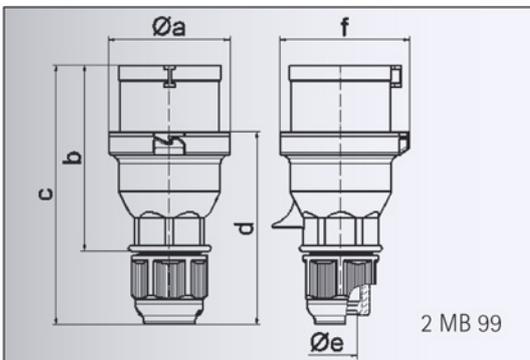

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	134,0	141,0	142,0	174,0	174,0	174,5
d	97,5	104,5	105,5	128,0	128,0	128,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6