

Artikel

Artikelnummer 400093
Modell LED-Strip



Form Strip
Hersteller Müller-Licht
Marke MÜLLER-LICHT
Abmessung 5000 mm
Nettogewicht 615 g
Zolltarifnummer 8539500000

Batterie

Enthaltene Batterien 1

Elektrische Daten

Betriebsspannung 230 V
Nominelle Leistungsaufnahme 17 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme 17,0 W
Nominelle Lebensdauer 10.000 h
Bemessungs-Lebensdauer 10.000 h
Nominelle Netzfrequenz 50 Hz
Nominelle Stromstärke 200 mA
Stromart AC
Energieeffizienzklasse C
Elektr. Leistungsfaktor 0,370
Gewichteter Energieverbrauch 17kWh/1000h
Zündzeit 0,5 s
Schaltzyklen bis Ausfall 5.000 x
Vorzeitige Ausfallrate 1000h 5%
Lebensdauerfaktor 6000h 0,900
Dimmbarkeit nein

Hinweise

Spezialartikel ja
Spezialprodukt Beleuchtung für Show-Effekte, nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen

Lichttechnische Daten


Nomineller Lichtstrom 195 lm
Bemessungslichtstrom 360° 195 lm
Bemessungs-Lichtausbeute initial 11,47lm/W
Farbtemperatur (F) 30000 K
Lichtfarbe RGB
Farbkonsistenz initial 6
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom 60% < 1s
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD 0,800
Lampenlichtstromerhalt NLD 0,700
Photometrische Codierung 000 / 608
Farbkoordinate_X 0,695
Farbkoordinate_Y 0,305

Verpackung

Verpackungstypen Box
Verpackungseinheit 1
Barcode 4018412326591
Innenkarton-Anzahl-VE 4
Innenkarton-Barcode 4018412326607
Transportkarton-Anzahl-VE 16
Transportkarton-Barcode 4018412326614
IP-Schutzklasse 20

Schutzart
verwendete Vorschaltgerät
Enthält_eingebaute_LED-Lampen

2
XY-1202000E
ja

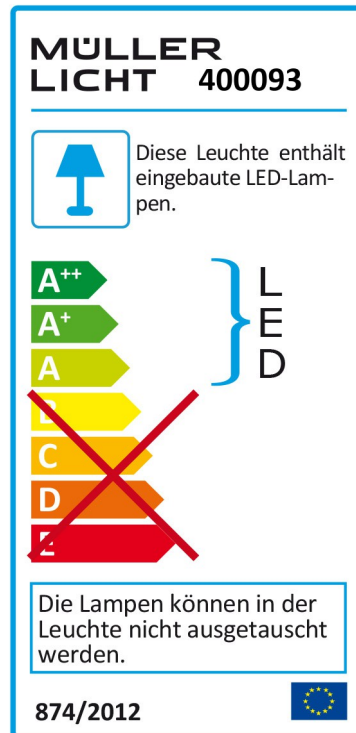

Warengruppe
Bezeichnung

LED Strip
17W 230V RGB 5m 150LED Digital