


**MIDI® Style Bolt-down Fuse Rated 32V**

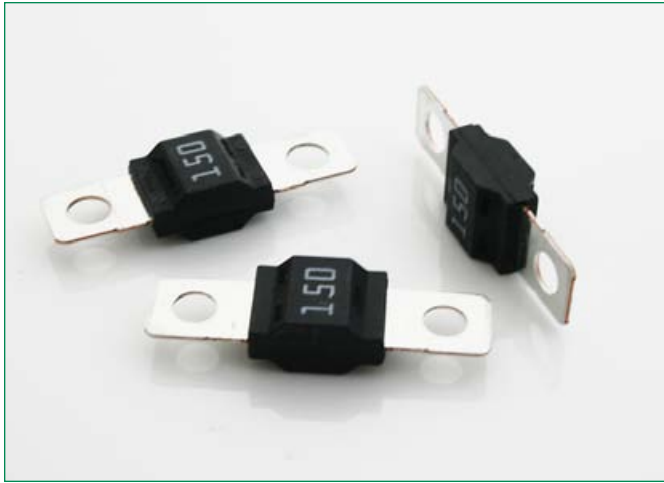

Bolt-down Fuses

This MIDI® style fuse offers a bolt-on space saving fuse for high current wiring protection and provides time delay characteristics with "Diffusion Pill Technology". The MIDI® was designed and patented by Littelfuse.

Diese MIDI®-Sicherung bietet eine platz sparende Schraubsicherung zum Schutz von Hochstrom-Verdrahtungen und eine definierte Verzögerungscharakteristik basiert auf unserer speziellen Diffusionstechnologie (Diffusionspille). Die MIDI® Sicherung wurde von Littelfuse entwickelt und patentiert.

**Specifications**

**Interrupting Rating:** 1000A @ 32 VDC  
**Voltage Rating:** 32 VDC  
**Operating Temperature Range:** -40°C to + 125°C  
**Packaging:**

Series Serien	Pack Size
0498xxx.M	1000

**Time-Current Characteristics / Schmelzeit-Grenzwerte**

% of Rating % des Nennstromes	Opening Time Min / Max (s) Schmelzcharakteristik Min / Max (s)	
	30-125A	150-200A
75	- / -	- / 360,000 s
100	360,000 s / -	- / -
110	14,400 s / -	- / -
150	90 s / 3,600 s	- / -
200	5 s / 100 s	1 s / 15 s
300	0.5 s / 3 s	0.3 s / 3 s
500	0.1 s / 1 s	0.1 s / 1 s

**Dimensions in mm / Maße in mm**

