

# 1-fas isolationstransformator




typ

# PVM 900



Transformator för generell användning i system inom spänningsband II.  
Transformator med skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningar utförd för galvanisk separation eller anpassning av kretsar.

<b>Artikelnummer:</b>	<b>6653-0017</b>
<b>Inspänning:</b>	230 V
<b>Utspänning:</b>	230 V med mittuttag
<b>Effekt:</b>	860 VA
<b>Vikt:</b>	12,5 kg
<b>Frekvens:</b>	50-60 Hz
<b>Kapslingsklass:</b>	IP54
<b>Isolationsklass:</b>	4,2 kV
<b>Omgivningstemp:</b>	max. 35 °C
<b>Utförande:</b>	Härdplastingjuten transformator i grå kapsling av slagtålig, själv-slocknande termoplast. Dubbelisolerad. (Skall ej skyddsjordas) Primära och sekundära kopplingsplintar åtskilda på samma sida. Kanaler för installationskabel under transformatorn. Skyddad mot kortslutning och överbelastning med återställbart överströmsskydd 2x5 A sekundärt
<b>Montage:</b>	Väggmontage med 3 skruvar.
<b>Tillverkningsnorm:</b>	Elsäkerhet EN 61 558-1; EN 61 558-2-4 Emission EN 50 081-1 /-2 Immunitet EN 50 082-1 /-2

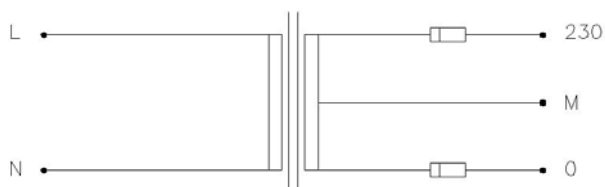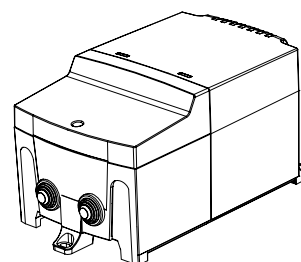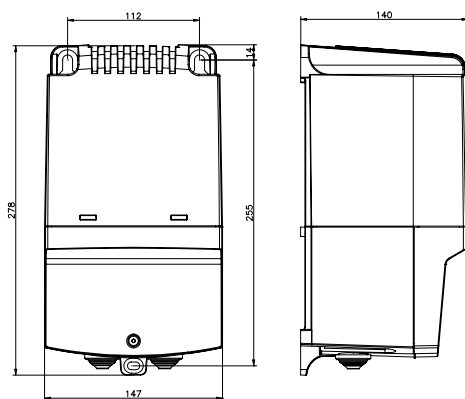

Om det krävs i föreskrifterna för installationen i fråga, skall transformatorn i den fasta installationen föregås av en allpolig elkopplare.