



1-fas skyddstransformator

typ **PFS 61S**



Skyddstransformator för generell användning i system inom spänningsband I.
Transformator med skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningar utförd för matning av SELV-kretsar och PELV-kretsar. Transformatorn är ej tredjepartscertifierad.

Artikelnummer:	6121-0041	E-nummer:	52 001 42
Inspänning:	230 V	50-60Hz	
Utspänning:	23,3 V		
Effekt:	60 VA		
Vikt:	1,5 kg		
Kapslingsklass:	IP33		
Utförande:	Transformator i ljusgrå kapsling av slagålig, självslocknande termoplast. Dubbelisolerad. (behöver ej skyddsjordas) Primär nätsladd 2m med europastickpropp. (SCHUKO) Sekundärt uttag 2-polig AMP-kontakt med låsning. Inbyggd PTC-skydd, för att återställa utlöst strömskydd koppla ifrån nätspänningen.		
Dimensioner:	118 x 90 x 65 mm (lxbxh) (1 inkl. fästöra 156)		
Montage:	Fristående uppställning alt. fast montering med två skruvar.		
Tillverkningsnorm:	Elsäkerhet EN 61 558-1-1; EN 61 558-2-6 Emission EN 50 081-1 /-2; EN 55 014-1; EN 61 000-3-2 / 3-3 Immunitet EN 50 082-1 /-2; EN 55 014-2		

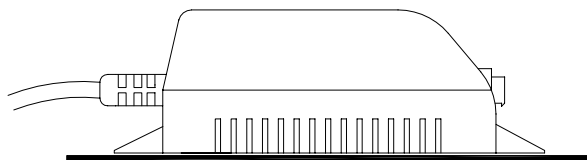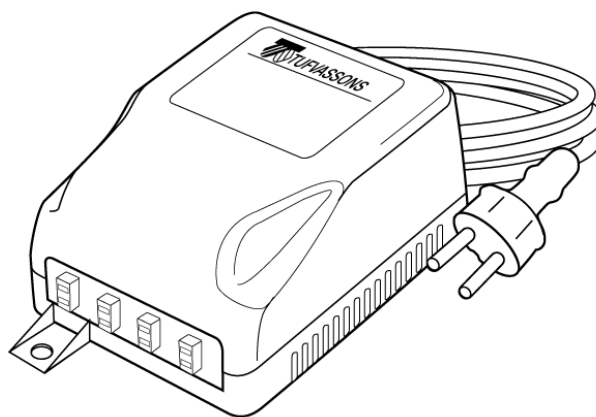

Montagesätt för att uppnå IP33.

Passande sekundärkablage 2430-3120 (3,0m), 2430-3130 (5,0m), 2430-3100 (5,0m).



TUFVASSONS

Tel.: 08-594 809 00
info@tufvassons.se

Fax.: 08-592 527 68
www.tufvassons.se