

# 1-fas isolationstransformator

typ

## PVM 440



Transformator för generell användning i system inom spänningsband II.  
Transformator med skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningar utförd för galvanisk separation eller anpassning av kretsar. Transformatorn är ej tredjepartscertifierad.

**Artikelnummer:** 6653-0009

**Inspänning:** 230 V

**Utspanning:** 230 V med mittuttag

**Effekt:** 440 VA

**Vikt:** 5,8 kg

**Frekvens:** 50-60 Hz

**Kapslingsklass:** IP54

**Omgivningstemp.:** max. 30°C



**Utförande:** Hårdplastingjuten transformator i grå kapsling av slagålig, själv-slocknande termoplast. Dubbelisolerad. (behöver ej skyddsjordas)  
Primära och sekundära kopplingsplintar i skilda kopplingsrum.  
Sekundär färsäkring 2-polig 5x20mm.

**Montage:** Vägmontage med 3 skruvar.

**Tillverkningsnorm:** Elsäkerhet EN 61 558-1; EN 61 558-2-4

Emission EN 50 081-1 /-2

Immunitet EN 50 082-1 /-2

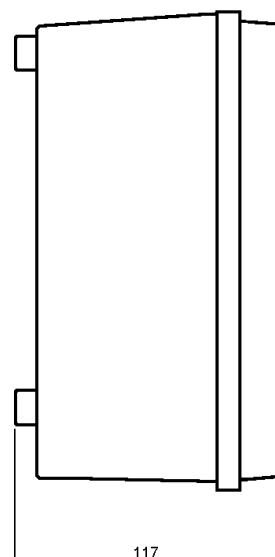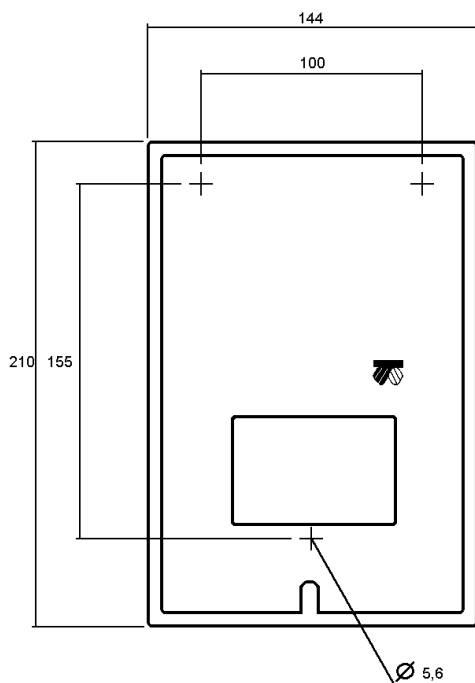

Om det krävs i föreskrifterna för installationen i fråga, skall transformatorn i den fasta installationen föregås av en allpolig elkopplare.



**TUFVASSONS**

Tel.: 08-594 809 00  
[info@tufvassons.se](mailto:info@tufvassons.se)

Fax.: 08-592 527 68  
[www.tufvassons.se](http://www.tufvassons.se)

07/03