

1-fas likriktartransformator ac/dc

typ

PSL 20

Skyddstransformator för generell användning i system inom spänningsband I. Transformator med skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningar utförd för matning av SELV-kretsar och PELV-kretsar. Transformatorn är tredjepartscertifierad.

Artikelnummer: 8324-0032 E-nummer: 52 140 24

Inspänning: 230 V 50-60Hz

Utspänning: 24 Vdc ofiltrerad, oreglerad

Effekt: 20 VA

Vikt: 0,8 kg



Kapslingsklass: IP40

Omgivningstemp: max 45°C.

Utförande: Hårdplastingjuten transformator i grå kapsling av slagtålig, självslocknande termoplast. Dubbelisolerad. (behöver ej skyddsjordas) Primära och sekundära kopplingsplintar i skilda kopplingsrum. Inbyggd sekundär färsäkring 5x20mm i AC-kretsen. Kiseldioder i 2-vägs 2-pulskoppling.

Montage: Snäppfastsättning på 35-mm DIN-skene i apparatskåp eller normlåda alternativt väggmontage med skruv.

Tillverkningsnorm: Elsäkerhet EN 61 558-1, EN 61 558-2-6
Emission EN 55 014-1, EN 61 000-3 /2-3; EN 61 000-6 /3-4
Immunitet EN 55 014-2; EN 61 000-6 /1-2

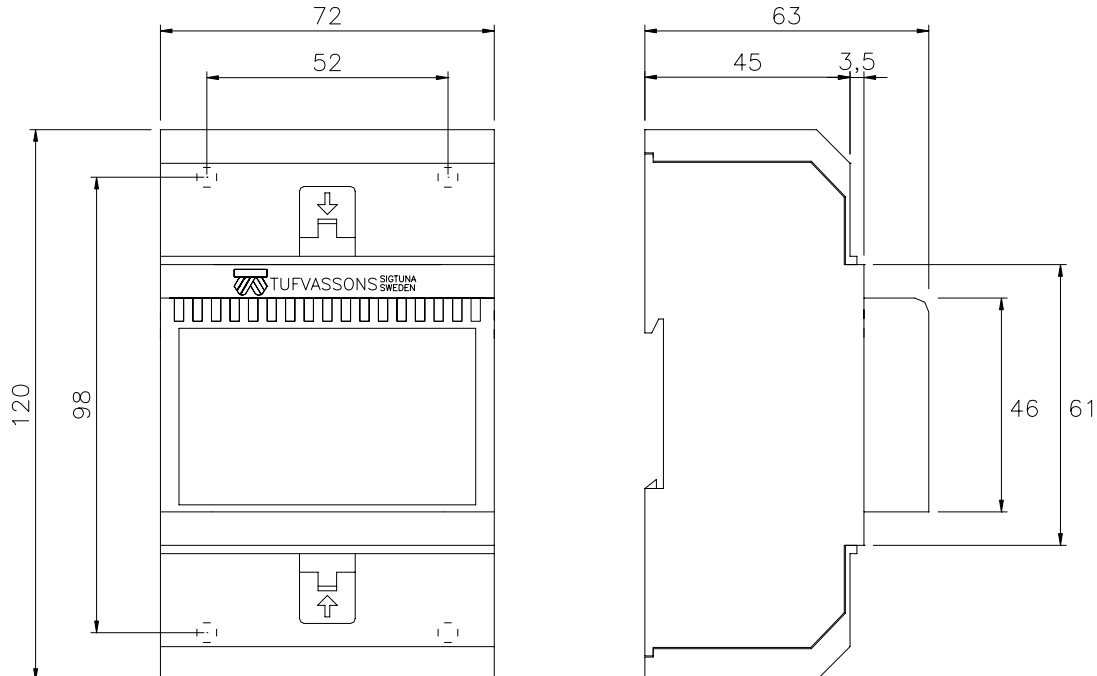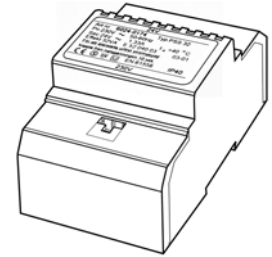

Om det krävs i föreskrifterna för installationen i fråga, skall transformatorn i den fasta installationen föregås av en allpolig elkopplare.