

1-fas likriktartransformator

ac/dc

typ

PVL 30



Skyddstransformator för generell användning i system inom spänningsband I.
Transformator med skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningar utförd för matning av SELV-kretsar och PELV-kretsar. Transformatorn är ej tredjepartscertifierad.

Artikelnummer: 8324-0039 E-nummer: 52 141 05

Inspänning: 230 V

Utspänning: 24 Vdc ofiltrerad, oreglerad

Effekt: 30 VA

Vikt: 1,1 kg

Frekvens: 50-60 Hz

Kapslingsklass: IP44

Omgivningstemp: max. 35°C


Utförande: Härdplastingjuten transformator i grå kapsling av slagtålig, själv-slocknande termoplast. Dubbelisolerad. (behöver ej skyddsjordas)
Primära och sekundära kopplingsplintar i skilda kopplingsrum.
Inbyggd sekundär fänsäkring 5x20mm i AC-kretsen.
Kiseldioder i 2-vägs 2-pulskoppling.

Montage: Väggmontage med 2 skruv (övre hålet nyckelhålsmontage)

Tillverkningsnorm: Elsäkerhet EN 61 558-1; EN 61 558-2-6

Emission EN 55 014-1; EN 61 000-3 / 2-3

Immunitet EN 55 014-1

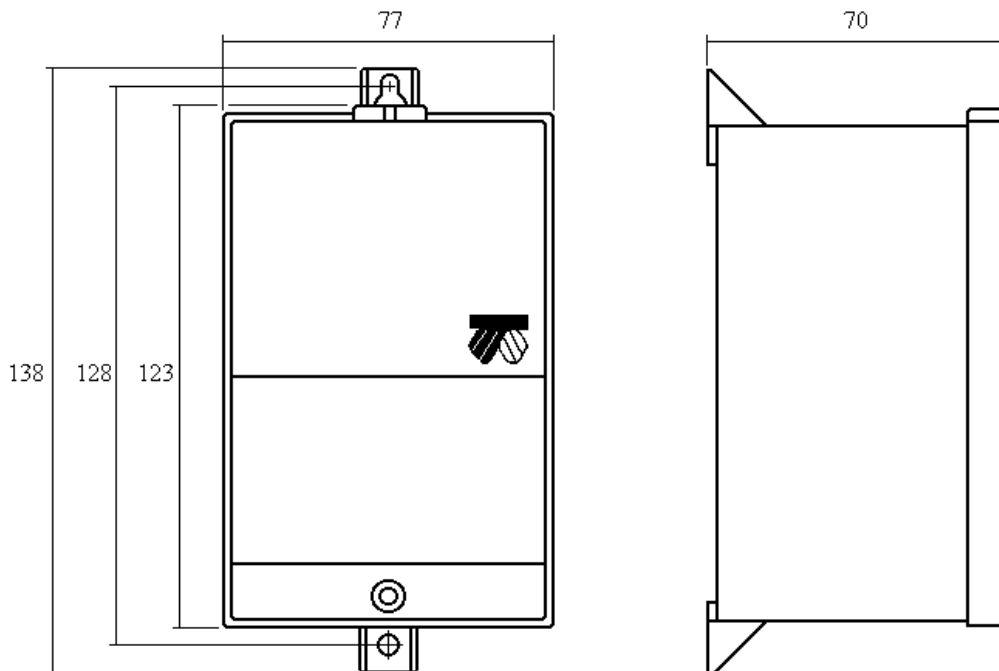

Om det krävs i föreskrifterna för installationen i fråga, skall transformatorn i den fasta installationen föregås av en allpolig elkopplare.