


- Soft close
- Load rating up to 45kg
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness
- Front disconnect
- Hold-in
- Cam drawer adjust (3.2mm)

80,000

- Miękkie domykanie
- Nośność do 45 kg
- Wysuw 100 %
- Grubość prowadnicy 12,7 mm
- Funkcja rozłączania frontu
- Zatrask w pozycji wsuniętej
- Krzywka pozycjonowania szuflady

- Samozasunutí s tlumením
- Nosnost až 45 kg
- Výsuv 100 %
- Tloušťka výsuvu 12,7 mm
- Přední odpojení
- Přidržení v zasunuté poloze
- Vačka pro regulaci zásuvky

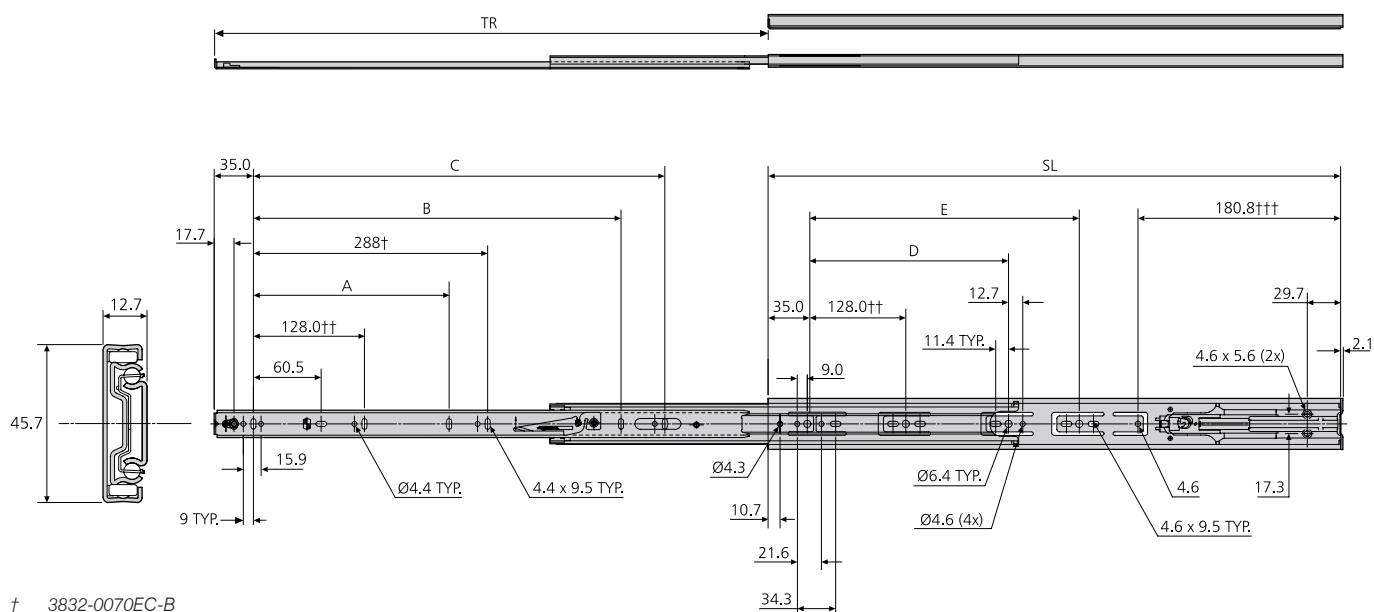

† 3832-0070EC-B

†† Hole not available for 3832-0035EC-B
Otwór niedostępny dla 3832-0035EC-B
Otvor není dostupný pro 3832-0035EC-B

††† Hole not available for 3832-0045EC-B/0060EC-B
Otwór niedostępny dla 3832-0045EC-B/0060EC-B
Otvor není dostupný pro 3832-0045EC-B/0060EC-B

3832EC-B	mm							kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	W	L
*3832-0035EC-B	350	310	-	206	-	-	-	0.97	43
*3832-0040EC-B	400	406	-	257	-	-	-	1.12	44
*3832-0045EC-B	450	457	-	305	-	224	-	1.27	45
*3832-0050EC-B	500	508	-	352	-	224	-	1.44	45
*3832-0055EC-B	550	559	-	407	352	224	-	1.60	45
*3832-0060EC-B	600	610	224	-	416	224	352	1.77	45
*3832-0065EC-B	650	660	224	-	416	224	352	1.92	44
*3832-0070EC-B	700	711	224	-	544	224	352	2.09	43

* Prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate
Oznaczenie DZ dla błyszczącej powierzchni ocynkowanej, DB dla powierzchni ocynkowanej w kolorze czarnym
Předpona DZ pro jasné pozinkování, DB pro černé pozinkování



Notes:

- *Fixing recommendation: M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw*
- *Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm*
- *Use for side (vertical) mount only*
- *Drawer width should not exceed slide length*
- *Not for lateral file drawer applications or where the drawer is wider than it is deep*
- *Operating range 10°C – 40°C*
- *For more information go to page 169 of the catalogue*
- *Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances*

Uwagi:

- *Zalecenia dt. mocowania: Wkręt M4/Wkręt euro 6 mm/Wkręt do drewna 4 mm*
- *Maksymalna wysokość łba 2,5 mm/Ø 9,6 mm*
- *Stosować wyłącznie dla montażu do boku (pionowego)*
- *Szerokość szuflady nie powinna przekraczać długości prowadnicy*
- *Nieodpowiednie do zastosowań w szufladach kartotekowych lub jeżeli szerokość szuflady jest większa od jej głębokość*
- *Zakres pracy 10°C – 40°C*
- *Podane nośności stanowią maksimum dla pary prowadnic montowanych do boku, zainstalowanych w odległości 450 mm od siebie, o ile nie określono inaczej. Dalsze informacje można znaleźć na stronie 173 katalogu*
- *Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD*

Poznámky:

- *Doporučení k uchycení: Šroub M4/6mm šroub Euro/Vrut do dřeva 4 mm*
- *Maximální výška hlavy 2,5 mm/Ø 9,6 mm*
- *Použijte pouze pro boční (svislou) montáž*
- *Šířka zásuvky by neměla překročit délku výsuvu*
- *Není vhodný pro kartotékové zásuvky nebo tam, kde je šířka zásuvky větší než její hloubka*
- *Provozní rozsah: 10 °C – 40 °C*
- *Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou maximální pro pár výsuvů montovaných na bok a instalovaných 450 mm od sebe. Více informací najdete na stránce 177 katalogu*
- *Rozměrové tolerance najdete na 2D CAD výkresech*