

The product advantages



BOS Streamline is an ergonomically-shaped hand-held enclosure which, on request, can be provided with a high level of ingress protection.



All enclosures have a recessed membrane keypad surface. In addition, five sizes are fitted with a display screen.



Turning the lid by 180° against the base allows the easy forming of console variants.



Optional decor seal ensures a high level of protection. Protects the enclosure if it is dropped. Offers colour design options.



Variants with an integrated battery compartment are available.



Quick-Finder:
www.bopla.de/82

Examples of use





BOPLA

A Phoenix Mecano Company

BOS-Streamline



Colour:

● Graphite grey, similar to RAL 7024

● Light grey, similar to RAL 7035

Special colours on request

Protection class:

Depending on the model up to
IP65 / DIN EN 60529

Material:

Enclosure: ABS


Decor seals: TPE

For details see technical information.




Enclosure sizes


BS 2...

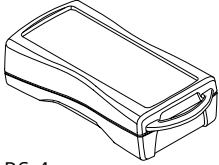


BS 4...

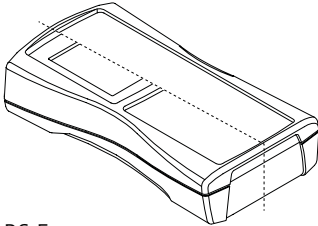


BS 5...

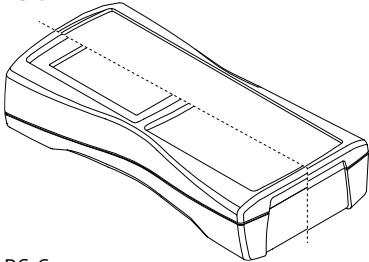


BS 6...

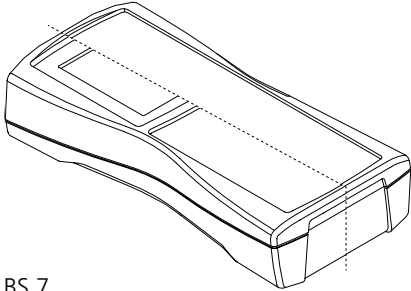


BS 7...

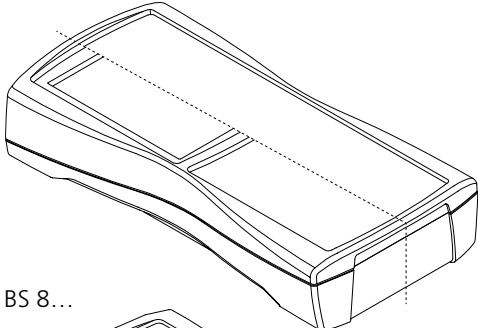


BS 8...

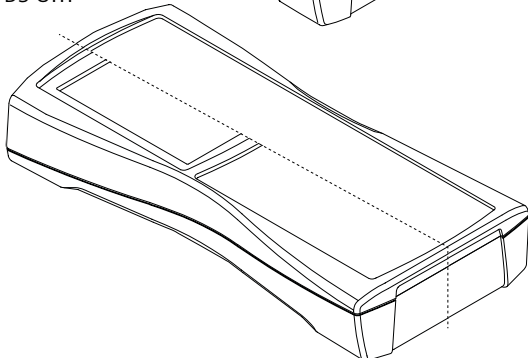


Design types

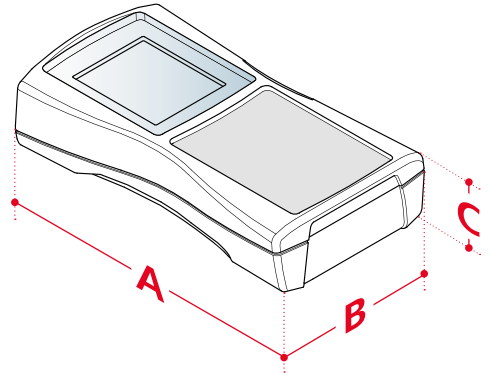

Flat version

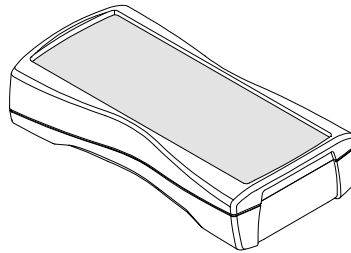


Console version

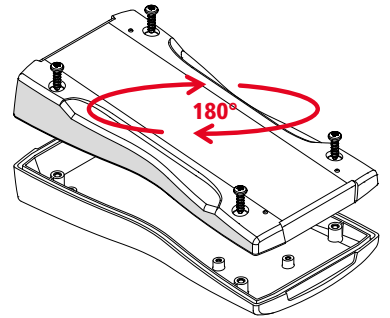


Decor seal options for protection class IP65

BS.02

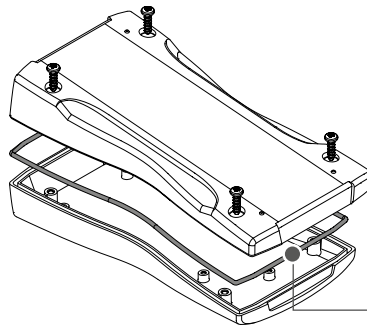


BS.04 + seal battery compartment

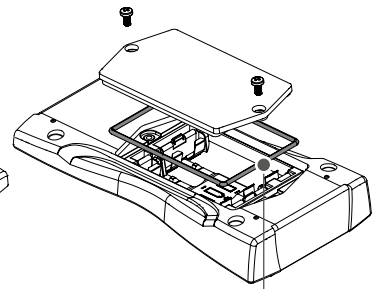


Seal to achieve the higher protection

BS.00

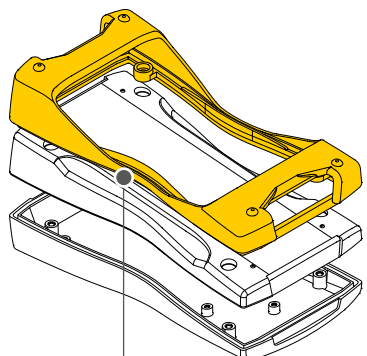

BS.03 + seal battery compartment

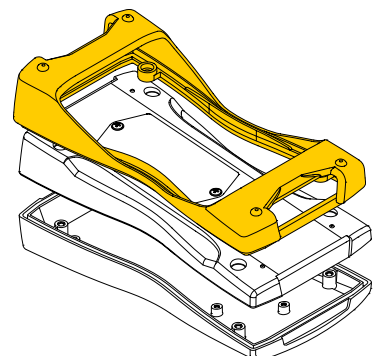




BOPLA


A Phoenix Mecano Company

BOS-Streamline


Battery compartment

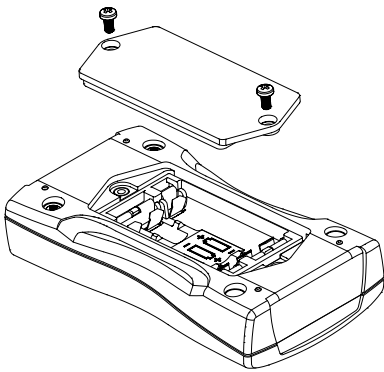

Enclosure size BS 4... and BS 5...:
Battery compartment designed for 3x Micro AAA

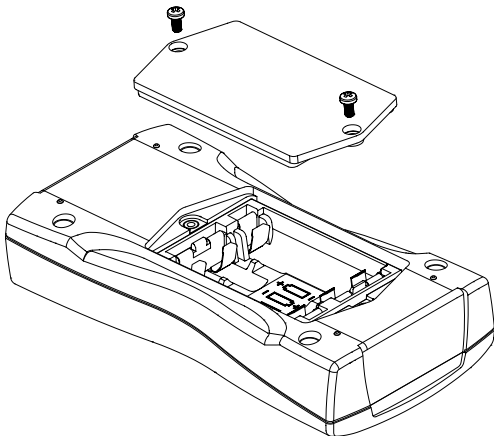

Enclosure size BS 6...:
Battery compartment designed for 3x Micro AA

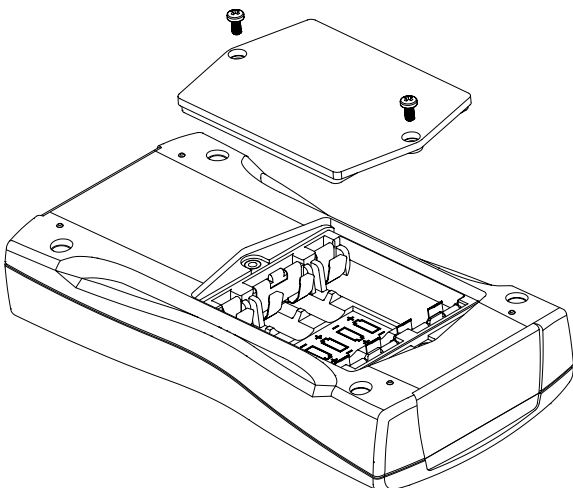

Enclosure size BS 7... and BS 8...:
Battery compartment designed for 4x Mignon AA

Dimensions

Model	A	B	C
BS 2...	79.4	44.1	22.2
BS 4...	119.3	64.9	26.5
BS 5...	140.3	72.9	31.3
BS 6...	159.4	77.9	33.5
BS 7...	184.3	93	35.4
BS 8...	209.3	98	34.8

Accessories



Decor seals



Screw covers for enclosure screws



Lanyard loop



Universal clip

BOS-Streamline Mit Folientastaturfläche

BS 200 F, IP 40 (IP 54), mit Schlüsselband-Befestigungsmöglichkeit



Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 200 F-7024	82200124	79.4	44.1	22.2	40	Graphitgrau
BS 200 F-7035	82200135	79.4	44.1	22.2	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, 1 Schraube

Notes: Mit DI-D aufrüstbar auf IP 54


BS 202 F, IP 54, mit Schlüsselband-Befestigungsmöglichkeit



Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 202 F-7024	82202124	79.4	44.1	22.2	54	Graphitgrau
BS 202 F-7035	82202135	79.4	44.1	22.2	54	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil inkl. Dichtung, 1 Schraube

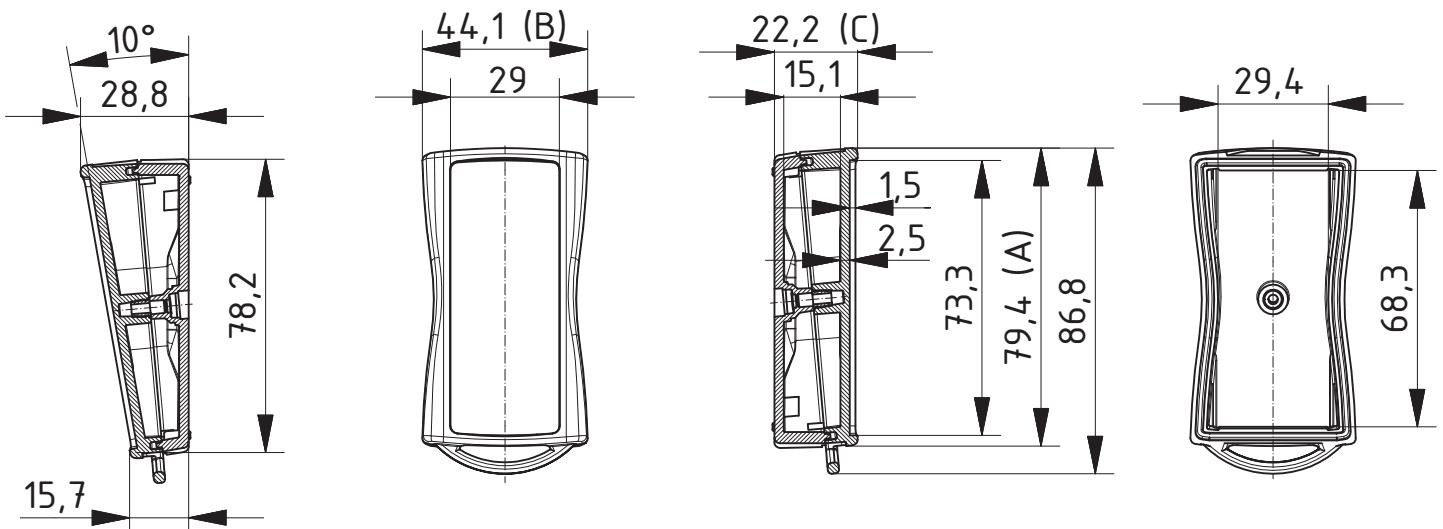

Z-2803266

BOS-Streamline

Mit Folientastaturfläche

BS 400 F ohne Batteriefach, IP 40 (IP 65¹)

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 400 F-7024	82400124	119.3	64.9	26.5	40	Graphitgrau
BS 400 F-7035	82400135	119.3	64.9	26.5	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, 4 Schrauben

Notes: Mit Dekordichtung DI-D aufrüstbar auf IP 65




BS 402 F ohne Batteriefach, IP 65²

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 402 F-7024	82402124	119.3	64.9	26.5	65	Graphitgrau
BS 402 F-7035	82402135	119.3	64.9	26.5	65	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil inkl. Dichtung, 4 Schrauben

Notes: Nicht mit Dekordichtung DI-D kombinierbar.

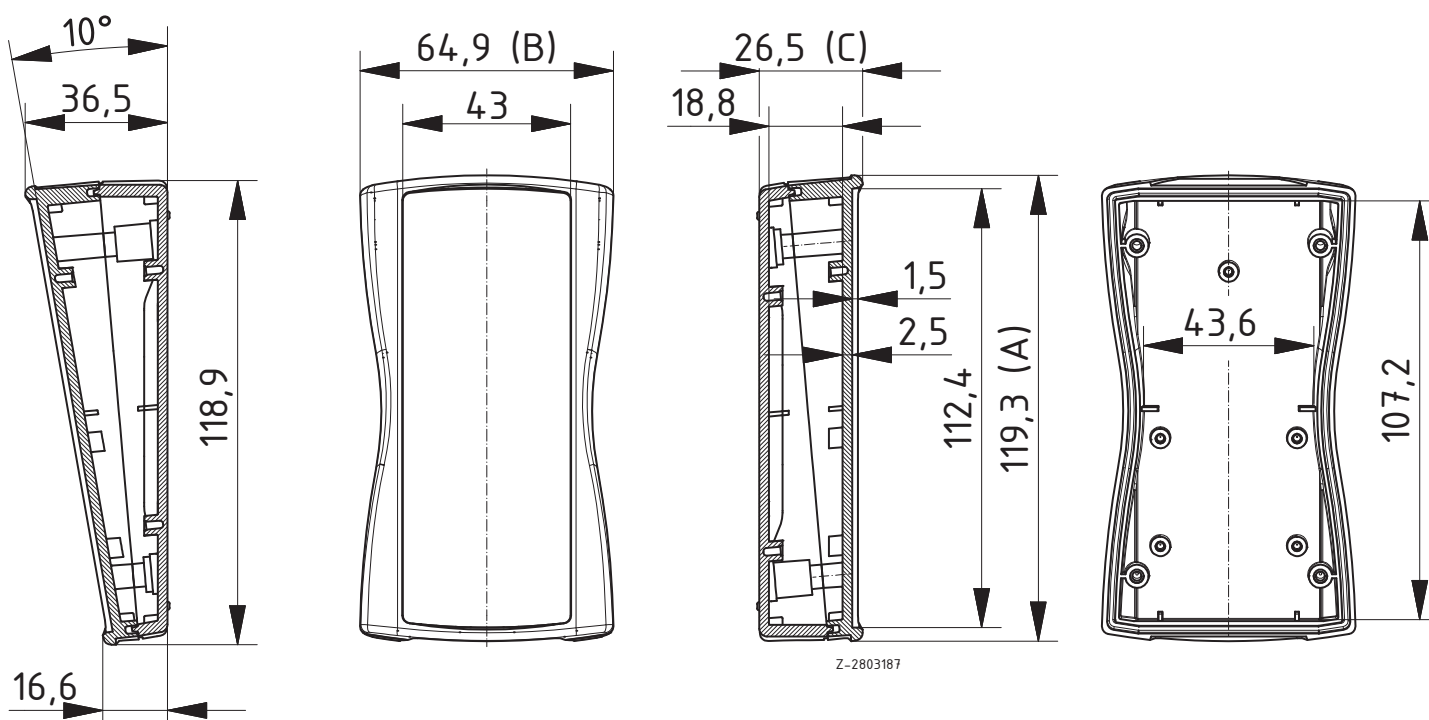

BOS-Streamline Mit Folientastaturfläche

BS 500 F ohne Batteriefach, IP 40 (IP 65¹)



Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 500 F-7024	82500124	140.3	72.9	31.3	40	Graphitgrau
BS 500 F-7035	82500135	140.3	72.9	31.3	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, 4 Schrauben

Notes: Mit Dekordichtung DI-D aufrüstbar auf IP 65

BS 502 F ohne Batteriefach, IP 65²




Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 502 F-7024	82502124	140.3	72.9	31.3	65	Graphitgrau
BS 502 F-7035	82502135	140.3	72.9	31.3	65	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil inkl. Dichtung, 4 Schrauben

Notes: Nicht mit Dekordichtung DI-D kombinierbar.

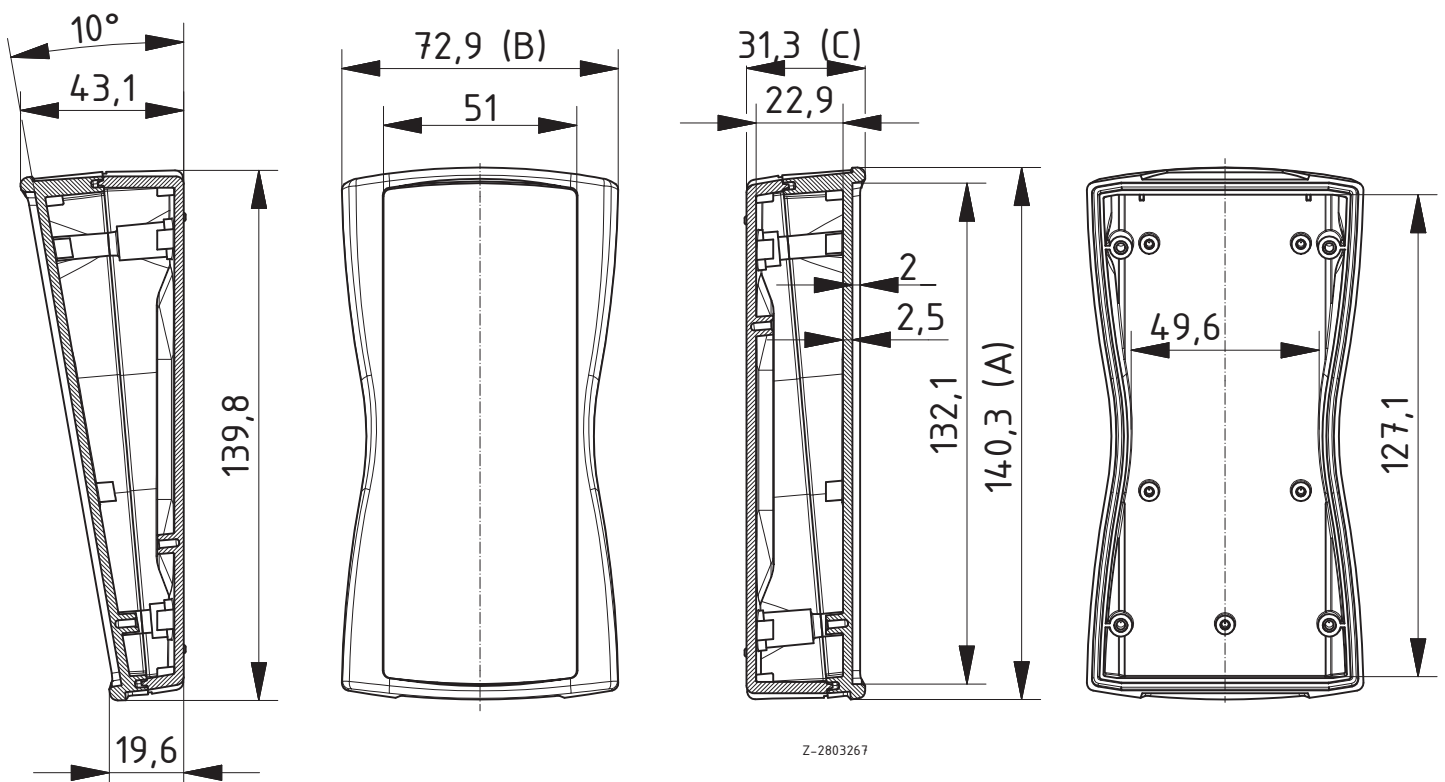

BOS-Streamline

Mit Folientastaturfläche

BS 600 F ohne Batteriefach, IP 40 (IP 65¹)

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 600 F-7024	82600124	159.4	77.9	33.5	40	Graphitgrau
BS 600 F-7035	82600135	159.4	77.9	33.5	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, 4 Schrauben

Notes: Mit Dekordichtung DI-D aufrüstbar auf IP 65




BS 602 F ohne Batteriefach, IP 65²

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 602 F-7024	82602124	159.4	77.9	33.5	65	Graphitgrau
BS 602 F-7035	82602135	159.4	77.9	33.5	65	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil inkl. Dichtung, 4 Schrauben

Notes: Nicht mit Dekordichtung DI-D kombinierbar.

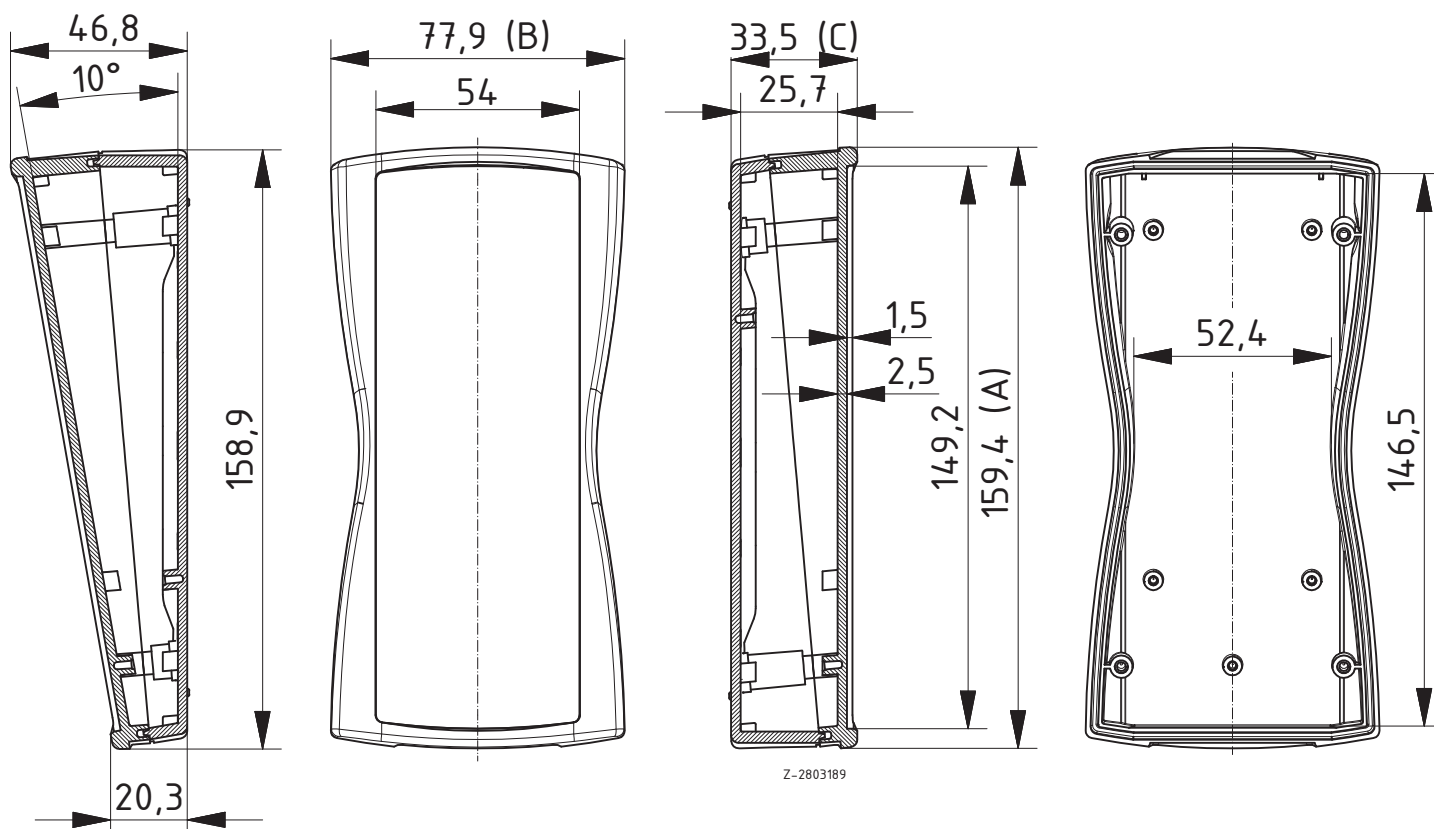

BOS-Streamline Mit Folientastaturfläche



BS 700 F ohne Batteriefach, IP 40 (IP 65¹)

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 700 F-7024	82700124	184.3	93	35.4	40	Graphitgrau
BS 700 F-7035	82700135	184.3	93	35.4	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, 4 Schrauben

Notes: Mit Dekordichtung DI-D aufrüstbar auf IP 65




BS 702 F ohne Batteriefach, IP 65²

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 702 F-7024	82702124	184.3	93	35.4	65	Graphitgrau
BS 702 F-7035	82702135	184.3	93	35.4	65	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil inkl. Dichtung, 4 Schrauben

Notes: Nicht mit Dekordichtung DI-D kombinierbar.

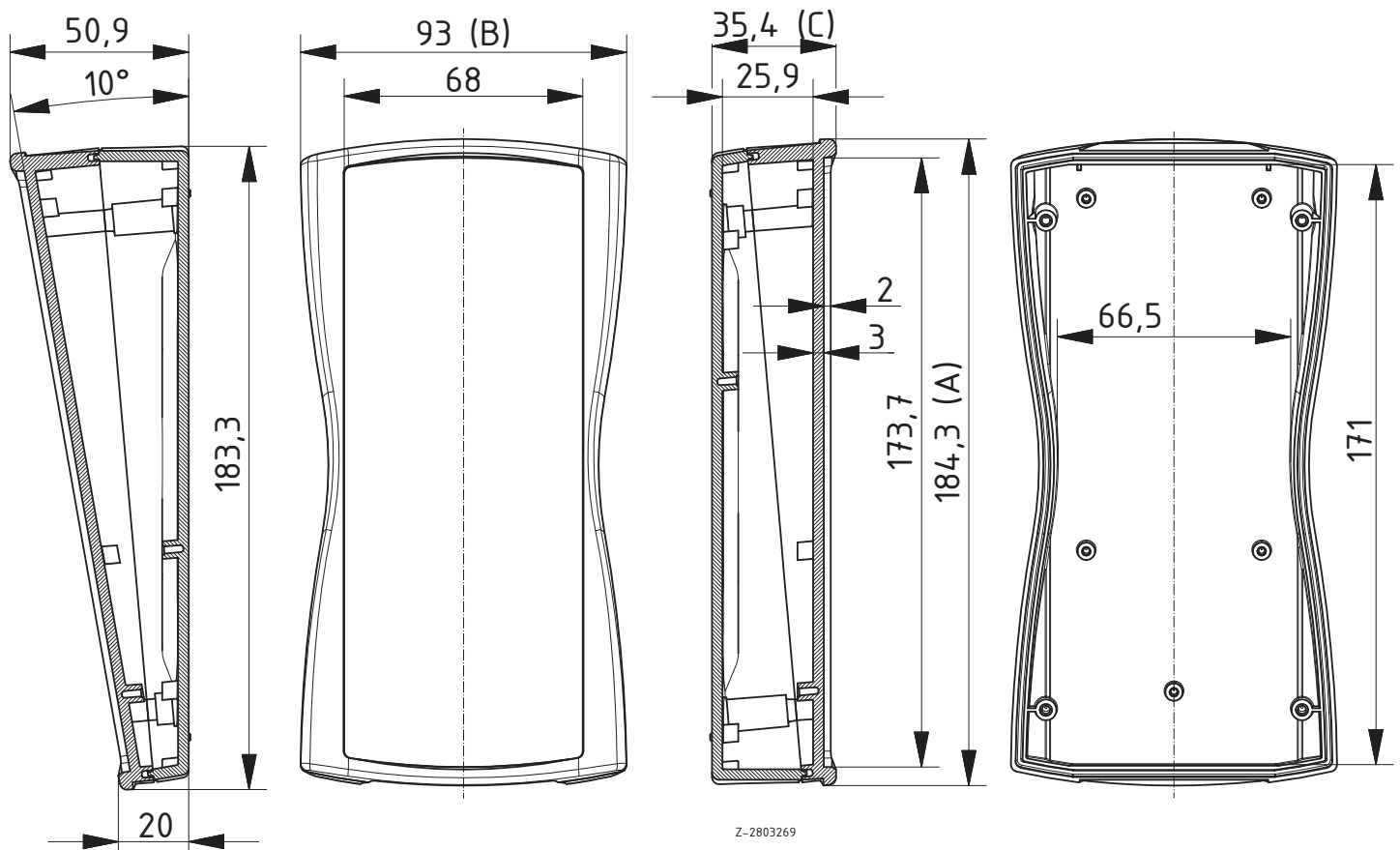

BOS-Streamline

Mit Folientastaturfläche

BS 800 F ohne Batteriefach, IP 40 (IP 65¹)

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 800 F-7024	82800124	209.3	98	34.8	40	Graphitgrau
BS 800 F-7035	82800135	209.3	98	34.8	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, 4 Schrauben

Notes: Mit Dekordichtung DI-D aufrüstbar auf IP 65




BS 802 F ohne Batteriefach, IP 65²

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 802 F-7024	82802124	209.3	98	34.8	65	Graphitgrau
BS 802 F-7035	82802135	209.3	98	34.8	65	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil inkl. Dichtung, 4 Schrauben

Notes: Nicht mit Dekordichtung DI-D kombinierbar.

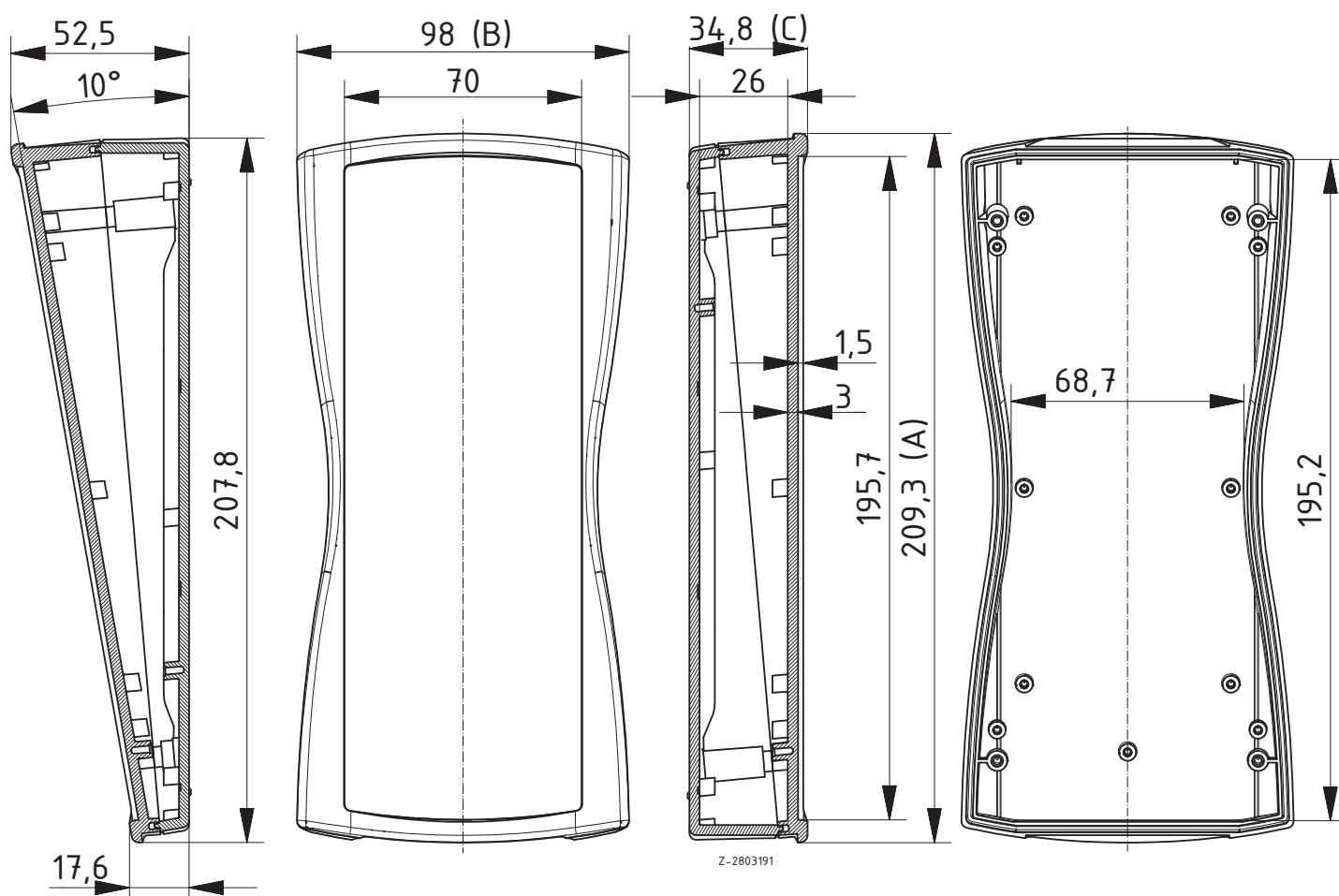

BOS-Streamline

Mit Folientastaturfläche und Batteriefach

BS 401 mit Batteriefach für 3 Micro (AAA), IP 40



Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 401 F-7024	82401124	119.3	64.9	26.5	40	Graphitgrau
BS 401 F-7035	82401135	119.3	64.9	26.5	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Schrauben, Batteriekontakte



BS 403 F mit Batteriefach für 3 Micro (AAA), IP 40 (IP 65¹)

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 403 F-7024	82403124	119.3	64.9	26.5	40	Graphitgrau
BS 403 F-7035	82403135	119.3	64.9	26.5	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Batteriefachdichtung, Schrauben, Batteriekontakte

Notes: Mit Dekordichtung DI-D aufrüstbar auf IP 65




BS 404 F mit Batteriefach für 3 Micro (AAA), IP 65²

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 404 F-7024	82404124	119.3	64.9	26.5	65	Graphitgrau
BS 404 F-7035	82404135	119.3	64.9	26.5	65	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil inkl. Dichtung, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Batteriefachdichtung, Schrauben, Batteriekontakte

Notes: Nicht mit Dekordichtung DI-D kombinierbar.

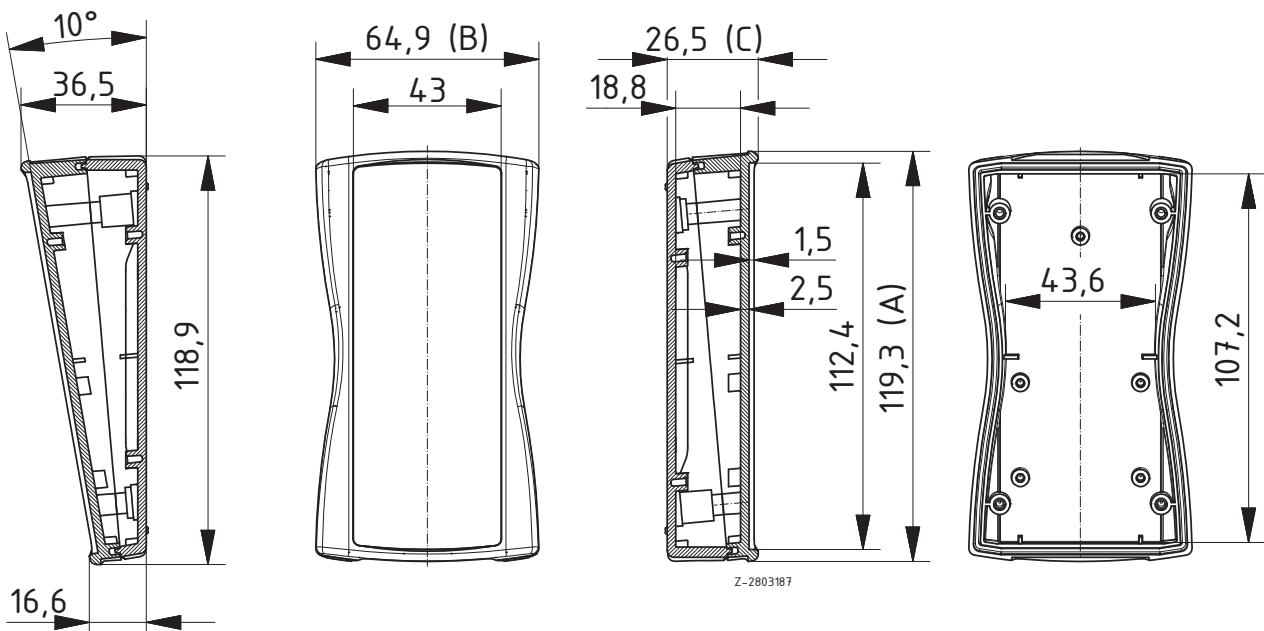

BOS-Streamline

Mit Folientastaturfläche und Batteriefach

BS 501 F mit Batteriefach für 3 Micro (AAA), IP 40

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 501 F-7024	82501124	140.3	72.9	31.3	40	Graphitgrau
BS 501 F-7035	82501135	140.3	72.9	31.3	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Schrauben, Batteriekontakte



BS 503 F mit Batteriefach für 3 Micro (AAA), IP 40 (IP 65¹)

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 503 F-7024	82503124	140.3	72.9	31.3	40	Graphitgrau
BS 503 F-7035	82503135	140.3	72.9	31.3	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Batteriefachdichtung, Schrauben, Batteriekontakte

Notes: Mit Dekordichtung DI-D aufrüstbar auf IP 65




BS 504 F mit Batteriefach für 3 Micro (AAA), IP 65²

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 504 F-7024	82504124	140.3	72.9	31.3	65	Graphitgrau
BS 504 F-7035	82504135	140.3	72.9	31.3	65	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil inkl. Dichtung, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Batteriefachdichtung, Schrauben, Batteriekontakte

Notes: Nicht mit Dekordichtung DI-D kombinierbar.

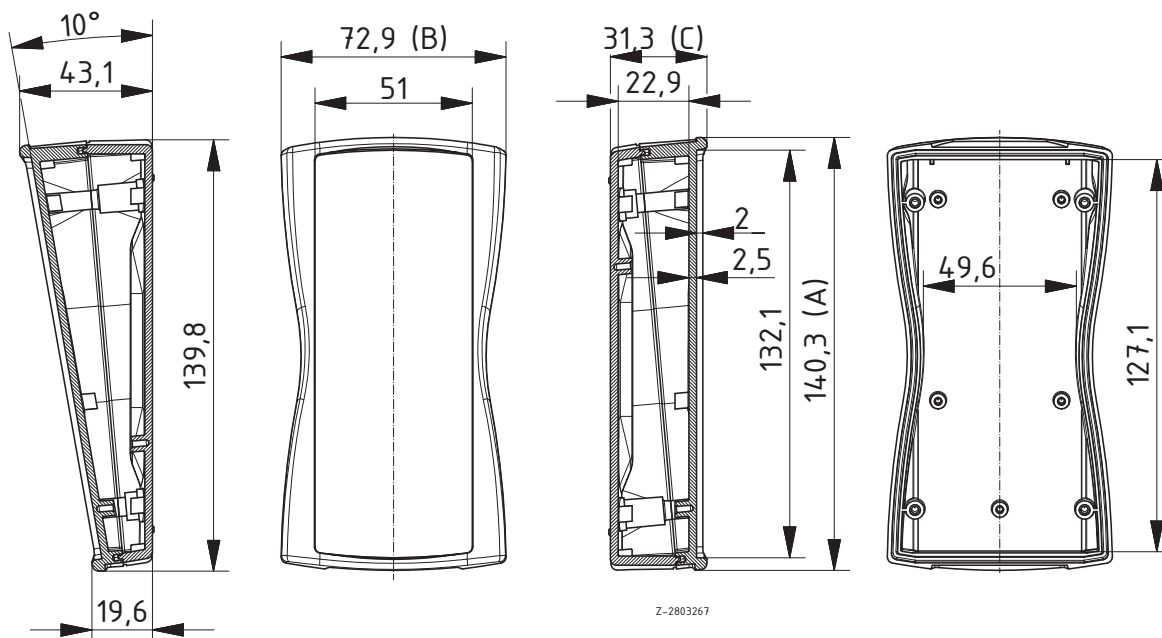

BOS-Streamline

Mit Folientastaturfläche und Batteriefach



BS 601 F mit Batteriefach für 3 Mignon (AA), IP 40

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 601 F-7024	82601124	159.4	77.9	33.5	40	Graphitgrau
BS 601 F-7035	82601135	159.4	77.9	33.5	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Schrauben, Batteriekontakte



BS 603 F mit Batteriefach für 3 Mignon (AA), IP 40 (IP 65¹)

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 603 F-7024	82603124	159.4	77.9	33.5	40	Graphitgrau
BS 603 F-7035	82603135	159.4	77.9	33.5	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Batteriefachdichtung, Schrauben, Batteriekontakte

Notes: Mit Dekordichtung DI-D aufrüstbar auf IP 65




BS 604 F mit Batteriefach für 3 Mignon (AA), IP 65²

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 604 F-7024	82604124	159.4	77.9	35.5	65	Graphitgrau
BS 604 F-7035	82604135	159.4	77.9	33.5	65	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil inkl. Dichtung, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Batteriefachdichtung, Schrauben, Batteriekontakte

Notes: Nicht mit Dekordichtung DI-D kombinierbar.

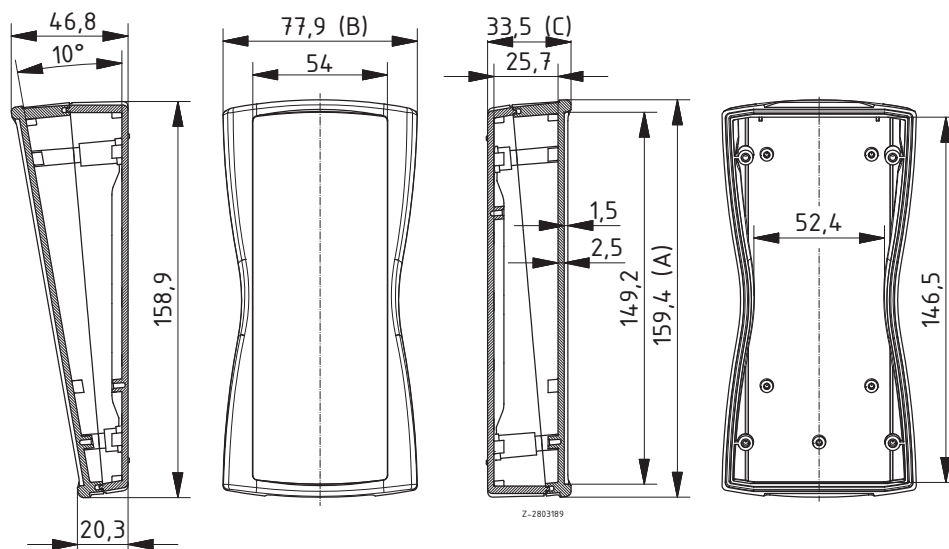

BOS-Streamline

Mit Folientastaturfläche und Batteriefach

BS 701 F mit Batteriefach für 4 Mignon (AA), IP 40

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 701 F-7024	82701124	184.3	93	35.4	40	Graphitgrau
BS 701 F-7035	82701135	184.3	93	35.4	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Schrauben, Batteriekontakte



BS 703 F mit Batteriefach für 4 Mignon (AA), IP 40 (IP 65¹)

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 703 F-7024	82703124	184.3	93	35.4	40	Graphitgrau
BS 703 F-7035	82703135	184.3	93	35.4	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Batteriefachdichtung, Schrauben, Batteriekontakte

Notes: Mit Dekordichtung DI-D aufrüstbar auf IP 65




BS 704 F mit Batteriefach für 4 Mignon (AA), IP 65²

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 704 F-7024	82704124	184.3	93	35.4	65	Graphitgrau
BS 704 F-7035	82704135	184.3	93	35.4	65	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil inkl. Dichtung, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Batteriefachdichtung, Schrauben, Batteriekontakte

Notes: Nicht mit Dekordichtung DI-D kombinierbar.

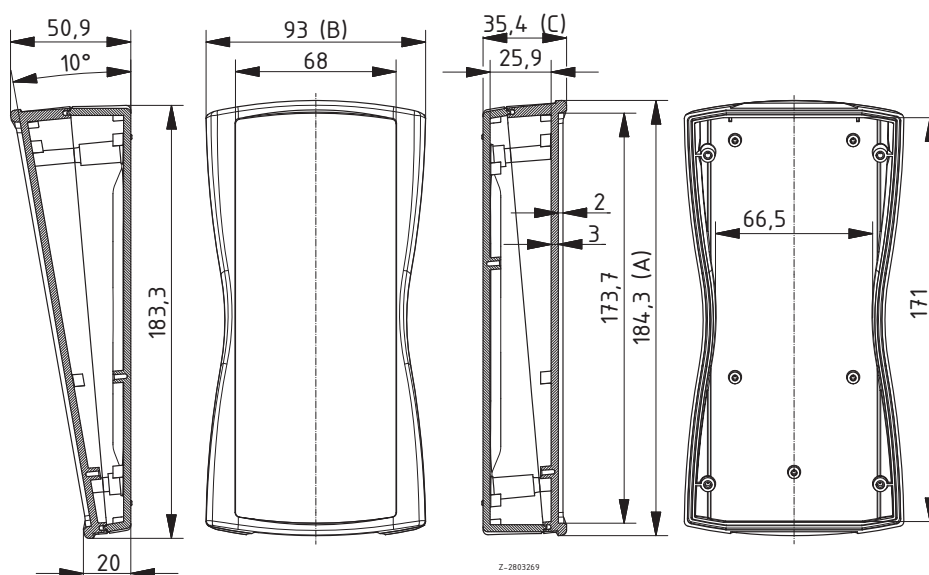

BOS-Streamline

Mit Folientastaturfläche und Batteriefach



BS 801 F mit Batteriefach für 4 Mignon (AA), IP 40

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 801 F-7024	82801124	209.3	98	34.8	40	Graphitgrau
BS 801 F-7035	82801135	209.3	98	34.8	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Schrauben, Batteriekontakte



BS 803 F mit Batteriefach für 4 Mignon (AA), IP 40 (IP 65¹)

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 803 F-7024	82803124	209.3	98	34.8	40	Graphitgrau
BS 803 F-7035	82803135	209.3	98	34.8	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Batteriefachdichtung, Schrauben, Batteriekontakte

Notes: Mit Dekordichtung DI-D aufrüstbar auf IP 65




BS 804 F mit Batteriefach für 4 Mignon (AA), IP 65²

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 804 F-7024	82804124	209.3	98	34.8	65	Graphitgrau
BS 804 F-7035	82804135	209.3	98	34.8	65	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil inkl. Dichtung, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Batteriefachdichtung, Schrauben, Batteriekontakte

Notes: Nicht mit Dekordichtung DI-D kombinierbar.

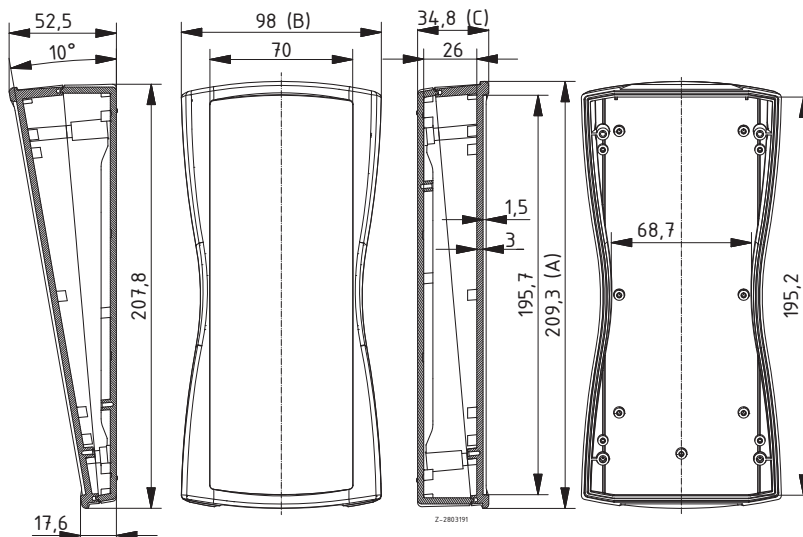

BOS-Streamline

Mit Displayscheibe

BS 400 DIS ohne Batteriefach, IP 40 (IP 65¹)

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 400 DIS-7024	82400224	119.3	64.9	26.5	40	Graphitgrau
BS 400 DIS-7035	82400235	119.3	64.9	26.5	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, Displayscheibe, Klebefilm, 4 Schrauben

Notes: Mit Dekordichtung DI-D aufrüstbar auf IP 65




BS 402 DIS ohne Batteriefach, IP 65²

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 402 DIS-7024	82402224	119.3	64.9	26.5	65	Graphitgrau
BS 402 DIS-7035	82402235	119.3	64.9	26.5	65	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil inkl. Dichtung, Displayscheibe, Klebefilm, 4 Schrauben

Notes: Nicht mit Dekordichtung DI-D kombinierbar.

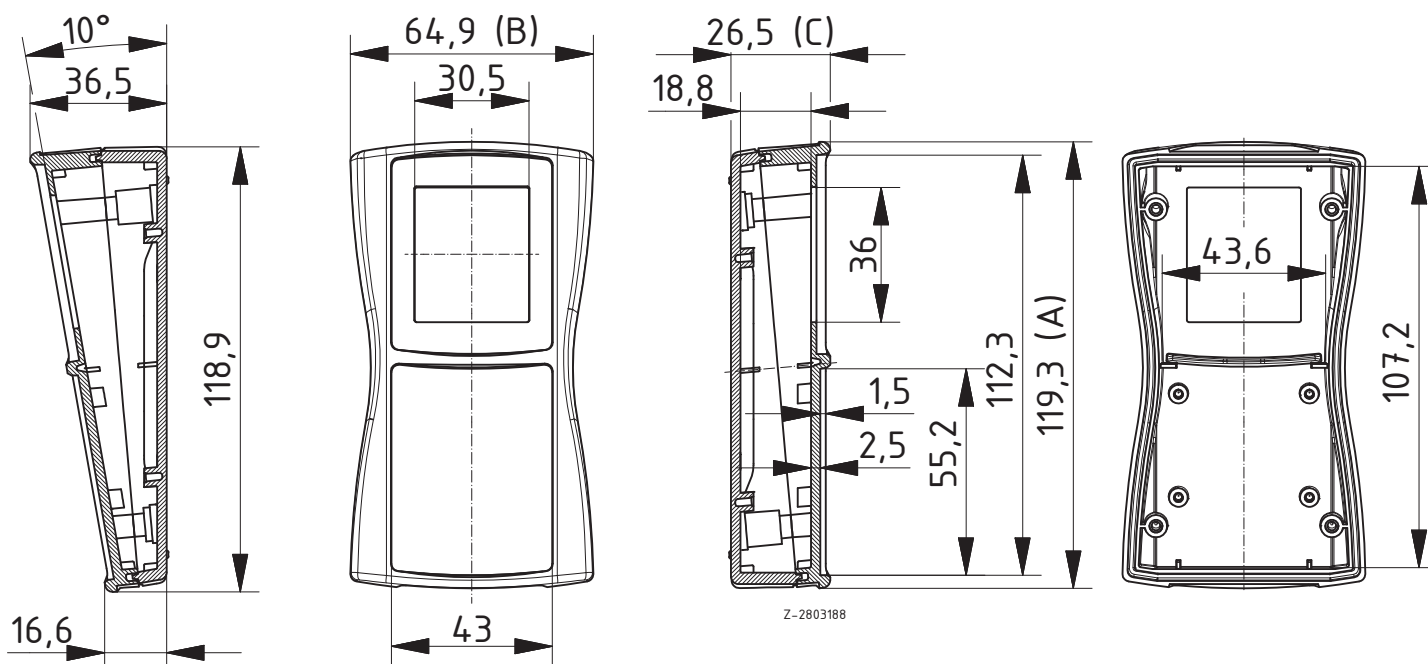

BOS-Streamline Mit Displayscheibe



BS 500 DIS ohne Batteriefach, IP 40 (IP 65¹)

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 500 DIS-7024	82500224	140.3	72.9	31.3	40	Graphitgrau
BS 500 DIS-7035	82500235	140.3	72.9	31.3	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, Displayscheibe, Klebefilm, 4 Schrauben

Notes: Mit Dekordichtung DI-D aufrüstbar auf IP 65




BS 502 DIS ohne Batteriefach, IP 65²

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 502 DIS-7024	82502224	140.3	72.9	31.3	65	Graphitgrau
BS 502 DIS-7035	82502235	140.3	72.9	31.3	65	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil inkl. Dichtung, Displayscheibe, Klebefilm, 4 Schrauben

Notes: Nicht mit Dekordichtung DI-D kombinierbar.

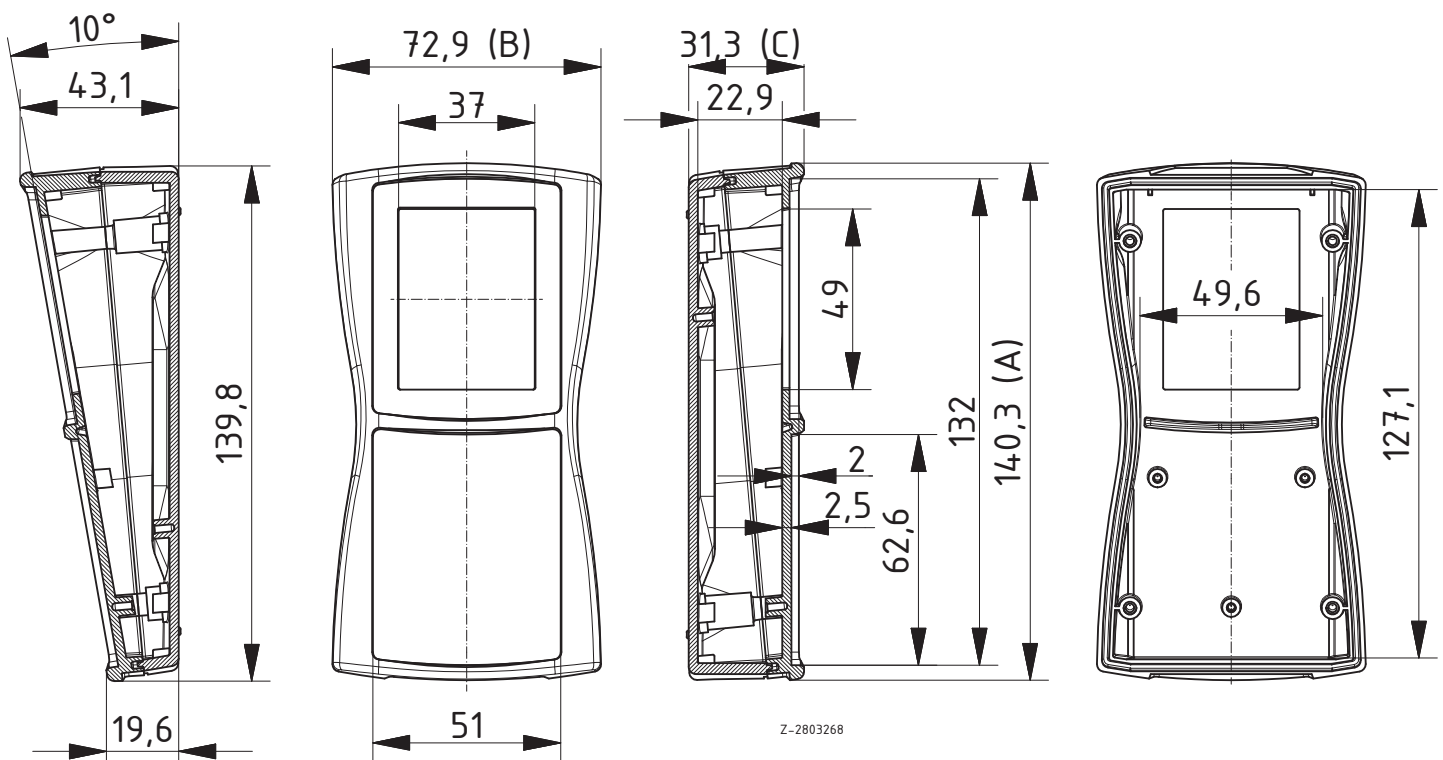

BOS-Streamline

Mit Displayscheibe

BS 600 DIS ohne Batteriefach, IP 40 (IP 65¹)

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 600 DIS-7024	82600224	159.4	77.9	33.5	40	Graphitgrau
BS 600 DIS-7035	82600235	159.4	77.9	33.5	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, Displayscheibe, Klebefilm, 4 Schrauben

Notes: Mit Dekordichtung DI-D aufrüstbar auf IP 65




BS 602 DIS ohne Batteriefach, IP 65²

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 602 DIS-7024	82602224	159.4	77.9	33.5	65	Graphitgrau
BS 602 DIS-7035	82602235	159.4	77.9	33.5	65	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil inkl. Dichtung, Displayscheibe, Klebefilm, 4 Schrauben

Notes: Nicht mit Dekordichtung DI-D kombinierbar.

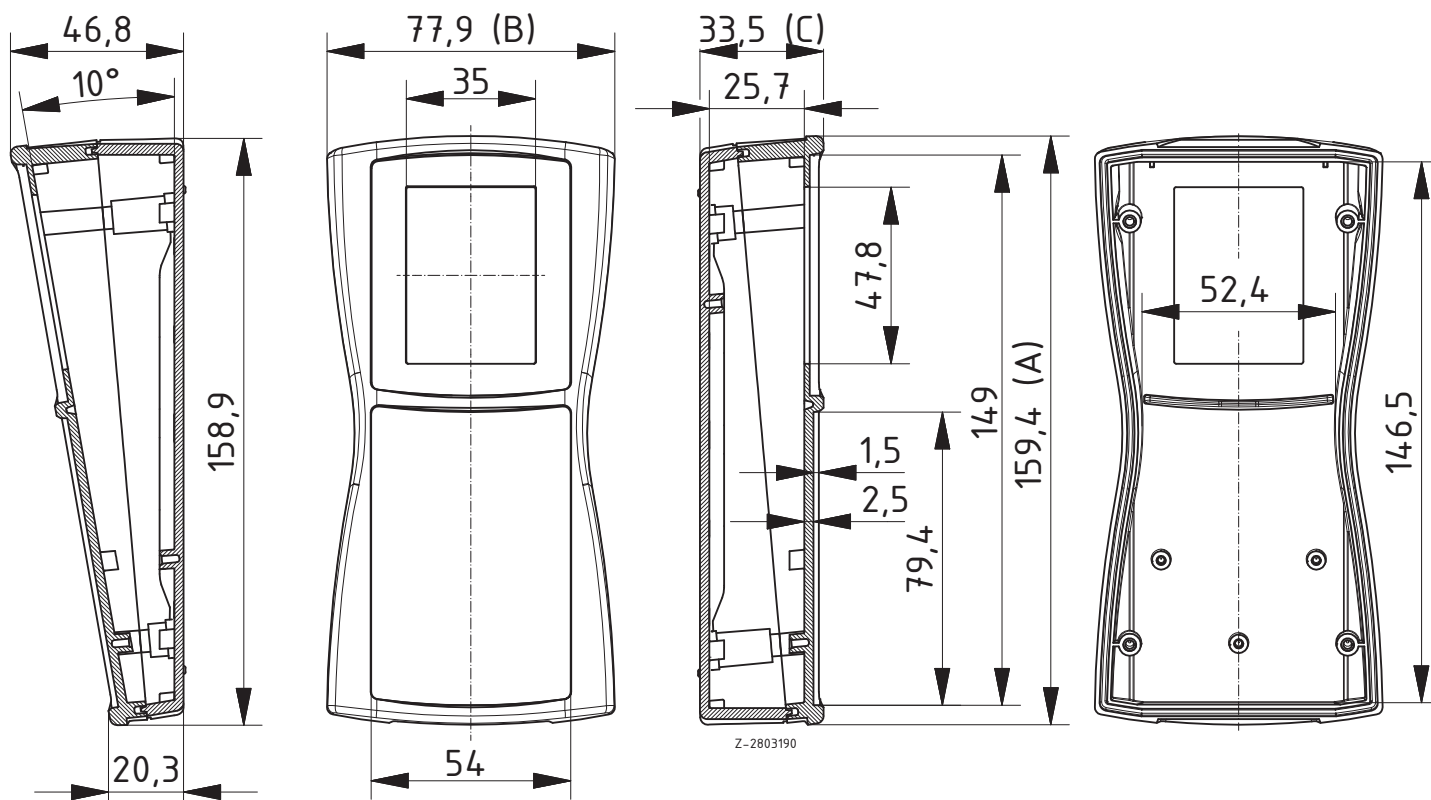

BOS-Streamline Mit Displayscheibe



BS 700 DIS ohne Batteriefach, IP 40 (IP 65¹)

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 700 DIS-7024	82700224	184.3	93	35.4	40	Graphitgrau
BS 700 DIS-7035	82700235	184.3	93	35.4	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, Displayscheibe, Klebefilm, 4 Schrauben

Notes: Mit Dekordichtung DI-D aufrüstbar auf IP 65




BS 702 DIS ohne Batteriefach, IP 65²

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 702 DIS-7024	82702224	184.3	93	35.4	65	Graphitgrau
BS 702 DIS-7035	82702235	184.3	93	35.4	65	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil inkl. Dichtung, Displayscheibe, Klebefilm, 4 Schrauben

Notes: Nicht mit Dekordichtung DI-D kombinierbar.

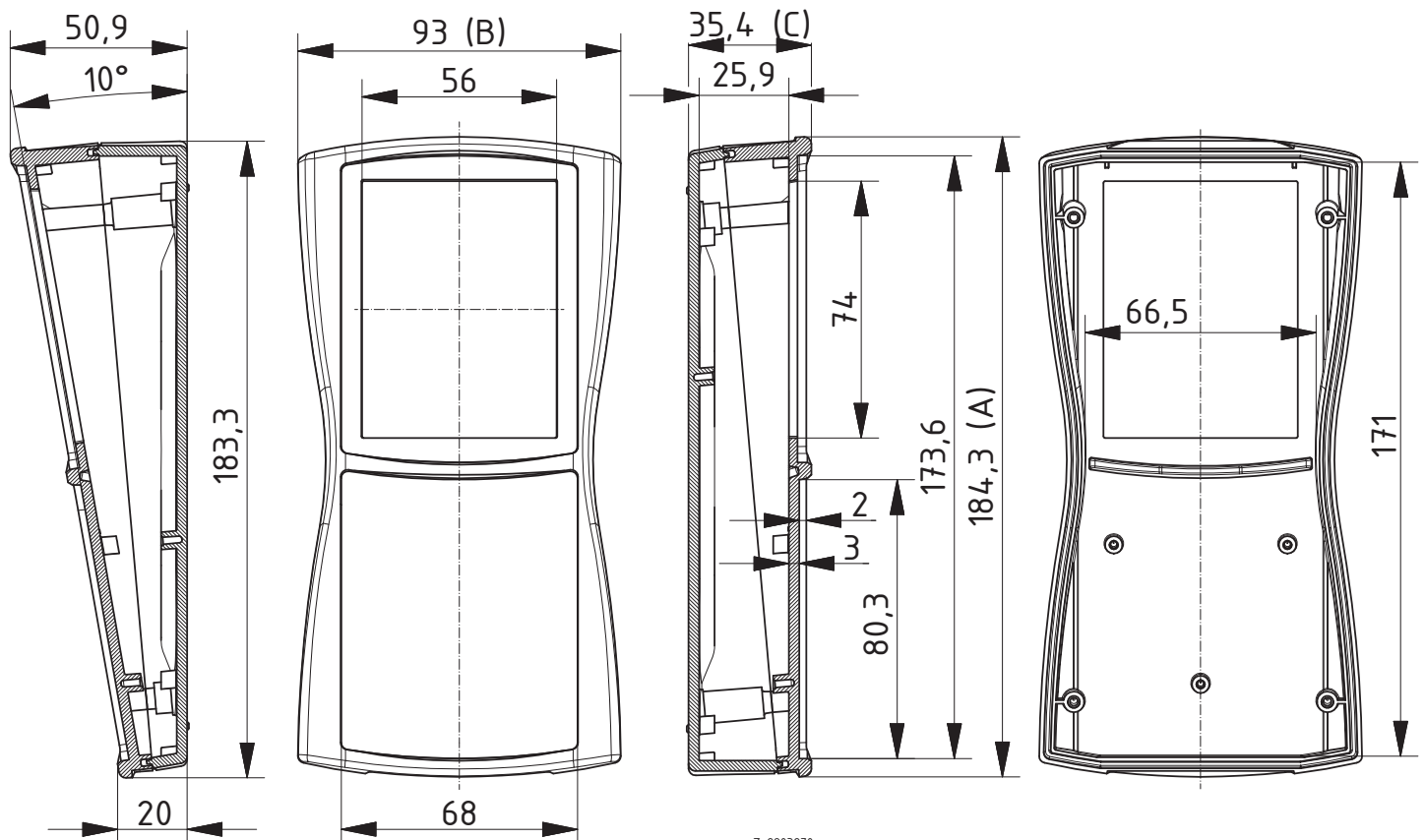

Z-2803270

BOS-Streamline

Mit Displayscheibe

BS 800 DIS ohne Batteriefach, IP 40 (IP 65¹)

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 800 DIS-7024	82800224	209.3	98	34.8	40	Graphitgrau
BS 800 DIS-7035	82800235	209.3	98	34.8	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, Displayscheibe, Klebefilm, 4 Schrauben

Notes: Mit Dekordichtung DI-D aufrüstbar auf IP 65




BS 802 DIS ohne Batteriefach, IP 65²

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 802 DIS-7024	82802224	209.3	98	34.8	65	Graphitgrau
BS 802 DIS-7035	82802235	209.3	98	34.8	65	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil inkl. Dichtung, Displayscheibe, Klebefilm, 4 Schrauben

Notes: Nicht mit Dekordichtung DI-D kombinierbar.

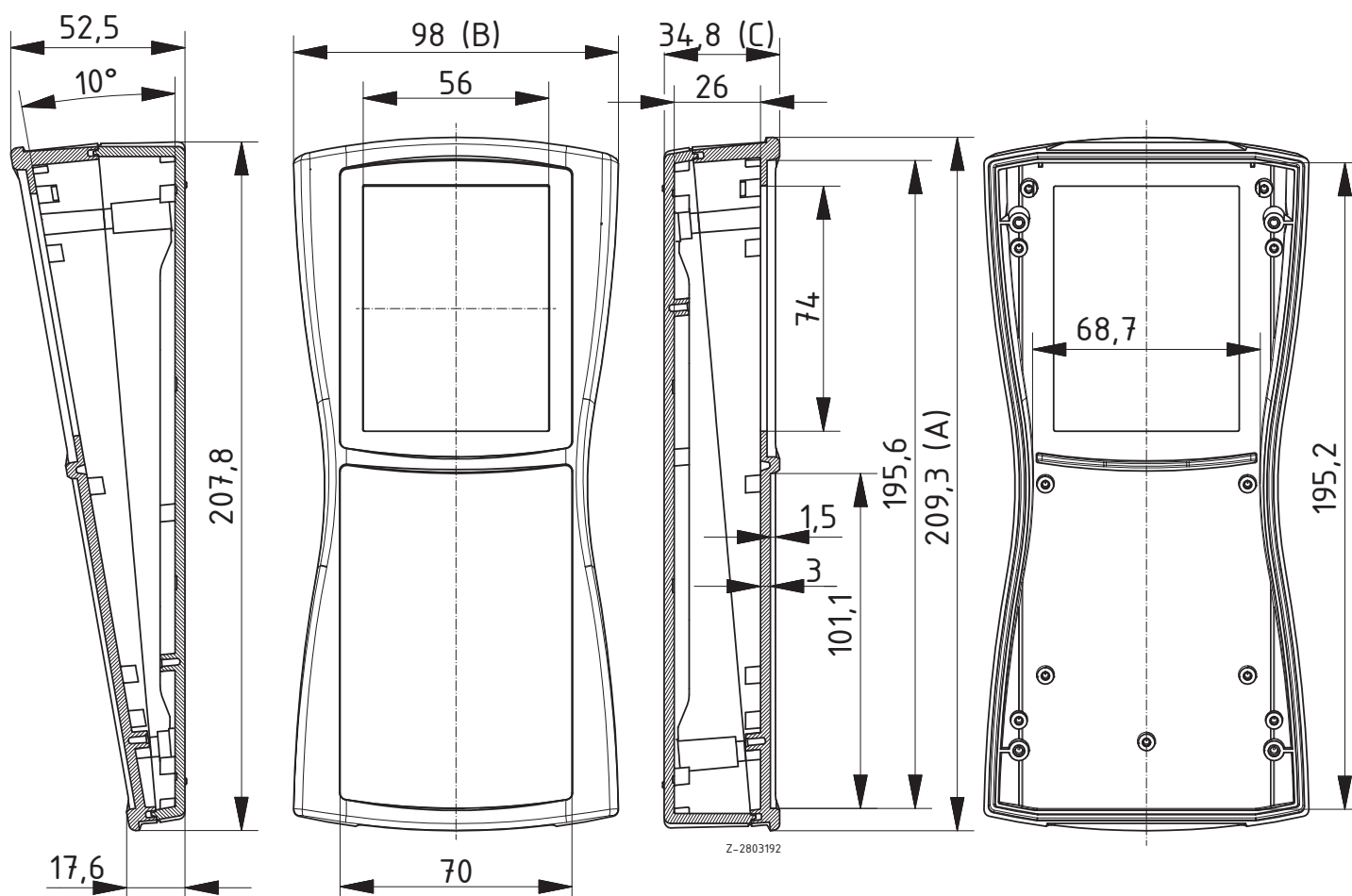

BOS-Streamline

Mit Displayscheibe und Batteriefach

BS 401 DIS mit Batteriefach für 3 Micro (AAA), IP 40

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 401 DIS-7024	82401224	119.3	64.9	26.5	40	Graphitgrau
BS 401 DIS-7035	82401235	119.3	64.9	26.5	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, Displayscheibe, Klebefilm, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Schrauben, Batteriekontakte



BS 403 DIS mit Batteriefach für 3 Micro (AAA), IP 40 (IP 65¹)

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 403 DIS-7024	82403224	119.3	64.9	26.5	40	Graphitgrau
BS 403 DIS-7035	82403235	119.3	64.9	26.5	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, Displayscheibe, Klebefilm, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Batteriefachdichtung, Schrauben, Batteriekontakte

Notes: Mit Dekordichtung DI-D aufrüstbar auf IP 65




BS 404 DIS mit Batteriefach für 3 Micro (AAA), IP 65²

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 404 DIS-7024	82404224	119.3	64.9	26.5	65	Graphitgrau
BS 404 DIS-7035	82404235	119.3	64.9	26.5	65	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil inkl. Dichtung, Displayscheibe, Klebefilm, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Batteriefachdichtung, Schrauben, Batteriekontakte

Notes: Nicht mit Dekordichtung DI-D kombinierbar.

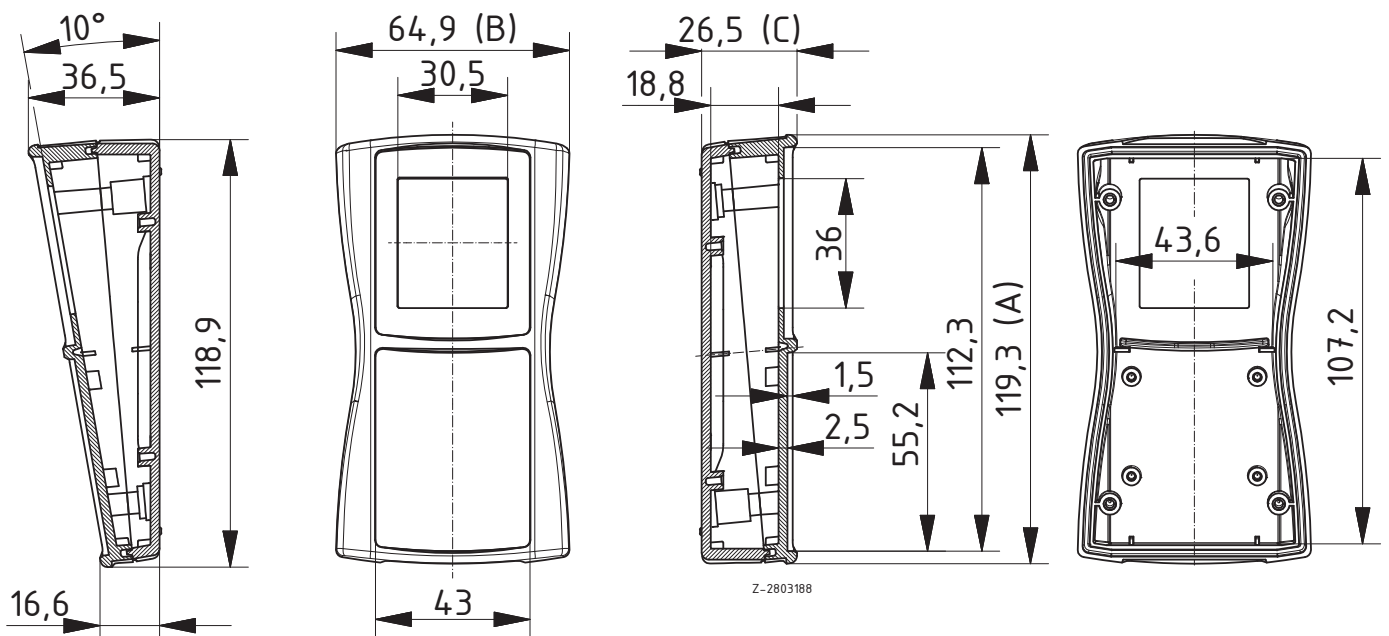

BOS-Streamline

Mit Displayscheibe und Batteriefach

BS 501 DIS mit Batteriefach für 3 Micro (AAA), IP 40

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 501 DIS-7024	82501224	140.3	72.9	31.3	40	Graphitgrau
BS 501 DIS-7035	82501235	140.3	72.9	31.3	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, Displayscheibe, Klebefilm, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Schrauben, Batteriekontakte



BS 503 DIS mit Batteriefach für 3 Micro (AAA), IP 40 (IP 65¹)

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 503 DIS-7024	82503224	140.3	72.9	31.3	40	Graphitgrau
BS 503 DIS-7035	82503235	140.3	72.9	31.3	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, Displayscheibe, Klebefilm, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Batteriefachdichtung, Schrauben, Batteriekontakte

Notes: Mit Dekordichtung DI-D aufrüstbar auf IP 65




BS 504 DIS mit Batteriefach für 3 Micro (AAA), IP 65²

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 504 DIS-7024	82504224	140.3	72.9	31.3	65	Graphitgrau
BS 504 DIS-7035	82504235	140.3	72.9	31.3	65	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil inkl. Dichtung, Displayscheibe, Klebefilm, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Batteriefachdichtung, Schrauben, Batteriekontakte

Notes: Nicht mit Dekordichtung DI-D kombinierbar.

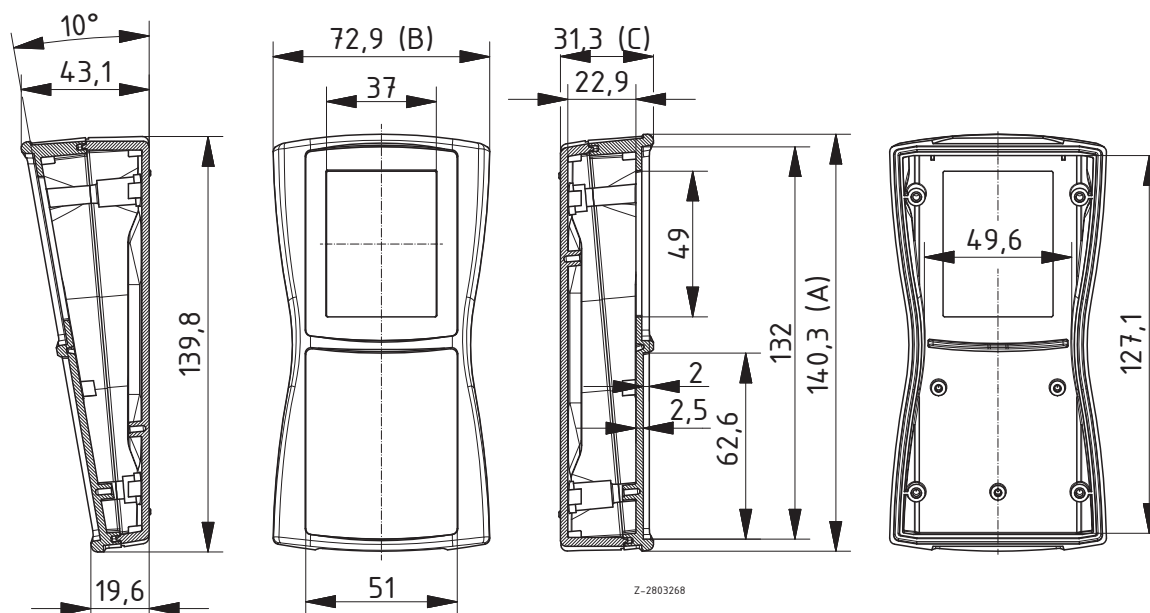

BOS-Streamline

Mit Displayscheibe und Batteriefach



BS 601 DIS mit Batteriefach für 3 Mignon (AA), IP 40

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 601 DIS-7024	82601224	159.4	77.9	33.5	40	Graphitgrau
BS 601 DIS-7035	82601235	159.4	77.9	33.5	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, Displayscheibe, Klebefilm, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Schrauben, Batteriekontakte



BS 603 DIS mit Batteriefach für 3 Mignon (AA), IP 40 (IP 65¹)

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 603 DIS-7024	82603224	159.4	77.9	33.5	40	Graphitgrau
BS 603 DIS-7035	82603235	159.4	77.9	33.5	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, Displayscheibe, Klebefilm, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Batteriefachdichtung, Schrauben, Batteriekontakte

Notes: Mit Dekordichtung DI-D aufrüstbar auf IP 65




BS 604 DIS mit Batteriefach für 3 Mignon (AA), IP 65²

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 604 DIS-7024	82604224	159.4	77.9	33.5	65	Graphitgrau
BS 604 DIS-7035	82604235	159.4	77.9	33.5	65	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil inkl. Dichtung, Displayscheibe, Klebefilm, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Batteriefachdichtung, Schrauben, Batteriekontakte

Notes: Nicht mit Dekordichtung DI-D kombinierbar.

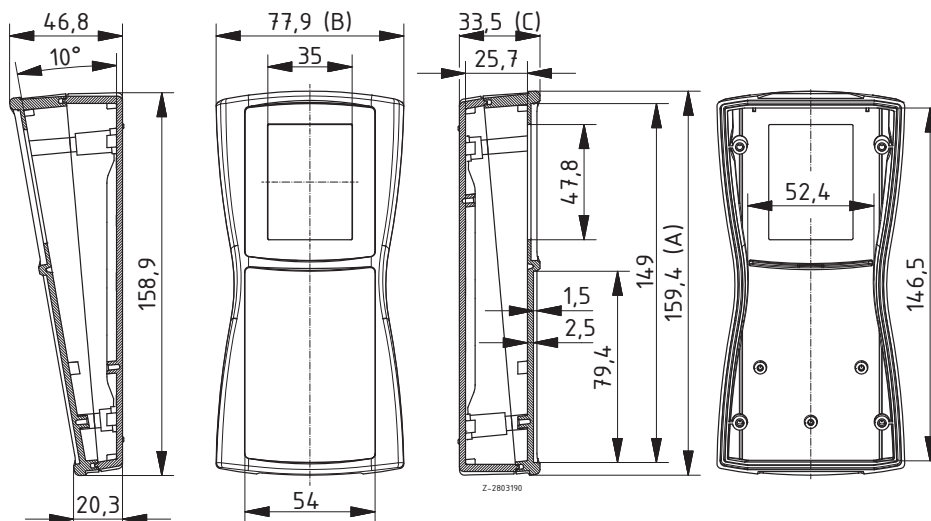

BOS-Streamline

Mit Displayscheibe und Batteriefach

BS 701 DIS mit Batteriefach für 4 Mignon (AA), IP 40

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 701 DIS-7024	82701224	184.3	93	35.4	40	Graphitgrau
BS 701 DIS-7035	82701235	184.3	93	35.4	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, Displayscheibe, Klebefilm, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Schrauben, Batteriekontakte



BS 703 DIS mit Batteriefach für 4 Mignon (AA), IP 40 (IP 65¹)

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 703 DIS-7024	82703224	184.3	93	35.4	40	Graphitgrau
BS 703 DIS-7035	82703235	184.3	93	35.4	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, Displayscheibe, Klebefilm, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Batteriefachdichtung, Schrauben, Batteriekontakte

Notes: Mit Dekordichtung DI-D aufrüstbar auf IP 65




BS 704 DIS mit Batteriefach für 4 Mignon (AA), IP 65²

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 704 DIS-7024	82704224	184.3	93	35.4	65	Graphitgrau
BS 704 DIS-7035	82704235	184.3	93	35.4	65	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil inkl. Dichtung, Displayscheibe, Klebefilm, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Batteriefachdichtung, Schrauben, Batteriekontakte

Notes: Nicht mit Dekordichtung DI-D kombinierbar.

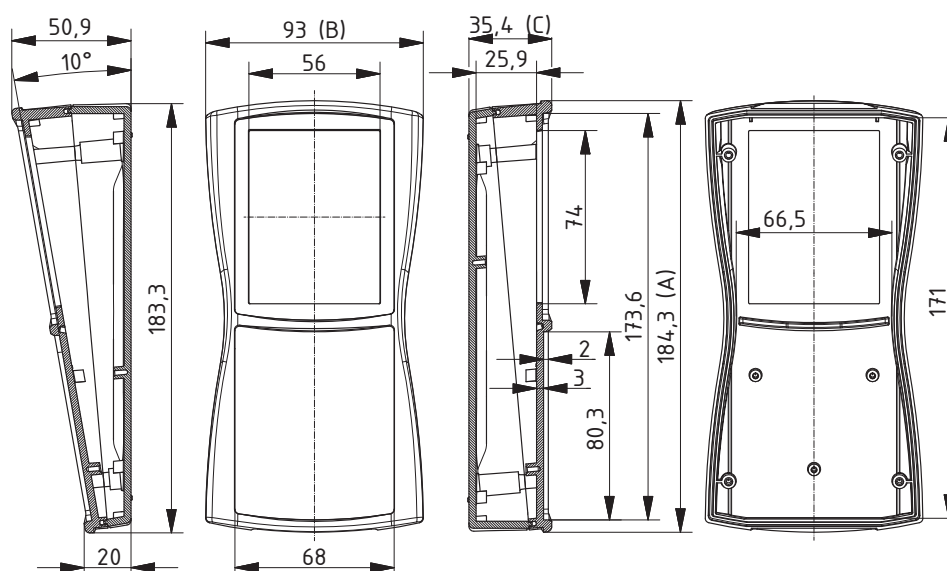

BOS-Streamline

Mit Displayscheibe und Batteriefach



BS 801 DIS mit Batteriefach für 4 Mignon (AA), IP 40

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 801 DIS-7024	82801224	209.3	98	34.8	40	Graphitgrau
BS 801 DIS-7035	82801235	209.3	98	34.8	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, Displayscheibe, Klebefilm, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Schrauben, Batteriekontakte



BS 803 DIS mit Batteriefach für 4 Mignon (AA), IP 40 (IP 65¹)

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 803 DIS-7024	82803224	209.3	98	34.8	40	Graphitgrau
BS 803 DIS-7035	82803235	209.3	98	34.8	40	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, Displayscheibe, Klebefilm, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Batteriefachdichtung, Schrauben, Batteriekontakte

Notes: Mit Dekordichtung DI-D aufrüstbar auf IP 65




BS 804 DIS mit Batteriefach für 4 Mignon (AA), IP 65²

Model	Order no.	A	B	C	IP	Colour
BS 804 DIS-7024	82804224	209.3	98	34.8	65	Graphitgrau
BS 804 DIS-7035	82804235	209.3	98	34.8	65	Lichtgrau

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil inkl. Dichtung, Displayscheibe, Klebefilm, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Batteriefachdichtung, Schrauben, Batteriekontakte

Notes: Nicht mit Dekordichtung DI-D kombinierbar.

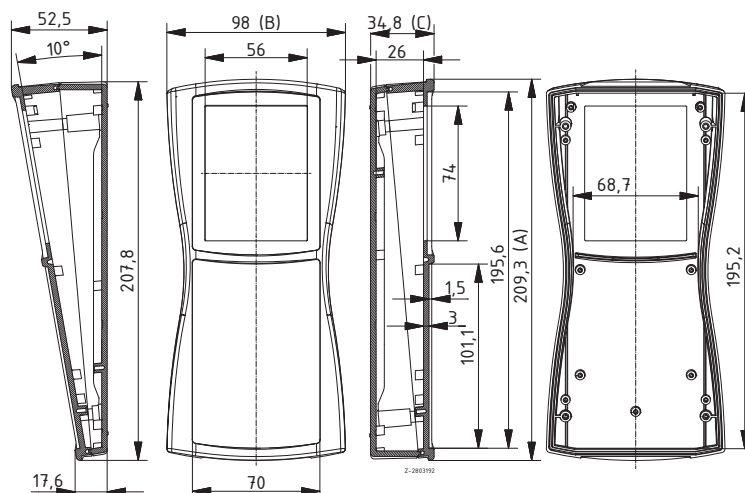

BOS-Streamline

Dekordichtungen

Dekordichtungen

Model	Order no.	IP	Colour	Note
BS 200 DI-D-1003	82821003	65	Signalgelb	Für BS 200
BS 200 DI-D-3001	82823001	65	Signalrot	Für BS 200
BS 200 DI-D-5005	82825005	65	Signalblau	Für BS 200
BS 200 DI-D-6032	82826032	65	Signalgrün	Für BS 200
BS 200 DI-D-7024	82827024	65	Graphitgrau	Für BS 200
BS 400 DI-D-1003	82841003	65	Signalgelb	Für BS 400
BS 400 DI-D-3001	82843001	65	Signalrot	Für BS 400
BS 400 DI-D-5005	82845005	65	Signalblau	Für BS 400
BS 400 DI-D-6032	82846032	65	Signalgrün	Für BS 400
BS 400 DI-D-7024	82847024	65	Graphitgrau	Für BS 400
BS 500 DI-D-1003	82851003	65	Signalgelb	Für BS 500
BS 500 DI-D-3001	82853001	65	Signalrot	Für BS 500
BS 500 DI-D-5005	82855005	65	Signalblau	Für BS 500
BS 500 DI-D-6032	82856032	65	Signalgrün	Für BS 500
BS 500 DI-D-7024	82857024	65	Graphitgrau	Für BS 500
BS 600 DI-D-1003	82861003	65	Signalgelb	Für BS 600
BS 600 DI-D-3001	82863001	65	Signalrot	Für BS 600
BS 600 DI-D-5005	82865005	65	Signalblau	Für BS 600
BS 600 DI-D-6032	82866032	65	Signalgrün	Für BS 600
BS 600 DI-D-7024	82867024	65	Graphitgrau	Für BS 600
BS 700 DI-D-1003	82871003	65	Signalgelb	Für BS 700
BS 700 DI-D-3001	82873001	65	Signalrot	Für BS 700
BS 700 DI-D-5005	82875005	65	Signalblau	Für BS 700
BS 700 DI-D-6032	82876032	65	Signalgrün	Für BS 700
BS 700 DI-D-7024	82877024	65	Graphitgrau	Für BS 700
BS 800 DI-D-1003	82881003	65	Signalgelb	Für BS 800
BS 800 DI-D-3001	82883001	65	Signalrot	Für BS 800
BS 800 DI-D-5005	82885005	65	Signalblau	Für BS 800
BS 800 DI-D-6032	82886032	65	Signalgrün	Für BS 800
BS 800 DI-D-7024	82887024	65	Graphitgrau	Für BS 800



Scope Of Delivery:

Dekordichtung, 4 Schrauben; BS 200 DI-D-... 1 Schraube

Notes: Nicht verwendbar bei BS .02 und BS .04.

Dekordichtungen zur Schlüsselband-Befestigung

Model	Order no.	IP	Colour	Note
BS 500 DI-D-1003-LO	82851103*	65	Signalgelb	Für BS 500
BS 500 DI-D-3001-LO	82853101*	65	Signalrot	Für BS 500
BS 500 DI-D-5005-LO	82855105*	65	Signalblau	Für BS 500
BS 500 DI-D-6032-LO	82856132*	65	Signalgrün	Für BS 500
BS 500 DI-D-7024-LO	82857124*	65	Graphitgrau	Für BS 500
BS 500 DI-D-1003-LU	82851203*	65	Signalgelb	Für BS 500
BS 500 DI-D-3001-LU	82853201*	65	Signalrot	Für BS 500
BS 500 DI-D-5005-LU	82855205*	65	Signalblau	Für BS 500
BS 500 DI-D-6032-LU	82856232*	65	Signalgrün	Für BS 500
BS 500 DI-D-7024-LU	82857224*	65	Graphitgrau	Für BS 500



Scope Of Delivery:

Dichtung mit Lasche oben bzw. unten, 4 Schrauben

Notes: LO = Lasche oben, LU = Lasche unten. Nicht verwendbar bei BS 502 und BS 504.

BOS-Streamline

Zubehör



Schraubenabdeckungen für Gehäuseverschraubungen

Model	Order no.	Colour
BS SA-7024	82800011	Graphitgrau
BS SA-7035	82800010	Lichtgrau

Scope Of Delivery:
20 Stück

Notes: Bei Verwendung der Dekordichtung DI-D werden die Schraubenabdeckungen nicht benötigt. (Ausnahme: BS 200 / 202)



Schlüsselband-Öse

Model	Order no.	Colour
OE-7035	59907035	Lichtgrau
OE-7024	59907024	Graphitgrau, ähnlich RAL 7024
OE-7038	59907038	Achatgrau, ähnlich RAL 7038
OE-9005	59909005	Schwarz, ähnlich RAL 9005

Scope Of Delivery:
5 Schlüsselband-Ösen inkl. Montagematerial

Notes: Mechanische Gehäusebearbeitung auf Anfrage. Belastbarkeit: Max. 15 kg (150 N). Bis Schutzart IP 65/DIN EN 60529 möglich.



Universal Clip

Model	Order no.	Colour
UC1 - 7024	34197024	Graphitgrau, ähnlich RAL 7024
UC1 - 7035	34197035	Lichtgrau
UC1 - 7038	34197038	Achatgrau, ähnlich RAL 7038
UC1 - 9005	34199005	Schwarz, ähnlich RAL 9005

Scope Of Delivery:
1 Clip inkl. Befestigungsmaterial

Notes: Mechanische Bearbeitung und Montage auf Anfrage. Bei der Anbringung des Clips bleibt die Schutzart des Gehäuses bis zu IP 65 erhalten.





BOPLA

A Phoenix Mecano Company