


Drehfeld Tester **TESTY® 3000**

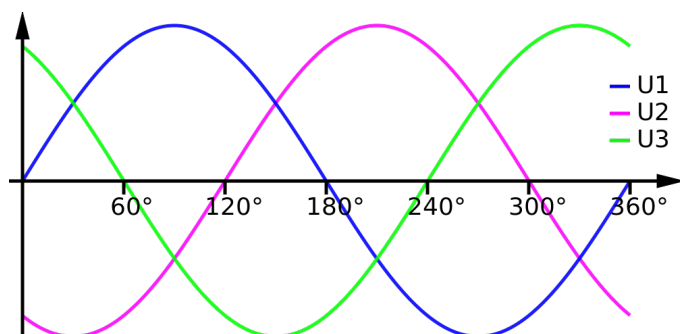

Beschreibung:

- Drehfeldanzeiger mit Phasenanzeige
- Anzeige: LED
- 100V...700V AC 50/60 Hz
- Drehfeldbestimmung ohne Batterie
- Warnung bei falscher Verdrahtung
- 3 verschiedenfarbige, angeschlossene Messleitungen mit Sicherheitsstecker
- Krokodilklemme für einfache Verbindung zum Motorklembrett
- Prüfspitzen für das Messen in Drehstromsteckverbindungen

Spezifikationen:

- $U_{Lx-Ly} = 100...700V$
- $U_{Lx-N} = 60...400V$
- $f = 15-400Hz, I \leq 3.5mA$
- CAT IV/600V, IP40
- IEC/EN 61557-1 IEC/EN 61010-1
- Funktion ohne Batterien

Lieferumfang:

- Etui CA17
- Bedienungsanleitung

Optional:

- Krokodilklemme (XKK1001/1)



Etui CA17
E-No 980 910 049




Krokodilklemme
XKK1001/1



Testeur de champ rotatif

TESTY® 3000

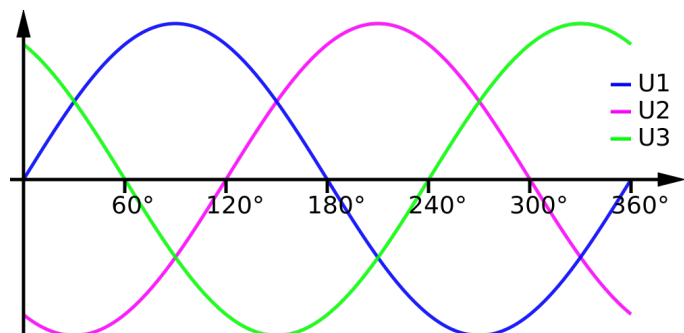

Testy 3000
E-No 980 125 619



Description:

- Indicateur de champ rotatif avec affichage de rotation de phase
- Affichage: LED
- 100V...700V AC 50/60 Hz
- Détermination du champ rotatif sans batterie
- Avertissement avec un mauvais câblage
- 3 cordons de mesure de couleur différente connectés avec fiche de sécurité
- Clip crocodile pour une connexion facile au bornier du moteur
- Sondes de test pour mesurer dans des connecteurs à trois phases



Caractéristiques:

- $U_{Lx-Ly} = 100...700V$
- $U_{Lx-N} = 60...400V$
- $f = 15-400Hz, I \leq 3.5mA$
- CAT IV/600V, IP40
- IEC/EN 61557-1 IEC/EN 61010-1
- Fonction sans piles

Livraison:

- Etui CA17
- Mode d'emploi

En option:

- pince crocodile (XKK1001/1)



Etui CA17
E-No 980 910 049



Pince crocodile
XKK1001/1

