




### Anwendungen / Application

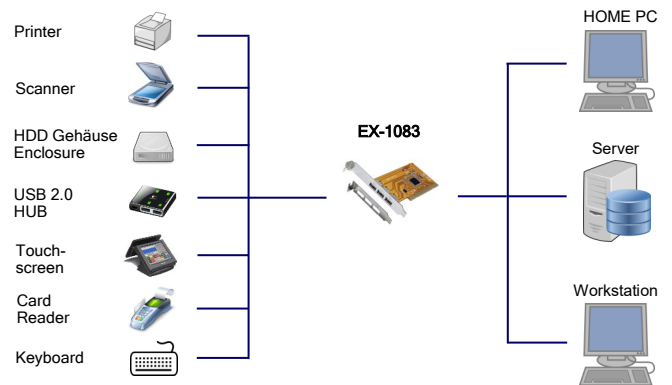

## USB 2.0 PCI Karte mit 3 Ports inkl. LP Bügel (NEC Chip-Set)



## USB 2.0 PCI board with 3 ports incl. LP bracket (NEC Chip-Set)

### Beschreibung

Die EX-1083 USB 2.0 PCI-Bus Karte stellt drei externe Ports zur Verfügung welche voll kompatibel mit den OHCI Spezifikationen 1.1 und USB 2.0 EHCI Standards ist. Sie ist entwickelt worden um gesamt drei weitere USB Highspeeds Ports für PC s, kleine Workstations oder Server über den PCI-Bus zu erweitern. Sie unterstützt auch ältere USB 1.1 Peripheriegeräte. Sie ist die optimale Erweiterungs-Karte für Externe Festplattengehäuse, Digitale Kameras, Webcams, Scanner und viele weitere Peripherie-Geräte. Mit der EX-1083 wird ein Low Profile Bügel für schmale Computer Gehäuse bis 8 cm Bauhöhe mitgeliefert.

### Description

The EX-1083 is a high performance PCI-Bus adapter with 3 external and one internal ports, which is fully compatible with the OHCI specification V1.1. and USB 2.0 EHCI standard. It is an ideal technology for external storage devices, digital cameras, webcams, scanners and much more. The EX-1083 is an ideal upgrade to support all USB-compatible devices for the rapidly changing host computer to preserve user s investments in the USB bus. With the EX-1083 we include two low profile bracket for small computer case up to 8 cm.

### Merkmale

- USB Version 1.1 bis 2.0
- Kompatibel zu Microsoft Windows Standard Open HCD Treiber
- Unterstützt bis zu 127 Geräte
- Unterstützt 32-Bit PCI-Bus und PCI-X Bus mit 5V und 3.3V (33MHz)
- Unterstützt „Hot Swapping“ und „Plug-and-Play“

### Features

- USB version 1.1 to 2.0
- Compatible to Microsoft Windows Standard Open HCD Driver
- Support up to 127 device
- Support 32-Bit PCI-Bus and PCI-X Bus with 5V and 3.3V (33MHz)
- Support “Hot Swapping” and “Plug-and-Play”

### Spezifikationen

- **Chip-Set:** NEC D720102GC
- **Datentransfer-Rate:** Bis 480Mbps
- **Anschlüsse:** 3 x Externe USB 2.0 A-Buchse
- **Hardwaresysteme:** PCI- und PCI-X Bus
- **Betriebssysteme:** Win2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10, Mac OS X
- **Benötigt Treiber für:** Win2000 bis SP3 und Win XP ohne SP, Mac OS X
- **Betriebstemperatur :** 0°C bis 55°C Celsius
- **Lagertemperatur:** -20°C bis 85°C Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Abmessung:** 120.00 x 63.00 mm
- **Gewicht:** 150g
- **Lieferumfang:** EX-1083, Low Profile Bügel, Handbuch

### Specification

- **Chip-Set:** NEC D720102GC
- **Data transfer rate:** up to 480Mbps
- **Connectors:** 3 x External USB 2.0 A-female connector
- **Hardware system:** PCI- and PCI-X Bus
- **Operating systems:** Win2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10, Mac OS X
- **Need driver for OS:** Win2000 up to SP3 and Win XP without SP, Mac OS X
- **Operating Temperature :** 32°F up to 131°F Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -20° up to 167° Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Size:** 120.00 x 63.00mm
- **Weight:** 150g
- **Packaging contents:** EX-1083, Low Profile bracket, Manual

### System / OS



### Geprüft / Approved



### Verpackung / Packaging

