




## Anwendungen / Application

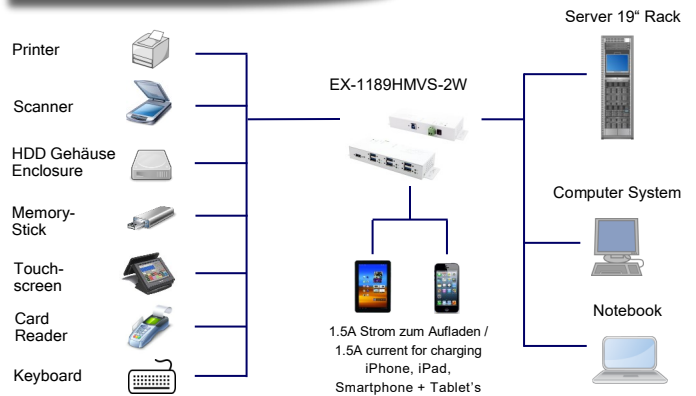

## 7 Ports USB 3.0 Metall HUB mit 1.5A Strom pro Port (Überspannungs-Schutz)

### Beschreibung

Die EX-1189HMVS-2W stellt 7 verschraubbare USB 3.0 Downstream-Ports zur Verfügung mit Schutz der Endgeräte gegen Spannungsschwankungen sowie 15KV ESD Überspannungs-Schutz. Die EX-1189HMVS-2W stellt gleichzeitig für bis zu 4 Ports 1.5A Strom zur Verfügung zum Aufladen von iPhone, iPad, Smartphone und Tablet's. Es ist somit möglich bis zu sieben externe USB Peripheriegeräte an einen USB 3.0 Port vom Notebook, Desktop Rechner oder Server im 19" Rack anzuschließen. Das mitgelieferte Kabel EX-K1571V (1.5 Meter) kann ohne Schraubenzieher an der EX-1189HMVS-2W mit Rändelschrauben befestigt werden. Er kann in Automatisierung- und Büroanwendungen verwendet werden. Der HUB erfüllt die speziellen Anforderungen von Industrieanwendungen. Dank seinem intelligentem Gehäuse kann die EX-1189HMVS-2W an die Wand, unter einem Tisch oder in einen 19" Schrank (optional mit EX-6099) geschraubt werden.

### Merkmale

- USB 3.0 weisser Metall HUB mit sieben Ports
- 15KV ESD Überspannungs-Schutz für jeden Ausgang
- Schutz der Endgeräte gegen Spannungsschwankungen
- Stromversorgung 12V bis 24V am DC-Jack oder Terminal Block
- Unterstützt alle USB 1.1 bis 3.0 Kompatiblen Peripheriegeräte
- Stromversorgung: vom USB Bus (Bus Power) oder Netzteil
- Unterstützt gleichzeitig bis den 1.5A USB Bus Power bis zu 4 Ports
- Unterstützt Batterieaufladung CDP und DBP Mode zum gleichzeitigem Aufladen von iPhone, iPad ab Version 4 oder höher, Smartphone und Tablet's.
- LED Betriebs-Anzeige für jeden Ausgang

### Spezifikationen

• <b>Chip-Set:</b>	Genesys GL3522
• <b>Datentransfer-Rate:</b>	120Mbps bis 5Gbps
• <b>Anschlüsse:</b>	1 x verschraubbare B-Buchse Upstream 7 x verschraubbare A-Buchsen Downstream 1 x 12V bis 24V am DC-Jack oder Terminal Block
• <b>Hardwaresysteme:</b>	USB 2.0 oder 3.0
• <b>Treiber:</b>	Benötigt keine Treiber
• <b>Betriebssysteme:</b>	Win2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10 (32&64-Bit) / CE/ Server 200x & 2012R2/ Linux, Mac OS 10.x
• <b>Betriebstemperatur :</b>	0°C bis 55°C Celsius
• <b>Lagertemperatur:</b>	-40°C bis 75°C Celsius
• <b>Rel. Luftfeuchtigkeit:</b>	5% bis 95%
• <b>Abmessung:</b>	178.60 x 59,50 x 25,45 mm
• <b>Gewicht:</b>	860 g
• <b>Lieferumfang:</b>	EX-1189HMVS-2W, Netzteil 12V/3A, USB 3.0 Kabel verschraubbar, Handbuch



## 7 Ports USB 3.0 Metal HUB with 1.5A power for each port (Surge Protection)

### Description

The EX-1189HMVS-2W offers seven USB 3.0 screw lock Downstream ports with a protection of devices against voltage fluctuations for each port and 15KV ESD Surge Protection. The EX-1189HMVS-2W offer simultaneously 1.5A current for up to 4 ports to charge iPhone, iPad, Smartphone and Tablets. It is possible to connect up to seven external USB 3.0 peripheral devices to one USB 3.0 port from the Notebook, Desktop Computer or a Server in a 19-inch rack. With the USB cable EX-K1571V (1.5 meter) A-male to B-male you can fix the connector with screw. He can be used for automation- and office applications. The EX-1189HMVS-2W fulfils the special requirements of industrial applications. Thank to its intelligent housing can fix the EX-1189HMVS-2W to the wall, under the table or in a 19-inch rack (optional with EX-6099).

### Features

- USB 3.0 white Metal HUB with seven ports
- 15KV ESD Surge Protection for each port
- Support protection of devices against voltage fluctuation
- Power 12V/3A with DC-Jack
- Support all USB 1.1 to 3.0 compatible devices
- Power from the USB Bus (Bus Power) or power supply
- Support simultaneously 1.5A USB Bus Power for up to 4 ports
- Support USB Battery Charging: CDP and DCP for charge simultaneously iPhone, iPad version 4 or higher, Smartphone and Tablet's
- LED for display the operating for each port

### Specification

• <b>Chip-Set:</b>	Genesys GL3522
• <b>Data transfer rate:</b>	120Mbps up to 5Gbps
• <b>Connectors:</b>	1 x screw lock B-female Upstream 7 x screw lock A-female Downstream 1 x 12V to 24V one DC-Jack or Terminal Block
• <b>Hardware system:</b>	USB 2.0 or 3.0
• <b>Driver:</b>	Don't need driver
• <b>Operating systems:</b>	Win2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10 (32&64-Bit) / CE/ Server 200x & 2012R2/ Linux, Mac OS 10.x
• <b>Operating Temperature :</b>	32°F up to 131°F Fahrenheit
• <b>Storage Temperature:</b>	-40°F up to 167°F Fahrenheit
• <b>Rel. Humidity:</b>	5% to 95%
• <b>Size:</b>	178.60 x 59,50 x 25,45 mm
• <b>Weight:</b>	860 g
• <b>Packaging contents:</b>	EX-1189HMVS-2W, Power Supply 12V/3A USB 3.0 screw lock, Manual

### System / OS




### Geprüft / Approved



### Verpackung / Packaging



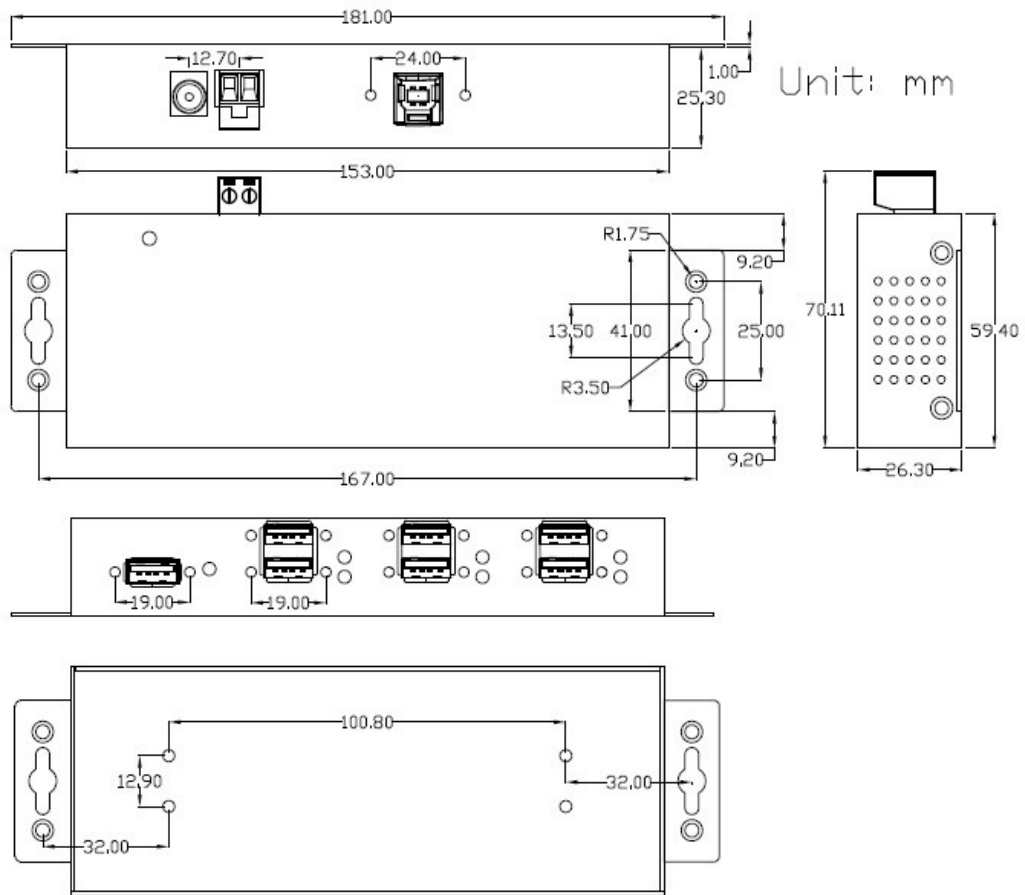

Optionales Zubehör / Accessories

Fotos / Pictures

EX-6973 - Netzteil / Power Supply



EX-K1110 - DC-Jack ~ Terminal Block

