


- Kraftvoller Aktenvernichter für die Verwendung Zuhause
- Vernichtet 7 Blatt pro Arbeitsgang in 4x35mm Partikel (DIN Sicherheitsstufe P-4)
- Schicker persönlicher Aktenvernichter für die gelegentliche Verwendung
- Läuft bis zu 5 Minuten ohne Unterbrechung
- 13 Liter Papierkorb

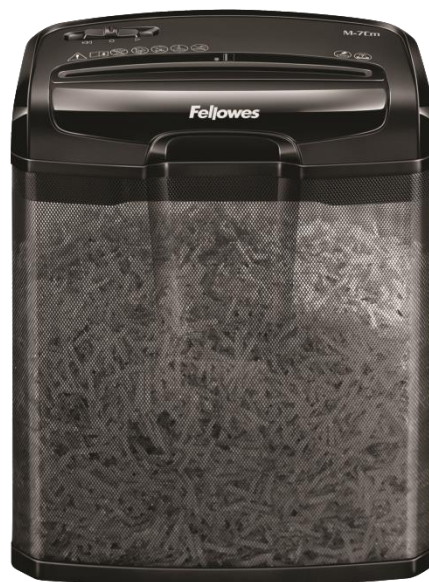

Schneidleistung 70gr/80gr	Schnittart	Schnittgröße	DIN Sicherheitsstufe	Arbeitsbreite (mm)	Schnittgeschwindigkeit	Auffangvolumen	Betriebsdauer	Vernichtet auch	Garantie Gerät/ Schneidmesser
7/7 Blatt	Partikel	4x35mm	P-4	230mm	3,7m/M.	13L	5 Min.		1/3 Jahre

SPEZIFIKATIONEN

M-7Cm

Artikelnummer	4701801
Farbe	schwarz
Verpackungseinheit	2
Retail Barcode	043859728510
Barcode Außenverpackung	50043859728515
Produktmaße (HxBxT in mm)	387 x 320 x 186
Maße Retailverpackung (HxBxT in mm)	368 x 351 x 210
Maße Umverpackung (HxBxT in mm)	386 x 440 x 362
Produktgewicht (in kg)	3,9
Gewicht Retailverpackung (in kg)	5,04
Gewicht Umverpackung (in kg)	10,9

Sicherheitsstufen gemäß DIN 66399-2

Sicherheitsstufe – Papier	P-4
Sicherheitsstufe – CDs/DVDs	-
Sicherheitsstufe – Kreditkarten	T-4

Schutzklassen Zuordnung

	Sicherheitsstufe 3
Schutzklasse 1	x
Schutzklasse 2	x
Schutzklasse 3	

Zubehör

- Öl 355ml: 35250
- Öl 120ml: 3505006