










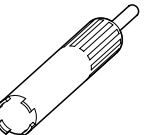
 
 




	Životnost	Barva	Typ Objednáací číslo	Cena viz ceník	Balení ks
	$t_{\text{prům}}$ (AC)				
<b>Žárovky (W 2 × 4,6 d)</b>					
	6 V/1,0 W		<b>WBGL 6</b> 090223		50
	12 V/1,0 W		<b>WBGL 12</b> 089968		50
	24 V/1,0 W		<b>WBGL 24</b> 089247		100
<b>LED diody (W 2 × 4,6 d)</b>					
Pro napětí AC a DC					
	6 V/45 mA		<b>WBLED-GE 6</b> 055711		10
			<b>WBLED-GN 6</b> 055712		
			<b>WBLED-RT 6</b> 055713		
	12 V/24 mA		<b>WBLED-GE 12</b> 055714		10
			<b>WBLED-GN 12</b> 055715		
			<b>WBLED-RT 12</b> 055716		
<b>LED diody (W 2 × 4,6 d)</b>					
Kladný pól na svorku X1					
	18 - 30 V/7 - 12,5 mA		<b>LEDWB-Y</b> 208724		10
			<b>LEDWB-G</b> 208725		
			<b>LEDWB-R</b> 208726		
			<b>LEDWB-W</b> 208728		
			<b>LEDWB-B</b> 208727		
<b>Kombinovaný montážní klíč</b>					
	Nezbytný pro montáž upevňovacích matic a pro vyjmutí žárovek		<b>R16-MS</b> 090297		10
<b>Kryt konektoru</b>					
	Pro zalisované konektory, může být nasazena zepředu $U_e > 50$ V AC $U_e > 120$ V DC		<b>ISH 2.8</b> 090267		100
<b>Konektory na zalisování</b>					
	2,8 × 0,8 mm pro 0,5–1 mm <sup>2</sup>		<b>LT 306.022.3</b> 058863		100
<b>Záslepka IP 65</b>					
	Pro zaslepení nevyužitých montážních otvorů, rastr 18 × 18 mm		<b>Q18BS</b> 037985		10
	Pro zaslepení nevyužitých montážních otvorů, rastr 25 × 25 mm		<b>Q25BS</b> 036976		10
<b>Podložka proti otáčení</b>					
	Pojistný kroužek proti otáčení pro všechny ovládací prvky RMQ 16		<b>VS</b> 046301		50