

Leiterplattensteckverbinder - MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY - 2713764

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.ch/download>)

Set bestehend aus COMBICON-Grundgehäuse und Schraubstecker für 6x4 Pole (24-polig), Farbe: lichtgrau



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 Stk
GTIN	 4 017918 914493
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	55.31 GRM
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland

Technische Daten

Produkttyp	Leiterplattengrundgehäuse
Zulassung	CSA
	VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
	IECEE CB Scheme
	UL Recognized
	cUL Recognized
	CCA
	cULus Recognized
Bemessungsspannung (IEC)	320
Bemessungsstrom (IEC)	12
Montageart	Löten
Polzahl	4
Rastermaß	5 mm
Etagen	einstöckig
Verriegelungsart	ohne

Leiterplattensteckverbinder - MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY - 2713764

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

Approbationen


Approbationen

CSA / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IECEx CB Scheme / UL Recognized / cUL Recognized / CCA / cULus Recognized

Ex Approbationen

beantragte Approbationen

Approbationsdetails

	B	D
	mm ² /AWG/kcmil	28-12

Leiterplattensteckverbinder - MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY - 2713764

Approbationen

	B	D
Nennstrom IN	10 A	10 A
Nennspannung UN	300 V	300 V

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Nennstrom IN	8 A
Nennspannung UN	250 V

IECEE CB Scheme

Nennstrom IN	8 A
Nennspannung UN	250 V

UL Recognized

	B	D
mm ² /AWG/kcmil	30-12	30-12
Nennstrom IN	15 A	10 A
Nennspannung UN	300 V	300 V

cUL Recognized

	B	D
mm ² /AWG/kcmil	30-12	30-12
Nennstrom IN	15 A	10 A
Nennspannung UN	300 V	300 V

CCA

Nennstrom IN	8 A
Nennspannung UN	250 V

cULus Recognized

Leiterplattensteckverbinder - MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY - 2713764

Zubehör

Zubehör

Kodierelement


Kodierreiter - CR MSTBO-G1 - 2199618



Kodierreiter


Zeichnungen

Schemazeichnung

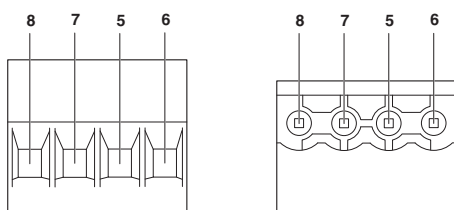

Pinbelegung rechts

Schemazeichnung

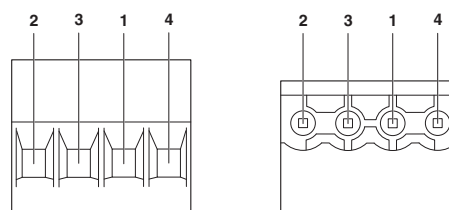

Pinbelegung links