



# Chromebook Spin 513

(CP513-1HL-S6MY)



- Prozessor: Qualcomm® Snapdragon™ 7180c
- Display: 13,3" FHD-IPS Multitouch-Display
- Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR4X RAM
- Massenspeicher: 128 GB eMMC
- Grafikkarte: Qualcomm® Adreno™ 618 GPU
- Betriebssystem: Google Chrome OS




Aluminum / Mg-Al



## Acer CP513-1HL-S6MY

## SPEZIFIKATIONEN

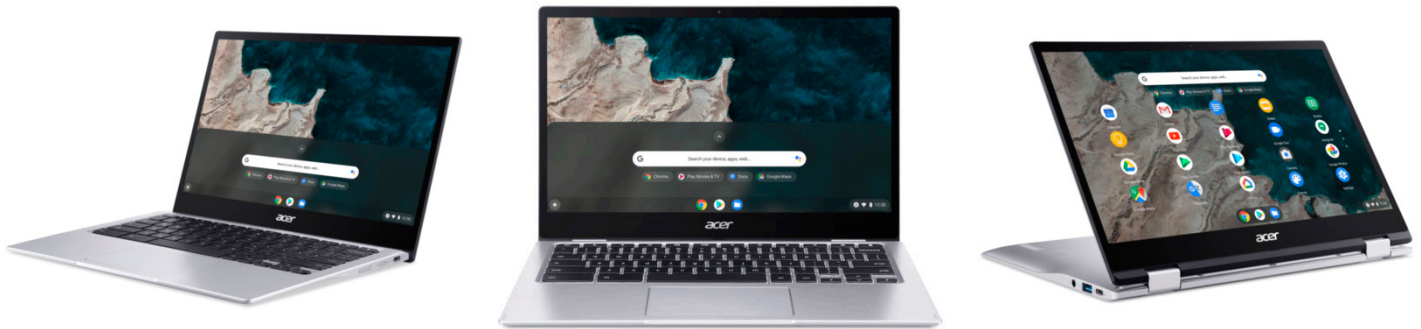

### Bestellinformationen

Serie	Chromebook Spin 513
Modellbezeichnung	CP513-1HL-S6MY
Artikelnummer	NX.AS5EV.001
EAN	4710886710745
Kurzbeschreibung	13,3" FHD-IPS Multitouch-Display / Qualcomm® Snapdragon™ 7180c / 8 GB LPDDR4X RAM / 128 GB eMMC / Qualcomm® Adreno™ 618 GPU / Google Chrome OS / Silber

### Betriebssystem

Betriebssystem	Google Chrome OS
----------------	------------------

### Gehäuse

Gehäuse / Farbe	Silber
Serviceklappe	-
Abmessungen	310 x 209,35 x 15,55 mm (B x T x H)
Gewicht	1,3 Kg
Passiv gekühlt (lüfterlos)	-

### Display

Displaygröße	13,3"
Display-Typ	13,3" FHD-IPS Multitouch-Display
Display-Auflösung in Pixel	1.920 x 1.080
Seitenverhältnis	16:9

### Prozessor und Chipsatz

Prozessor	Qualcomm® Snapdragon™ 7180c
Taktfrequenz	Bis zu 2,4 GHz
Cache	-
Anzahl Prozessorkerne / Threads	8
Chipsatz	Integrated SOC

### Speicher und Laufwerke

Arbeitsspeicher	8 GB LPDDR4X RAM
Arbeitsspeicherbelegung	1 x 8 GB LPDDR4X RAM (onboard)
Maximaler Arbeitsspeicher	Onboard
Massenspeicher	128 GB eMMC
Optisches Laufwerk	-

### Grafikkarte

Grafikkarte	Qualcomm® Adreno™ 618 GPU
-------------	---------------------------

### Verbindungen

LAN	-
Wireless LAN	802.11a/b/g/n/ac wireless LAN
Wireless WAN / SIM-Karte	-
Wireless Gigabit	-
Bluetooth	Bluetooth 5.0
NFC	-

### IO Anschlüsse

HDMI	-
VGA	-
Displayport	Ja (via USB-C)
Thunderbolt	-
USB 3.2	2x (Type-C Gen 1)
USB 3.1	-
USB 3.0	1x
USB 2.0	-
Ethernet (RJ-45)	-
Kartenleser	-
Audio Anschluss	Ja
Docking Anschluss	Ja (via USB-C)

### Eingabe

Tastatur	74-/75-/78-Tasten Acer FineTip Tastatur
Tastaturlayout	Deutsch (QWERTZ)
Tastatur hintergrundbeleuchtet	Ja
Touchpad	Ja

### Sicherheit

Fingerprintsensor	-
TPM	TPM Modul
Kensington Schloss	-
Sicherheitssoftware	-



## Acer CP513-1HL-S6MY

## SPEZIFIKATIONEN

### Audio und Video

Audio	1x
Lautsprecher	2 eingebaute Stereo-Lautsprecher
Mikrofon	2 eingebaute Mikrofone
Webcam	HD Webcam

### Akku und Netzteil

Akku	-
Akkulaufzeit	14 Stunden
Netzteil	45W AC-Netzteil (USB Type C Adapter)
Akku fest verbaut	Ja

### Zertifikate

EnergyStar®	Ja
-------------	----

### Besonderheiten

Besonderheiten	LTE
----------------	-----

### Garantie

Garantie	2 Jahre Einsende-/Rücksendeservice
----------	------------------------------------

### Logistik

Menge pro Layer	29
Menge pro Europalette	87
Menge pro Tower	174
Menge pro Container	1914
Kartonmaße / -gewicht	454 x 292 x 59 mm (B x T x H) / 2,09 Kg

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.