




# Acer TravelMate Spin B3

(TMB311RN-32-P28U)



- Prozessor: Intel® Pentium® N6000
- Display: 11,6" Multi-Touch FHD IPS
- Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4 RAM
- Massenspeicher: 256 GB PCIe SSD
- Grafikkarte: Intel® UHD Graphics
- Betriebssystem: Windows 11 Professional

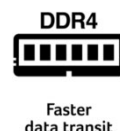



## Acer TMB311RN-32-P28U

## SPEZIFIKATIONEN



### Bestellinformationen

Serie	Acer TravelMate Spin B3
Modellbezeichnung	TMB311RN-32-P28U
Artikelnummer	NX.VR3EG.00H
EAN	4,71089E+12
Kurzbeschreibung	11,6" Multi-Touch FHD IPS / Intel® Pentium® N6000 / 8 GB DDR4 RAM / 256 GB PCIe SSD / Intel® UHD Graphics / Schwarz

### Betriebssystem

Betriebssystem	Windows 11 Professional
----------------	-------------------------

### Gehäuse

Gehäuse / Farbe	Schwarz
Serviceklappe	-
Abmessungen	295 x 217 x 20,9 mm (B x T x H)
Gewicht	1,4 Kg
Passiv gekühlt (lüfterlos)	-

### Display

Displaygröße	11,6 Zoll (29,46 cm)
Display-Typ	Acer CineCrystal™ Multi-Touch FHD IPS Display mit LED-Backlight
Display-Auflösung in Pixel	1.920 x 1.080
Seitenverhältnis	16:9

### Prozessor und Chipsatz

Prozessor	Intel® Pentium® Prozessor N6000
Taktfrequenz	1,10 GHz (Bis zu 3,30 GHz Turbo-Boost)
Cache	4 MB
Anzahl Prozessorkerne / Threads	4 / 4
Chipsatz	Integrated SOC

### Speicher und Laufwerke

Arbeitsspeicher	8 GB DDR4 RAM
Arbeitsspeicherbelegung	1 x 8 GB DDR4 RAM (onboard)
Maximaler Arbeitsspeicher	Onboard-Arbeitsspeicher (nicht austauschbar oder aufrüstbar)
Massenspeicher	256 GB M.2 PCIe Solid-State-Drive (SSD)
Optisches Laufwerk	-

### Grafikkarte

Grafikkarte	Intel® UHD Graphics
-------------	---------------------

### Verbindungen

LAN	Intel® Ethernet Connection I219-LM Gigabit Ethernet
Wireless LAN	Intel® Dual Band Wireless-Gigabit-AX, Wi-Fi 6 (802.11 ax/ac/a/b/g/n)
Wireless WAN / SIM-Karte	-
Wireless Gigabit	-
Bluetooth	Bluetooth® 5.1
NFC	-

### IO Anschlüsse

HDMI	1x
VGA	-
Displayport	-
Thunderbolt	-
USB 3.2	2x (Gen. 1)
USB 3.1	1x (Type-C)
USB 3.0	-
USB 2.0	-
Ethernet (RJ-45)	1x
Kartenleser	SD-Kartenleser
Audio Anschluss	1x Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out (unterstützt Headsets mit integriertem Mikrofon)
Docking Anschluss	Ja (Acer USB-Type-C-Dock kompatibel)

### Eingabe

Tastatur	Acer FineTip Tastatur (81-/82-/86-Tasten)
Tastaturlayout	Deutsch (QWERTZ)
Tastatur hintergrundbeleuchtet	-
Touchpad	Multi-Gesture Touchpad (Microsoft Precision Touchpad Certification)

### Sicherheit

Fingerprintsensor	-
TPM	TPM 2.0
Kensington Schloss	Ja
Sicherheitssoftware	Norton Internet Security (Trial)



## Acer TMB311RN-32-P28U

## SPEZIFIKATIONEN

### Audio und Video

Audio	High Definition Audio Support
Lautsprecher	Zwei eingebaute Stereo-Lautsprecher
Mikrofon	Eingebautes Mikrofon
Webcam	HD Webcam

### Akku und Netzteil

Akku	Li-Ion Akku (4 Zellen / 3220 mAh / 48 Wh)
Akkulaufzeit	Bis zu 12 Stunden
Netzteil	45W AC-Netzteil
Akku fest verbaut	Ja

### Software

Office	Microsoft Office 2019 Verknüpfung (Download-Link für 30 Tage Testversion)
--------	---------------------------------------------------------------------------

### Garantie

Garantie	3 Jahre Einsende-/Rücksendeservice
----------	------------------------------------

### Logistik

Menge pro Layer	28
Menge pro Europalette	84
Menge pro Tower	168
Menge pro Container	1848
Kartonmaße / -gewicht	412 x 65 x 283 mm (B x T x H) / 2,27 Kg

### Zubehör und Service

Enthaltenes Sonderzubehör	Acer Active Pen
---------------------------	-----------------

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.