

Acer P5271i Acer ColorBoost II+



Spezifikation:

- **Acer ColorBoost II+ Technologie**
- **DLP® BrilliantColor™ 0.55" DarkChip™**
- Brillantes **6 Segment-Farbrad**
- Auflösung **Native XGA (1.024 x 768)**
- Leuchtstarke **3.100 ANSI Lumen**
- Scharfer **3.700:1 Kontrast**
- **Lens Shift** horizontal und vertikal
- WLAN b/g/n mit **Acer Quad-View & MobiShow***
- Sichere **WEP/WPA/WPA2** Verschlüsselung
- **HDMI Anschluss mit HDCP Unterstützung**
- Lampenlebensdauer bis **4.000 Stunden**
- **1 Jahr Garantie auf die Lampe**

Das in dunkel-grau gehaltene **Metallic-Finish** der Oberfläche unterstreicht das Acer-Logo.


Die **Menu Steuertasten** in Anthrazit sind in die Oberfläche des Projektors eingelassen und heben sich vom schwarzen Klavierlackgehäuse dezent ab.



Die seitliche Abluftventilation ermöglicht eine **geräuscharme Kühlung** des Projektors.

Linsenverschiebung (Lens Shift) Justierräder ermöglichen die vertikale und horizontale Einstellung des Objektivs.

Das **Top-Loading Lamp Design** bietet bei einer Überkopf-Deckeninstallation über die Oberseite des Gehäuses das einfache Austauschen der Lampe, ohne dass der Acer Projektor von der Halterung getrennt werden muss.

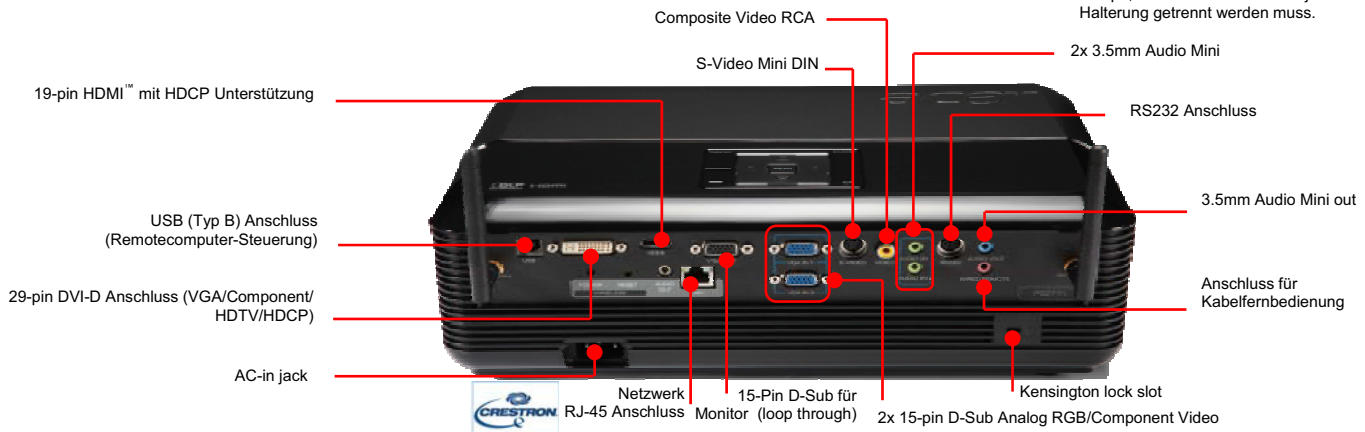

Entworfen für den Geschäftsbereich bietet der **Acer P5271i** Wireless Video-Projektor mit der neuen Acer Colorboost II+ Technologie und **Lens Shift** ein Maximum an Brillanz für Ihre Präsentation. Die **WLAN b/g/n** Funktion mit **WEP/WPA/WPA2** Verschlüsselung ermöglicht das Streaming von Internetvideos und via **Quad-View*** können bis zu vier Teilnehmer gleichzeitig sicher präsentieren. Leuchtstarke 3.100 ANSI Lumen mit einem hohen Kontrast von 3.700:1 projizieren auch bei Tageslicht ein gestochen scharfes und helles Bild. Die integrierte **Linsenverschiebung (Lens Shift)** und der große Zoom von 1:1,6 eröffnen neue Möglichkeiten bei der Installation.

Die Acer ColorBoost II+ Technologie mit 6 Segment Farbrad und dem **DLP™ 3D Ready BrilliantColor™ DarkChip™ 3** bieten den neuesten digitalen Projektionsstandard bei optimierter Farbleistung für satte, lebensechte und brillante Farben.

* ab Windows Mobil 5.0 und höher. Die Quad-View Funktion wird nicht von MobiShow/Smartphones unterstützt.



Resolution XGA	Brightness 3100 ANSI	Contrast Ratio 3700:1	Low Noise Level 26 dBA	Lamp Life 4000 hrs	
Lens Shift 	Zoom Ratio 1.6X				

Acer P5271i Acer ColorBoost II+

Acer P5271i

Acer ColorBoost II+

Bezeichnung	Acer P5271i – Artikelnr.: EY.J8701.012 – EAN: 4712842453345 – Modell: DNX0811	
Projektionstechnologie	DLP® 3D Ready BrilliantColor™ 0.55" DarkChip™ 3 DMD mit 6 Segment-Farbrad und ACBII	
Auflösung	Native XGA (1,024 x 768); Komprimiert: UXGA (1,600 x 1,200), 1080p (1,920 x 1,080)	
Computer Kompatibilität	IBM PC und kompatible, Apple Macintosh, iMac, und VESA Standards 1080p (1,920x1,080), WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)	
Video Kompatibilität	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)	
Seitenverhältnis	4:3 (Native), umschaltbar auf 16:9	
Kontrast	Native 3700:1	
Farbdarstellung	1,07 Milliarden Farben	
Helligkeit	3,100 ANSI Lumens (Standard), 2,480 ANSI Lumens (ECO)	
Projektionslinse	F = 2.41 ~ 3.2, f = 18.39mm ~ 29.42mm ; 1:1.6 manueller Zoom, manueller Focus	
Projektionsgröße (Diagonale)	28" (71cm) ~ 300" (762cm); Projektionssimulation: www.acer-euro.com/pjcalculator/	
Projektionsabstände	4.9' (1.5m) ~ 32.4' (9.9m); 61"@2m (1.62 ~ 2.64:1)	
Linsenverschiebung (Lens Shift)	+/-30% (Horizontal Shift), 105~130% (Vertical Offset), Manuell	
Horizontal- / Vertikalfrequenz	30 ~ 100 kHz / 50 ~ 85 Hz	
Projektions-Modi	Rück-/Front- sowie Deckenmontage mit Rück-/Front-Projektion	
Lampentyp	230 W Osram vom Benutzer austauschbare P-VIP Lampe	
Lampenlebensdauer max.	Bis zu 3.000 Stunden (Standard), 4.000 Stunden (ECO Mode)	
Trapez-Korrektur (Keystone)	+/-40 Grad (Vertikal)	
Audio	Ein interner 2 Watt Lautsprecher	
Gewicht / inkl. Verpackung	4,1kg (8.9 lbs); Versandgewicht: 6,75kg inkl. Zubehör und Verpackung	
Abmessungen / Verpackung	341 x 261 x 120 mm (13.4" x 10.3" x 4.7") / Verpackungsmaße: 495 x 350 x 200 mm	
Zoom / Digital	1:1.6 manueller Zoom / 2-fach	
Stromversorgung	100~240V Selbstumschaltendes Netzteil	
Stromverbrauch	Max. 290 Watt im Betrieb und < 1 Watt in Bereitschaft	
Umgebungstemperatur/Luftfeuchte	5°C ~ 35°C / 41°F ~ 95°F; max. 80%RH	
Lüftergeräusch	29 dBA (Standard), 26 dBA (ECO Mode)	
Gleichmäßigkeit	90%	
Anschlüsse	Eingänge: <ul style="list-style-type: none"> • 1x HDMI mit HDCP Unterstützung • 1x 29-pin DVI Anschluss mit HDCP Unterstützung • 2x HDB 15-Pin D-Sub (VGA/RGB/Component Video), 1x RJ45 • 1x RS232 Connector, 1x Composite Video RCA , 1x S-Video Mini DIN • 2x 3.5mm Audio Mini, 1x 3.5mm Audio Mini out, Kabelfernbedienung 	Ausgänge: <ul style="list-style-type: none"> • 1x 15-Pin D-Sub für Monitor (loop through) • 1x USB (Typ B) Anschluss (Remotecomputer-Steuerung)
Mitgeliefertes Zubehör	Stromkabel, VGA Kabel, Composite Video-Kabel, DVI Kabel, IR-Fernbedienung mit Laserpointer und PgUp/PgDn Funktion, Batterien für die Fernbedienung, 2x Wirelessantenne, USB Stick mit WLAN Software, Linsenklappe, Gebrauchsanweisung auf CD, gedruckte Schnellstartanleitung, PIN Sicherheitskarte, Tragetasche	
 Empowering Technology	<ul style="list-style-type: none"> • Acer eView Management, Acer eTimer Management, Acer eOpening Management • Wandfarbenkorrektur, Installations Menu, Multi-PC Konnektivität, Instant Pack, Auto Shutdown, Quick Start, Quick Detection, PIN Security, Digital Zoom and Pan, ECO Mode, Loop Through, Alarm, Instant Resume 	
Herstellergarantie	2 Jahre PickUp-Service, 1 Jahr auf die Lampe	
Weiteres Acer Projektorzubehör:		
Optionales Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • 230 W Ersatzlampe für P5271i Artikelnr.: EC.J8700.001 – EAN: 4712842421825 • Acer Universal Deckenhalterung Artikelnr.: EZ.PCM03.007 – EAN: 4718235233273 	
Optionale Garantieverlängerungen	<ul style="list-style-type: none"> • Acer Advantage auf 3 Jahre Artikelnr: SV.WPRAF.A01 • Acer Advantage auf 3 Jahre mit Vor-Ort-Service Artikelnr: SV.WPRAF.A02 	

