

Lötstreifenrasterplatten Lochrasterplatten Lötkettenrasterplatten

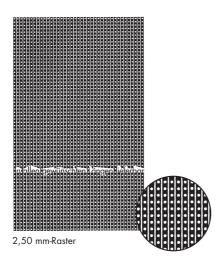

Art.-Nr. 715

Hartpapier mit Cu.-Auflage

Raster: 2,50 mm
Leiterbahnen: 39
Lochungen: 1,0 mm
Cu.-Auflage: 35 μ Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stück
Standardgrößen: siehe Preisliste

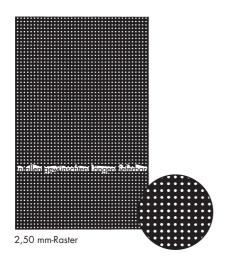


Art.-Nr. 716

Hartpapier ohne Cu.-Auflage

Raster: 2,50 mm Leiterbahnen: 39 Lochungen: 1,0 mm

Cu.-Auflage: –

Mat.-Stärke: 1,5 mm Verpackungseinheit: 25 Stück Standardgrößen: siehe Preisliste

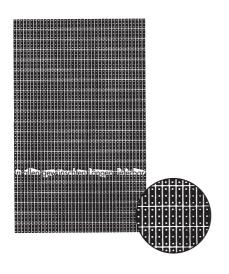

Art.-Nr. 790

Hartpapier mit Cu.-Auflage

Raster: 2,54 mm
Punkt-Ketten-Reihen: 39
Lochungen: 1,0 mm
Cu.-Auflage: 35 μ Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stück
Standardgrößen: siehe Preisliste

