

SLB4-G


Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil, vergoldet. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.

Anschluss: Gewindebolzen M4 und Lötloch.

SLB4-G

Insulated Ø 4 mm rigid sockets accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass, gold-plated. The socket is screwed into predrilled panels of plastic, metal etc.

Connection: Threaded bolt M4 And soldering hole.

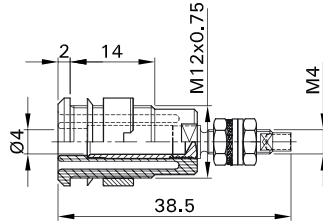

Montagebohrung
Panel drilling

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	*Farben *Colours										
SLB4-G	23.3020-*	1000 V, CAT III / 32 A	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24									
25	26	27	28	29									



Rohrschlüssel **SS2, SS425**, Seite 51



Tube spanners **SS2, SS425**, page 51



Montageanleitung **MA152**
www.multi-contact.com



Assembly instructions **MA152**
www.multi-contact.com