


Staffe Universali regolabili in profondità per Armadi e Rack da 19" - 1U

ID prodotto: UNIRAILS1U

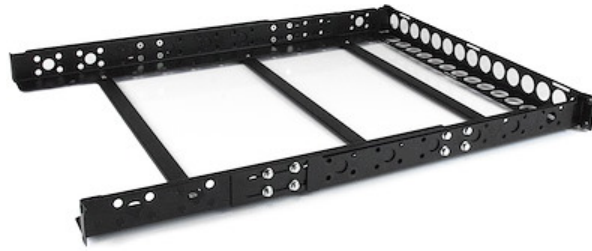

Queste guide per server 1U consentono di montare apparecchiature prive di montaggio a rack, come ad esempio server desktop, apparecchiature di rete o switch KVM, in un rack per server da 19" senza sacrificare uno spazio 1U come avverrebbe in un ripiano tradizionale. Le guide per rack sono una soluzione eccellente anche per il montaggio di apparecchiature OEM non più in produzione o con guide danneggiate, come i server Dell™, IBM®, HP® o Apple, per cui non sono più disponibili guide.

Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione

Queste guide per rack consentono di montare in rack le apparecchiature prive di questo tipo di caratteristica inserendo i dispositivi in un telaio aperto sostenuto da tre resistenti barre incrociate. È possibile montare in rack le apparecchiature prive di questa caratteristica inserendo le guide nel rack del server e collocando le apparecchiature nel carrello. Per le apparecchiature già dotate di fori di montaggio, le guide offrono diversi schemi per un fissaggio ancor più sicuro delle apparecchiature.

Fedeli allo standard EIA-310 per le apparecchiature smontabili in rack da 19", queste guide di montaggio sono universalmente compatibili con i rack per server da 19". È possibile regolare la profondità del prodotto in base a una vasta gamma di dimensioni e configurazioni del rack. Inoltre, è possibile rimuovere il pannello di gestione cavi posteriore e personalizzare ulteriormente il dispositivo.

Per la sicurezza della apparecchiature, queste guide di montaggio offrono una robusta costruzione in acciaio pressato a freddo. Il design resistente del prodotto consente di sostenere un carico di fino a 25 kg.

UNIRAILS1U è dotato di garanzia e supporto tecnico gratuito a vita di StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di montare in rack le apparecchiature prive delle guide originali
- Consente di montare in rack apparecchiature OEM come i server Dell, IBM, HP o Apple per cui non sono più disponibili guide
- Consente di montare in maniera sicura le apparecchiature prive di montaggio a rack in qualsiasi rack per server EIA-310 da 19"

Caratteristiche

- Consente di montare in rack in maniera semplice le apparecchiature non dotate di questo tipo di attacco
- A differenza dei ripiani per rack tradizionali, consente di montare le apparecchiature senza sacrificare spazio aggiuntivo 1U
- Consente di tenere bassa la temperatura delle apparecchiature grazie a un design a giorno che favorisce il flusso dell'aria
- Supporto universale per rack server EIA-310 da 19"
- Struttura resistente grazie a una costruzione in acciaio pressato a freddo
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Pannello posteriore di gestione dei cavi rimovibile
- Capacità di carico fino a 25 kg
- Profondità regolabile da 420 mm a 1054 mm
- Serie di fori di montaggio per il fissaggio delle apparecchiature

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo frame	Acciaio
Altezza U	1U
Gestione cavi	Sì

Prestazioni



Weight Capacity (Stationary)	55.2 lb [25 kg]
---------------------------------	-----------------

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	3.6 ft [1.1 m]
Larghezza prodotto	18.9 in [48.1 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [42.0 mm]
Peso prodotto	5.8 lb [2.6 kg]
Profondità di montaggio massima	3.5 ft [1.1 m]
Profondità di montaggio minima	16.5 in [42 cm]

Informazioni
confezione

Package Length	19.3 in [49.0 cm]
Package Width	4.2 in [10.7 cm]
Package Height	3.0 in [75.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	6.3 lb [2.9 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Set binari universali per rack
	Viti per pannelli M5
	Dadi ingabbiati M5
	Chiave M5

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.