



Laborkarten

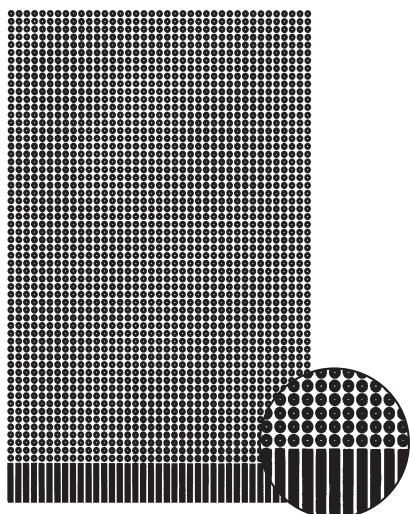

Art.-Nr. 820

Hartpapier mit Cu.-Auflage
Einseitige Steckkontakte für 39-pol.
Direktstecker


Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm
Lochreihen: 39
Lochungen: 1,0 mm
Cu.-Auflage: 35 μ
Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stück

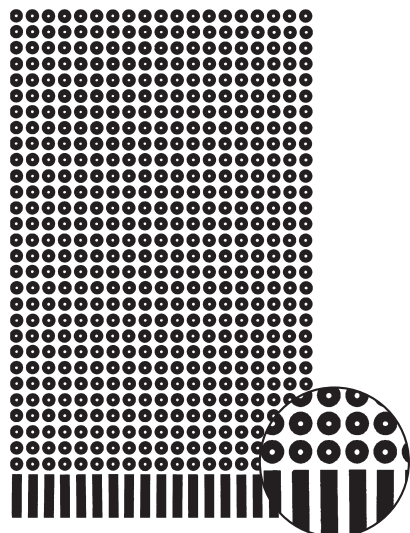

Art.-Nr. 821

Hartpapier mit Cu.-Auflage
Einseitige Steckkontakte für 19-pol.
Direktstecker

Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 5,08 mm
Lochreihen: 19
Lochungen: 1,0 mm
Cu.-Auflage: 35 μ
Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stück

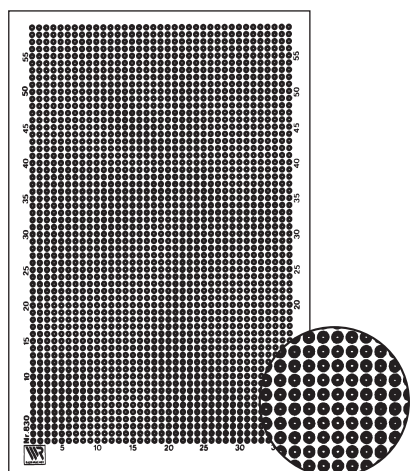

Art.-Nr. 830 und 832

Epoxyd mit eins. und beids. Cu.-Auflage

Art.-Nr. 830

eins. Cu.
Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm
Lochreihen: 37
Lochungen: 1,0 mm
Cu.-Auflage: **35 μ -eins.**
Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stück

Art.-Nr. 832

beids. Cu.
Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54
Lochreihen: 37
Lochungen: 1,0 mm
Cu.-Auflage: **2 x 35 μ -beids.**
Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stück

ein- und beidseitig