


Funk-Schaltaktor 2-fach, Unterputzmontage

Artikel-Nr.: 76794
PRODUKTEIGENSCHAFTEN

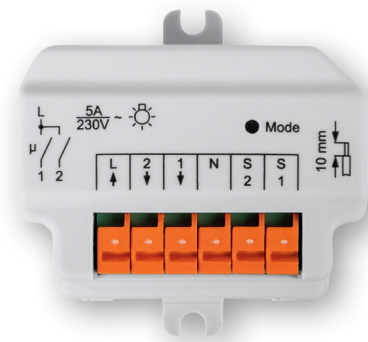

- Kleiner und kompakter Funk-Schaltaktor zum verdeckten Einbau in Abzweig- und Schalterdosen
- Mit Anschlüssen für konventionelle Taster
- Bedienung am Gerät mit Hilfe von Tastern möglich
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Anlernen mehrerer Fernbedienungen möglich
- Signal-LED bestätigt z. B. den Empfang des Funksignals
- Maximale Einschaltdauer einstellbar

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------|---|
| Versorgungsspannung: | 230 V/50 Hz |
| Typ. Funk-Freifeldreichweite: | 200 m |
| Funkfrequenz: | 868,3 MHz |
| Umgebungstemperatur: | 5 °C bis 35 °C |
| Leistungsaufnahme Ruhebetrieb: | 0,5 W |
| Relais: | Schließer (2x) |
| Schaltvermögen: | 5 A (ohmsche Last, Summe beider Kanäle) |
| Schutzart: | IP20 |
| Abmessungen (B x H x T): | 53 x 53 x 30 mm |
| Gewicht: | 47,8 g |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|---------------------|-------------------|
| Artikelnummer: | 76794 |
| EAN-Code: | 4047976767946 |
| Kurzbezeichnung: | HM-LC-Sw2-FM |
| Verpackungseinheit: | 90 |
| Maße Verpackung: | 122 x 112 x 48 mm |
| Gesamtgewicht: | 120,3 g |

LIEFERUMFANG

Homematic Funk-Schaltaktor 2-fach,
 Unterputzmontage
 Bedienungsanleitung in DE und EN