

## Zugschalter Serie 3716

4(1) A, 250 V~, T 125° C, **Ausschalter, 1-polig**

Zweilochbefestigung, Lochabstand 20 mm,  
Befestigungslöcher Ø 3,4 mm, Schraubkontakte.

CE

Artikel-Nr.	VPE
3716-001.01	50



## Pull Cord Switch Type 3716

4(1) A, 250 V-AC, T 125 ° C, **on-off switch, 1-pole**

twin-hole fitting, hole distance 20 mm,  
hole size Ø 3.4 mm, screw terminals.

CE

item no.	PU
3716-001.01	50

## Zugschalter Serie 3730

2(1) A, 250 V~, T 125° C, **Ausschalter, 1-polig**

Einlochbefestigung Ø 3,2 mm, Schraubkontakte.

CE

Artikel-Nr.	VPE
3730-001.01	100



## Pull Cord Switch Type 3730

2(1) A, 250 V-AC, T 125 ° C, **on-off switch, 1-pole**

one-hole fitting,  
hole size Ø 3.2 mm, screw terminals.

CE

item no.	PU
3730-001.01	100

## Zugschalter Serie 3730

2(1) A, 250 V~, T 125° C, **Ausschalter, 1-polig**

Lochabstand 22-25 mm, Schraubkontakte,  
mit Anschraubblaschen.

CE

Artikel-Nr.	VPE
3730-002.01	100



## Pull Cord Switch Type 3730

2 (1) A, 250 V-AC, T 125 ° C, **on-off switch, 1-pole**

hole distance 22 - 25 mm, twin-hole fitting,  
screw terminals, bracket version.

CE

item no.	PU
3730-002.01	100

## Zugschalter Serie 3746

2 A, 250 V~, T 125° C, **Ausschalter, 1-polig**

Zweilochbefestigung, Lochabstand 22 mm,  
Befestigungslöcher Ø 3,4 mm, Schraubkontakte.

CE

Zugschnurführung	Artikel-Nr.	VPE
stirnseitig	3746-001.01	50
breitseitig	3746-002.01	50



## Pull Cord Switch Type 3746

2 A, 250 V-AC, T 125 ° C, **on-off switch, 1-pole**

twin-hole fitting, hole distance 22 mm,  
hole size Ø 3.4 mm, screw terminals

CE

pull cord guide	item no.	PU
front face	3746-001.01	50
width side	3746-002.01	50



## Zugschalter Serie 3746

2 A, 250 V~, T 125° C, **Ausschalter, 1-polig**

Lochabstand 23 mm, Befestigungslöcher Ø 3,4 mm, Schraubkontakte, mit Befestigungsplatte.

CE

Zugschnurführung	Artikel-Nr.	VPE
stirnseitig	3746-003.01	50



## Pull Cord Switch Type 3746

2 A, 250 V-AC, T 125 ° C, **on-off switch, 1-pole**

hole distance 23 mm, hole size Ø 3.4 mm, screw terminals, twin-hole fitting, fastening plate.

CE

pull cord guide	item no.	PU
front face	3746-003.01	50

## Zugtaster Serie 3717

2(1) A, 250 V, T 85° C, **Schließer, 1-polig**

Schraubenlose Klemmanschlüsse,

**Industrierausführung.**

CE

Zugschnurführung	Artikel-Nr.	VPE
stirnseitig	3717-001.00	100



## Pull Cord Push-button Type 3717

2(1) A, 250 V-AC, T 85 ° C, **normally open contact, 1-pole**

screwless terminal clamp

**industrial version**

CE

pull cord guide	item no.	PU
front face	3717-001.00	100

## Zugserienschalter Serie 3776

2 A 250 V~, T 100° C, **Serienschalter, 1-polig**

Zweilochbefestigung, Lochabstand 22 mm, Befestigungslöcher Ø 3,15 mm, Schraubkontakte, Schaltung 0-1-1+2-2-0.

CE

Zugschnurführung	Artikel-Nr.	VPE
stirnseitig	3776-001.01	50



## Pull Cord Serial Switch Type 3776

2 A, 250 V-AC, T 100 ° C, **serial switch, 1-pole**

twin-hole fitting, hole distance 22 mm, hole size Ø 3.15 mm, serial connection: 0-1-1+2-2-0

CE


pull cord guide	item no.	PU
front face	3776-001.01	50

## Zugschnur

**25 cm, mit Zugkegel,**

passend für Schaltertypen  
3716, 3730, 3746, 8017, 3717 und 3776.

Farbe	Artikel-Nr.	VPE
weiß	64-394.0150	50
schwarz	auf Anfrage	

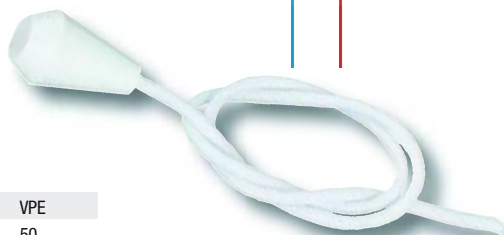

## Pull Cord

**length 25 cm, cone-shaped handle,**

fitting for switch types  
3716, 3717, 3730, 3746, 3776, 8017

colour	item no.	PU
white	64-394.0150	50
black	on request	